


## Drosselschrauben mit Rückschlagventil mit Dichtringen

**Werkstoff:** Messing vernickelt.

Für die Kombination mit Schwenkverschraubungskörpern.

Bestellangaben z.B.: Artikel-Nr. 864 300 18, Drosselschraube mit Rückschlagventil mit Dichtringen, Einsatz auf der Abluftseite, G<sup>1/8</sup>A

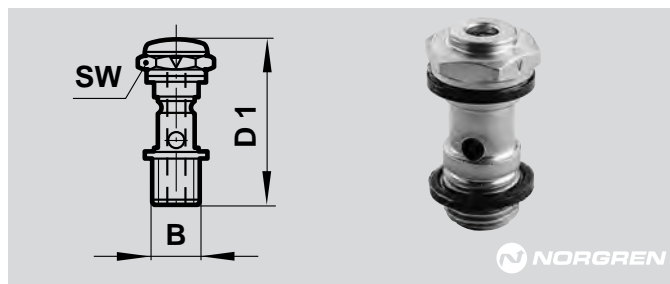


Symbol	Artikel-Nr.	B	D1 mm	SW mm	Gewicht g
	<b>Einsatz auf der Abluftseite</b>				
	864 300 18	G <sup>1/8</sup> A	34,0	14	17
	864 300 28	G <sup>1/4</sup> A	36,5	17	30
864 300 38	G <sup>3/8</sup> A	51,5	22	73	
	<b>Einsatz auf der Zuluftseite</b>				
	864 400 18	G <sup>1/8</sup> A	34,0	14	17
	864 400 28	G <sup>1/4</sup> A	36,5	17	29
864 400 38	G <sup>3/8</sup> A	51,5	22	79	
	<b>Beidseitig ohne Rückschlagventil</b>				
	864 500 18	G <sup>1/8</sup> A	34,0	14	18
	864 500 28	G <sup>1/4</sup> A	36,5	17	34
864 500 38	G <sup>3/8</sup> A	51,5	22	80	

## Hohlschrauben mit Dichtringen

**Werkstoffe:** Messing vernickelt.

Für die Kombination mit Schwenkverschraubungskörpern.

Bestellangaben z.B.: Artikel-Nr. 864 700 18, Hohlschraube mit Dichtringen, G<sup>1/8</sup>A

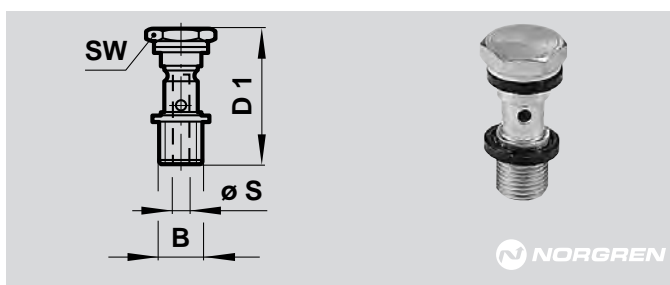


Artikel-Nr.	B	D1 mm	SW mm	Ø S mm	Gewicht g
864 700 18	G <sup>1/8</sup> A	30	14	5,0	15
864 700 28	G <sup>1/4</sup> A	34	17	8,5	25
864 700 38	G <sup>3/8</sup> A	41	22	10,0	60

## Winkel-Schwenkverschraubungskörper

**Werkstoff:** Messing vernickelt.

Für die Kombination mit Hohlschrauben und Drosselschrauben.

Bestellangaben z.B.: Artikel-Nr. 864 006 18, Winkel-Schwenkverschraubungskörper, Rohr-Außen-Ø 6 mm für Hohlschraube G<sup>1/8</sup>A

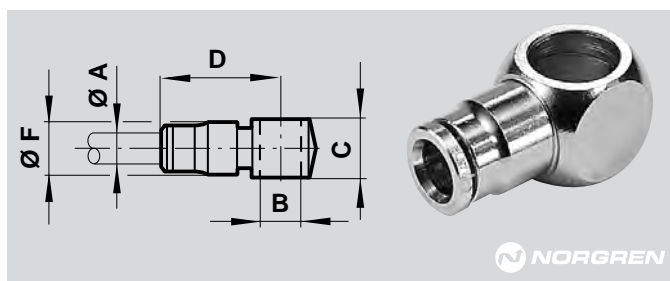

Artikel-Nr.	Ø A mm	B	C mm	D mm	Ø F mm	Gewicht g
864 006 18	6	G <sup>1/8</sup> A	14,0	23,7	12,5	21
864 006 28	6	G <sup>1/4</sup> A	16,0	24,2	13,0	29
864 008 18	8	G <sup>1/8</sup> A	14,0	23,7	14,0	29
864 008 28	8	G <sup>1/4</sup> A	16,0	24,7	14,0	29
864 008 38	8	G <sup>3/8</sup> A	20,5	26,7	16,5	51
864 010 38	10	G <sup>3/8</sup> A	20,5	31,2	17,0	54
864 012 38	12	G <sup>3/8</sup> A	20,5	33,2	17,0	64