

Auszugschienen 0204, Breite 9,5 mm, bis 59 kg, Teilauszug



Werkstoff:

Schienenenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt.
Kugelhäufige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl.
Kugeln: gehärteter Stahl.

Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik.

- Seitenneutrale Montage.
- Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.
- Schnelltrennung.
- Verriegelung ausgezogen.
- Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 649 002 12, Auszugschienen 0204

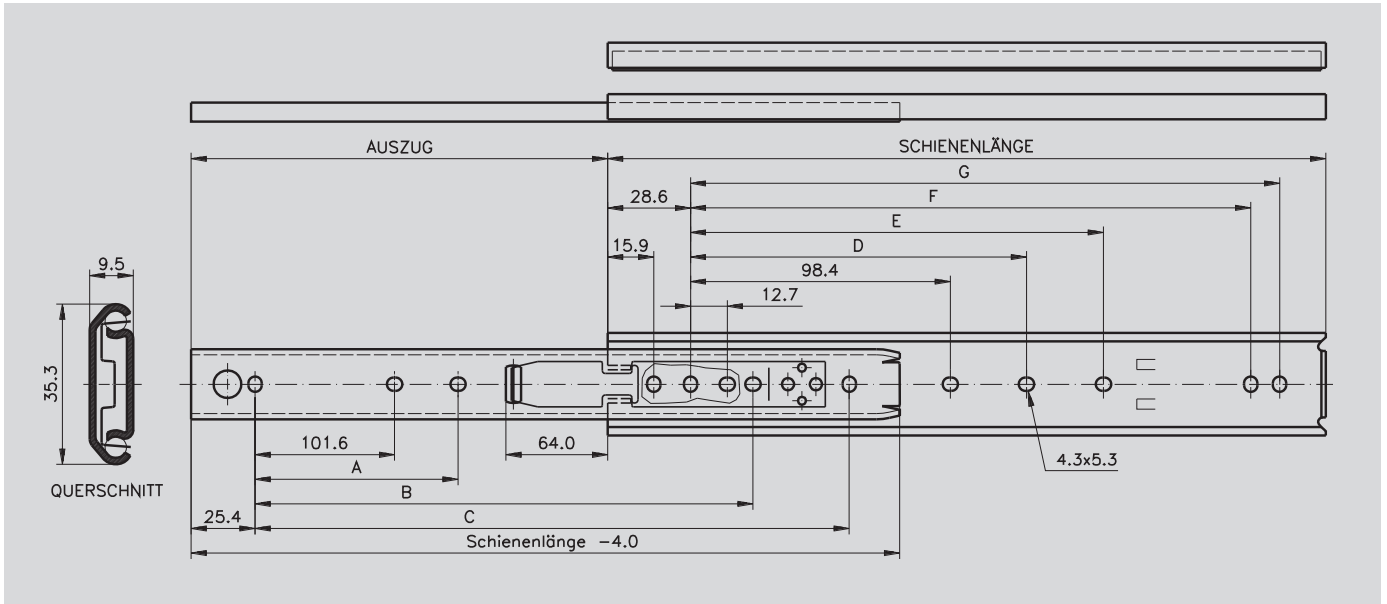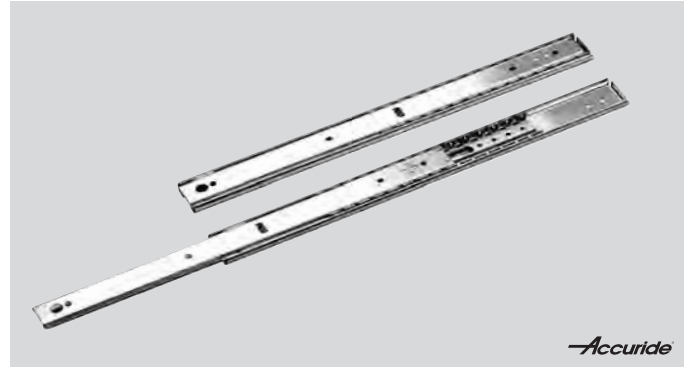

Artikel-Nr. pro Paar	Schienenlänge mm	Auszug +/-3,2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Lastwert Paar kg	Gewicht Paar kg
649 002 12	305	201,5	-	215,9	254,0	-	136,5	247,6	260,3	64	0,63
649 002 14	356	252,5	-	266,7	304,8	-	187,3	298,4	311,1	59	0,73
649 002 16	406	303,0	-	317,5	355,6	-	238,1	349,2	361,9	55	0,84
649 002 18	457	329,0	203,2	342,9	406,4	200,0	288,9	400,0	412,7	50	0,94
649 002 20	508	379,5	228,6	393,7	457,2	225,4	339,7	450,8	463,5	42	1,05
649 002 22	559	405,0	254,0	419,1	508,0	250,8	390,5	501,6	514,3	39	1,15
649 002 24	610	430,5	279,4	444,5	558,8	276,2	441,3	552,4	565,1	35	1,27
649 002 26	660	481,5	304,8	495,3	609,6	301,6	492,1	603,2	615,9	32	1,37
649 002 28	711	506,5	330,2	520,7	660,4	327,0	542,9	654,0	666,7	27	1,47

Hinweis

Empfohlene Befestigung: Schraube M4.
Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.