

Auszugschienen 2601, Breite 12,7 mm, bis 34 kg, kompaktes Profil, Vollauszug


Werkstoff:

Schienenenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt.
Kugelhäufige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl.
Kugeln: gehärteter Stahl.

Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik.

- Extrem kompaktes Profil.
- Universallochrastrer.
- Geräuschkämpfung aller Endanschläge.
- Einhalterung in geschlossener Position.
- Seitenneutrale Montage.
- Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 649 006 15, Auszugschienen 2601

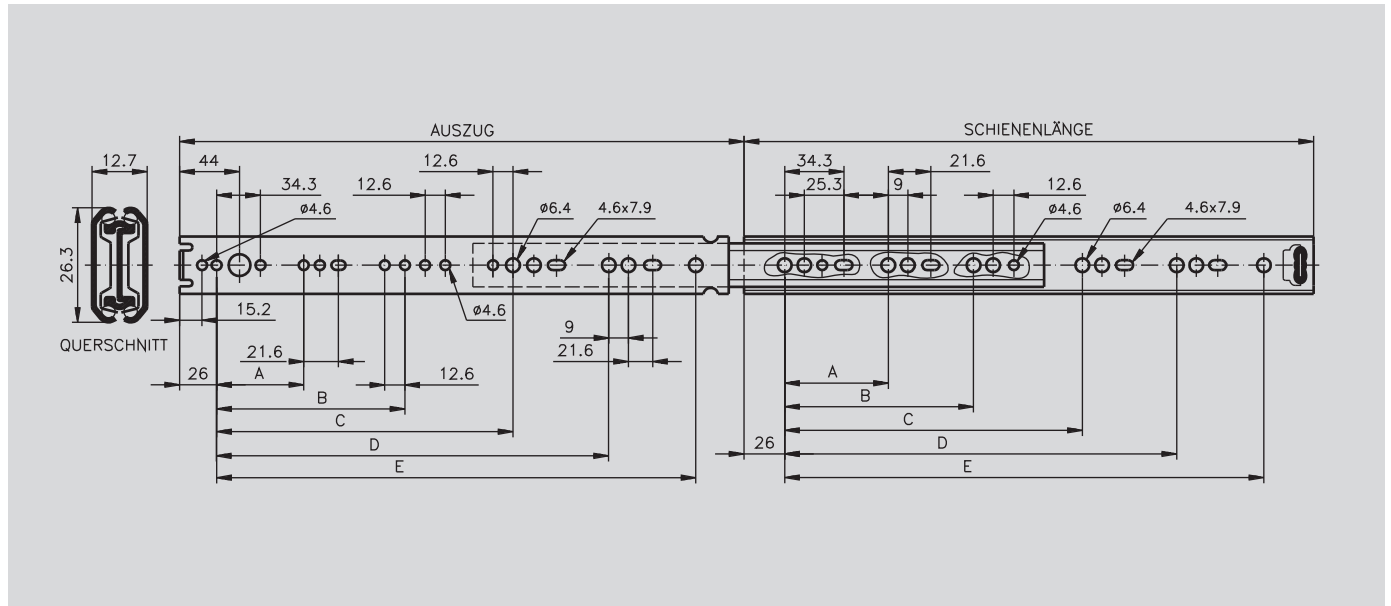

| Artikel-Nr. pro Paar | Schienenlänge mm | Auszug +/-3,2 mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Lastwert Paar kg | Gewicht Paar kg |
|----------------------|------------------|------------------|------|------|------|------|------|------------------|-----------------|
| 649 006 15 | 150 | 147,5 | 78 | - | - | - | - | 12 | 0,35 |
| 649 006 20 | 200 | 209 | 128 | - | - | - | - | 16 | 0,46 |
| 649 006 25 | 250 | 259 | 128 | - | - | - | - | 23 | 0,59 |
| 649 006 30 | 300 | 308 | 128 | 224 | - | - | - | 32 | 0,69 |
| 649 006 35 | 350 | 357 | 128 | 224 | - | - | - | 34 | 0,80 |
| 649 006 40 | 400 | 406 | 128 | 224 | 320 | - | - | 32 | 0,93 |
| 649 006 45 | 450 | 456 | 128 | 224 | 352 | - | - | 29 | 1,06 |
| 649 006 50 | 500 | 505 | 128 | 224 | 352 | 416 | - | 29 | 1,18 |
| 649 006 55 | 550 | 554 | 128 | 224 | 352 | 448 | 489 | 27 | 1,29 |

Hinweis

Empfohlene Befestigung: Schraube M4/M6.
Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.