


Auszugschienen 0305, Breite 19,1 mm, bis 70 kg, Überauszug

Werkstoff:


Schienenenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt.
Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl.
Kugeln: gehärteter Stahl.

Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik.

- Verriegelung ausgezogen.
- Schnelltrennung.
- Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.
- Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.

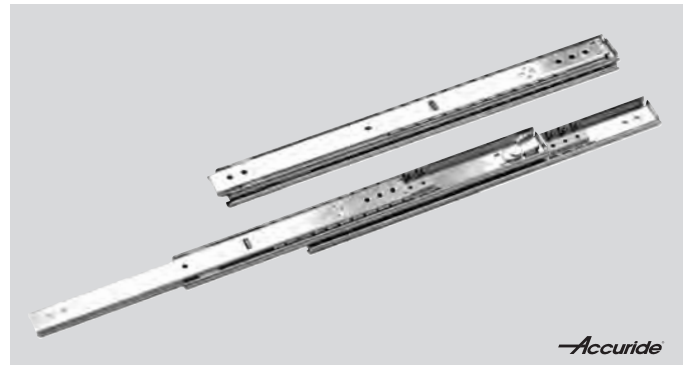

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 649 024 12, Auszugschienen 0305

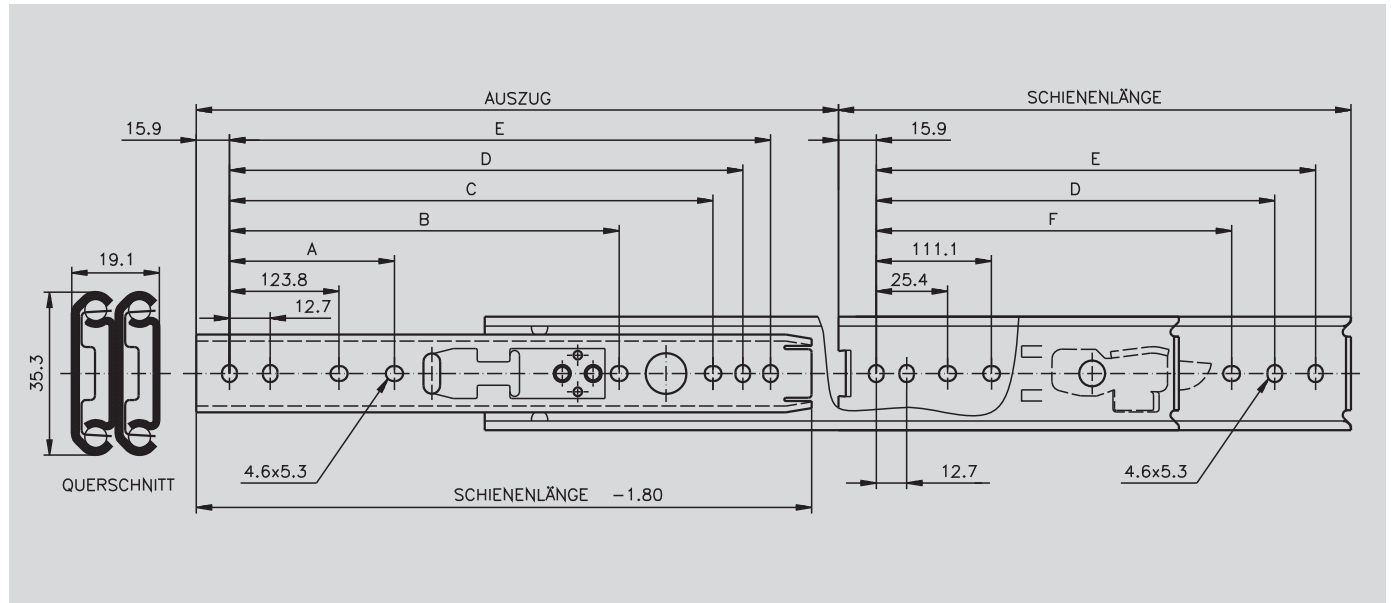

Artikel-Nr. pro Paar	Schienenlänge mm	Auszug +/-3,2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Lastwert Paar kg	Gewicht Paar kg
649 024 12	305	327,0	-	-	-	260,3	273,0	-	64	1,21
649 024 14	356	378,0	-	-	298,4	311,1	323,8	-	60	1,42
649 024 16	406	429,0	-	-	349,2	361,9	374,6	250,8	65	1,63
649 024 18	457	479,5	212,7	-	400,0	412,7	425,4	301,6	70	1,81
649 024 20	508	530,5	238,1	365,2	450,8	463,5	476,2	352,4	65	2,03
649 024 22	559	581,0	263,5	415,9	501,6	514,3	527,0	403,2	60	2,24
649 024 24	610	632,0	288,9	466,7	552,4	565,1	577,8	454,0	55	2,46
649 024 26	660	683,0	314,3	517,7	603,2	615,9	628,6	504,8	39	2,68
649 024 28	711	733,5	339,7	568,3	654,0	666,7	679,4	555,6	36	2,90

Hinweis

Empfohlene Befestigung: Schraube M4.
Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.