


Rundstahlketten DIN 766 A, verzinkt

Werkstoff: Qualitätsstahl nach DIN 17115, galvanisch verzinkt.

Kurzgliedrig, eng toleriert, geprüft. Güteklasse 3. Vorratslängen max. 30 m.

Dazu passende Kettenräder und Kettenrollen siehe Seite 120.

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 770 104 00, Rundstahlkette 4 x 16, verzinkt

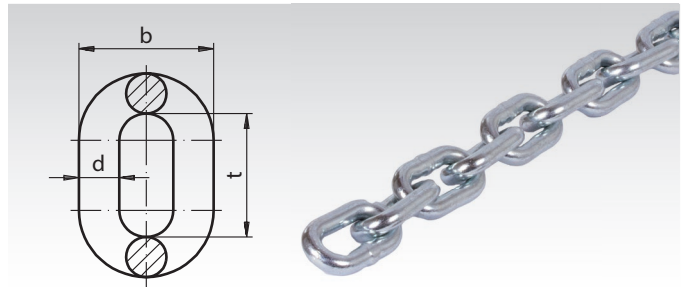

Artikel-Nr.	Nenn-Größe	d mm	t mm	b mm	Betriebskraft* N	Mindest-Bruchkraft N	Gewicht kg/m
770 104 00**	4 x 16	4	16	14	2000	8000	0,32
770 105 00**	5 x 18,5	5	18,5	17	3200	12000	0,50
770 106 00**	6 x 18,5	6	18,5	20	4000	16000	0,75
770 108 00**	8 x 24	8	24	26	8000	32000	1,35
770 110 00	10 x 28	10	28	34	10000	50000	2,3

* Bei Kettengeschwindigkeiten bis zu 1 m/s.

** Diese Abmessungen sind nicht mehr in der DIN 766:2015-06 enthalten. Sie werden voraussichtlich in DIN 32898 übernommen.

Rundstahlketten ähnlich DIN 766 A, rostfrei


Werkstoff: Edelstahl 1.4401.

Kurzgliedrig, eng toleriert, geprüft, in Anlehnung an DIN 766 A Güteklasse 3.

Vorratslängen max. 30 m.

Dazu passende Kettenräder und Kettenrollen siehe Seite 120.

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 770 990 04, Rundstahlkette 4 x 16, rostfrei

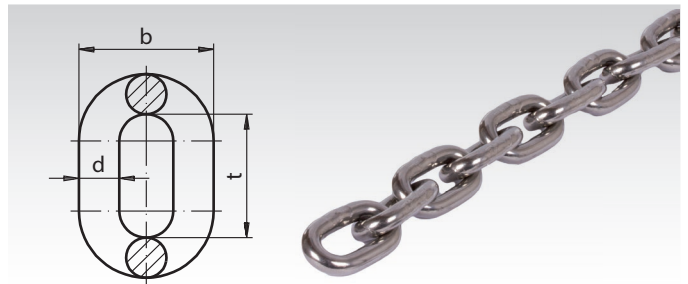

Artikel-Nr.	Nenn-Größe	d mm	t mm	b mm	Betriebskraft* N	Mindest-Bruchkraft N	Gewicht kg/m
770 990 04**	4 x 16	4	16	14	2000	8000	0,32
770 990 05**	5 x 18,5	5	18,5	17	3200	12000	0,50
770 990 06**	6 x 18,5	6	18,5	20	4000	16000	0,75
770 990 08**	8 x 24	8	24	26	8000	32000	1,35
770 990 10	10 x 28	10	28	34	10000	40000	2,3

* Bei Kettengeschwindigkeiten bis zu 1 m/s.

** Diese Abmessungen sind nicht mehr in der DIN 766:2015-06 enthalten. Sie werden voraussichtlich in DIN 32898 übernommen.

Notkettenglieder RN, rostfrei


Werkstoff: Edelstahl 1.4401.

Zweiteilige Nietverbindungsglieder.

Einbaufertig, passend für Kette DIN 766 A, rostfrei. Die beiden Hälften werden aufeinandergelegt und vernietet. Diese Notkettenglieder sind nicht für Dauerbetrieb unter Last geeignet.

Dazu passende Kettenräder und Kettenrollen siehe Seite 120.

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 770 991 35, Notkettenglied RN 5 mm, Edelstahl

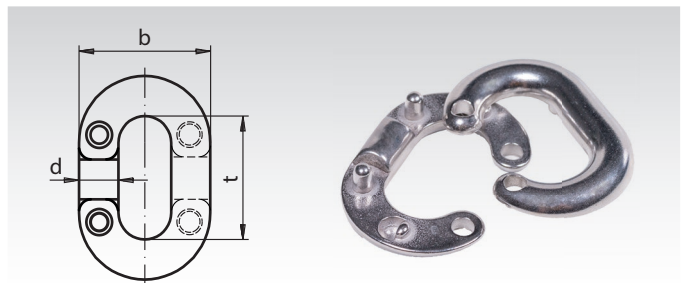

Artikel-Nr. Edelstahl	Nenn-Größe	d ≈ mm	t ≈ mm	b ≈ mm	Gewicht g
770 991 35	5	5,0	17,5	19,0	8
770 991 36	6	5,7	21,7	22,5	14
770 991 38	8	7,5	24,8	28,0	30
770 991 40	10	9,2	29,5	34,5	54