




HTD-Zahnriemenräder, Profil 5M für Taper-Spannbuchsen

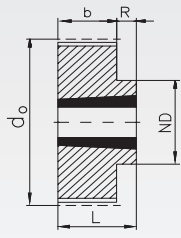

Ausführung 10

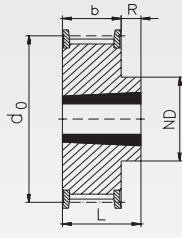

Ausführung 10F

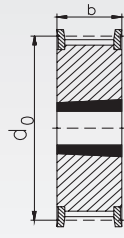

Ausführung 15F



Werkstoff: Stahl phosphatiert.


Taper-Spannbuchsen siehe Seite 158.

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 172 773 34, Taper-Zahnscheibe 5M, 34 Zähne für Breite 15 mm


Profil 5M, Zahnriemenbreite 15 mm

| Artikel-Nr. 15 mm | Zähne- zahl | Aus- führung | Außen-Ø | | | ND mm | b mm | L mm | R mm | Spann- buchsentyp Seite 158 | Bohrungs-Ø | | Gewicht g |
|----------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------|---------|---------|---------|-----------------------------------|------------|------------|--------------|
| | | | Zahnscheibe mm | Bordscheibe mm | d ₀ mm | | | | | | min. mm | max. mm | |
| 172 773 34 | 34 | 15F | 54,11 | 52,97 | 57 | - | 22 | 22 | - | 1008 | 9 | 25 | 200 |
| 172 773 36 | 36 | 15F | 57,30 | 56,15 | 60 | - | 22 | 22 | - | 1108 | 9 | 28 | 250 |
| 172 773 38 | 38 | 15F | 60,48 | 59,34 | 66 | - | 22 | 22 | - | 1108 | 9 | 28 | 300 |
| 172 773 40 | 40 | 15F | 63,66 | 62,52 | 71 | - | 22 | 22 | - | 1108 | 9 | 28 | 350 |
| 172 773 44 | 44 | 15F | 70,03 | 68,89 | 75 | - | 22 | 22 | - | 1108 | 9 | 28 | 400 |
| 172 773 48 | 48 | 10F | 76,39 | 75,25 | 83 | 59 | 22 | 25 | 3 | 1210 | 10 | 32 | 460 |
| 172 773 56 | 56 | 10F | 89,13 | 87,99 | 93 | 70 | 22 | 25 | 3 | 1210 | 10 | 32 | 600 |
| 172 773 64 | 64 | 10F | 101,86 | 100,72 | 106 | 80 | 22 | 25 | 3 | 1210 | 10 | 32 | 800 |
| 172 773 72 | 72 | 10 | 114,59 | 113,45 | - | 92 | 22 | 25 | 3 | 1610 | 12 | 42 | 1200 |
| 172 773 80 | 80 | 10 | 127,32 | 126,18 | - | 92 | 22 | 25 | 3 | 1610 | 12 | 42 | 1760 |
| 172 773 90 | 90 | 10 | 143,24 | 142,10 | - | 92 | 22 | 25 | 3 | 1610 | 12 | 42 | 2320 |
| 172 773 94 | 112 | 10 | 178,25 | 177,11 | - | 110 | 20 | 32 | 12 | 2012 | 12 | 50 | 3710 |


HTD-Zahnriemenräder Profil 5M

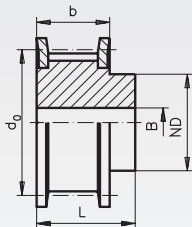

Ausführung 1F

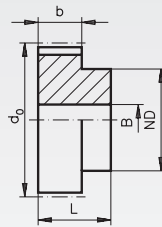

Ausführung 2

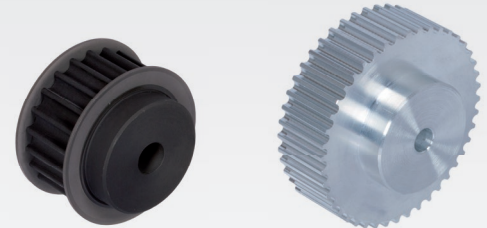

Werkstoff: Bis Zz = 40 Stahl phosphatiert, ab Zz = 44 Aluminium 6082 T6, UNI 9006.

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 172 412 00, Zahnscheiben, Tlg. 5 mm, 12 Zähne, Zahnriemenbreite 25 mm

Profil 5M, Zahnriemenbreite 25 mm

| Artikel-Nr. Zahnriemenbreite 25 mm | Zähne- zahl | Aus- führung | Außen-Ø | | d ₀ mm | ND mm | b mm | L mm | Vorbohrung | | Fertigbohrung B max. mm | Gewicht g |
|--|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------|---------|---------|------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| | | | Zahnscheibe mm | Bordscheibe mm | | | | | B mm | B max. mm | | |
| 172 412 00 | 12 | 1F | 17,96 | 23 | 19,10 | 12,5 | 30,5 | 36 | 6 | 8,0 | 50 | |
| 172 414 00 | 14 | 1F | 21,14 | 25 | 22,28 | 13,5 | 30,5 | 36 | 6 | 9,0 | 80 | |
| 172 415 00 | 15 | 1F | 22,73 | 28 | 23,87 | 16,0 | 30,5 | 36 | 6 | 10,0 | 90 | |
| 172 416 00 | 16 | 1F | 24,32 | 28 | 25,46 | 16,5 | 30,5 | 36 | 6 | 10,5 | 110 | |
| 172 418 00 | 18 | 1F | 27,51 | 32 | 28,65 | 20,0 | 30,5 | 36 | 6 | 12,5 | 130 | |
| 172 420 00 | 20 | 1F | 30,69 | 36 | 31,83 | 23,0 | 30,5 | 36 | 6 | 13,5 | 170 | |
| 172 421 00 | 21 | 1F | 32,28 | 38 | 33,42 | 24,0 | 30,5 | 38 | 6 | 14,0 | 200 | |
| 172 422 00 | 22 | 1F | 33,87 | 38 | 35,01 | 25,5 | 30,5 | 38 | 6 | 15,0 | 220 | |
| 172 424 00 | 24 | 1F | 37,06 | 42 | 38,20 | 27,0 | 30,5 | 38 | 6 | 16,0 | 260 | |
| 172 426 00 | 26 | 1F | 40,24 | 44 | 41,38 | 30,0 | 30,5 | 38 | 6 | 18,0 | 320 | |
| 172 428 00 | 28 | 1F | 43,42 | 48 | 44,56 | 30,5 | 30,5 | 38 | 6 | 18,0 | 370 | |
| 172 430 00 | 30 | 1F | 46,60 | 51 | 47,75 | 35,0 | 30,5 | 38 | 6 | 21,0 | 440 | |
| 172 432 00 | 32 | 1F | 49,79 | 54 | 50,93 | 38,0 | 30,5 | 38 | 8 | 23,0 | 480 | |
| 172 436 00 | 36 | 1F | 56,16 | 60 | 57,30 | 38,0 | 30,5 | 38 | 8 | 23,0 | 590 | |
| 172 440 00 | 40 | 1F | 62,52 | 71 | 63,66 | 38,0 | 30,5 | 38 | 8 | 23,0 | 750 | |
| 172 444 00 | 44 | 2 | 68,89 | - | 70,03 | 38,0 | 30,5 | 40 | 8 | 23,0 | 310 | |
| 172 448 00 | 48 | 2 | 75,25 | - | 76,39 | 38,0 | 30,5 | 40 | 8 | 23,0 | 370 | |
| 172 460 00 | 60 | 2 | 94,35 | - | 95,49 | 50,0 | 30,5 | 40 | 8 | 30,0 | 600 | |
| 172 472 00 | 72 | 2 | 113,45 | - | 114,59 | 50,0 | 30,5 | 40 | 8 | 30,0 | 850 | |