

Höhenverstellbare Elemente

Kugelausgleichsscheiben MN 686.5


Werkstoff:

Standardausführung: 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.

Rostfreie Ausführung: X10CrNiS18.9, Nr. 1.4305.



Für Neigungswinkel 4°. Für Auflageflächen bei Schräglagen von $\alpha > 1^\circ$ wird zur gleichmäßigen Auflage des Schraubenkopfes eine weitere MN 686.5 als Unterlage empfohlen. Siehe Seite 588.

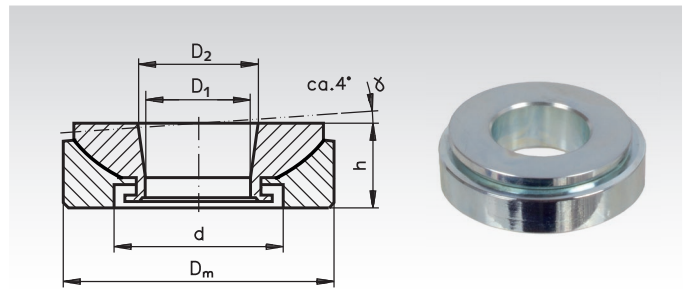

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 686 505 00, MN 686.5 15 standard

Artikel-Nr. standard	Artikel-Nr. rostfrei	Typ	passend für	h ^{+/-0,5} mm	D _m mm	D ₁ mm	D ₂ mm	d mm	Gewicht g
686 505 00	686 995 05	MN 686.5 15	M6/M8	8,0	25	8,5	9,0	15	22
686 510 00	686 995 10	MN 686.5 20	M10	10,0	32	13,0	14,0	20	45
686 515 00	686 995 15	MN 686.5 30	M16	12,5	45	20,0	21,4	30	104
686 520 00	686 995 20	MN 686.5 40	M24	16,0	58	29,0	30,5	38	214
686 525 00	686 995 25	MN 686.5 50	M30	20,0	70	36,0	38,0	48	377
686 530 00	686 995 30	MN 686.5 60	M36	20,0	80	44,0	45,8	61	469

Distanzscheiben MN 686.D


Werkstoff:

Standardausführung: 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.

Rostfreie Ausführung: X10CrNiS18.9, Nr. 1.4305.



Verwendbar als zusätzlicher Höhenausgleich.

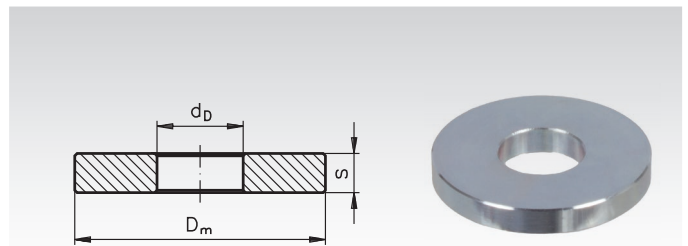

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 686 555 00, MN 686.D 15 standard

Artikel-Nr. standard	Artikel-Nr. rostfrei	Typ	für Typ (Größe)	D _m mm	d _D mm	s mm	Gewicht g
686 555 00	686 995 55	MN 686.D 15	...15-...	25	6,6	4	14
686 560 00	686 995 60	MN 686.D 20	...20-...	32	11,0	5	27
686 565 00	686 995 65	MN 686.D 30	...30-...	45	17,5	6	62
686 570 00	686 995 70	MN 686.D 40	...40-...	58	26,0	8	128
686 575 00	686 995 75	MN 686.D 50	...50-...	70	33,0	10	222
686 580 00	686 995 80	MN 686.D 60	...60-...	80	39,0	12	342

Hakenschlüssel DIN 1810 A

Werkstoff:

Spezialstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen.

Wichtig: Zur Montage der höhenverstellbaren Elemente werden zwei Hakenschlüssel benötigt.



Bestellangaben: z.B.: 2 Stück, Art.-Nr. 653 400 25, Hakenschlüssel 25-28mm

Artikel-Nr.	D _m Bereich mm	für Typ (Größe)	Länge mm	Gewicht g
653 400 25	25 - 28	...15-...	136	45
653 400 30	30 - 32	...20-...	136	50
653 400 45	45 - 50	...30-...	206	155
653 400 58	58 - 62	...40-...	240	260
653 400 68	68 - 75	...50-...	240	255
653 400 80	80 - 90	...60-...	280	410
653 401 10	110 - 115 (105)	...80-...	335	745

Weitere Größen Seite 516