

## Auszugschienen DZ 3307, Breite 12,7 mm, bis 68 kg, Überauszug

### Werkstoff:

Schienenenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt.  
Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl.  
Kugeln: gehärteter Stahl.


Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik.

- Schnelltrennung.
- Verriegelung ausgezogen.
- Befestigungsteile inbegriffen.
- Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.
- Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
- Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 649 030 12, Auszugschienen DZ 3307



Accuride

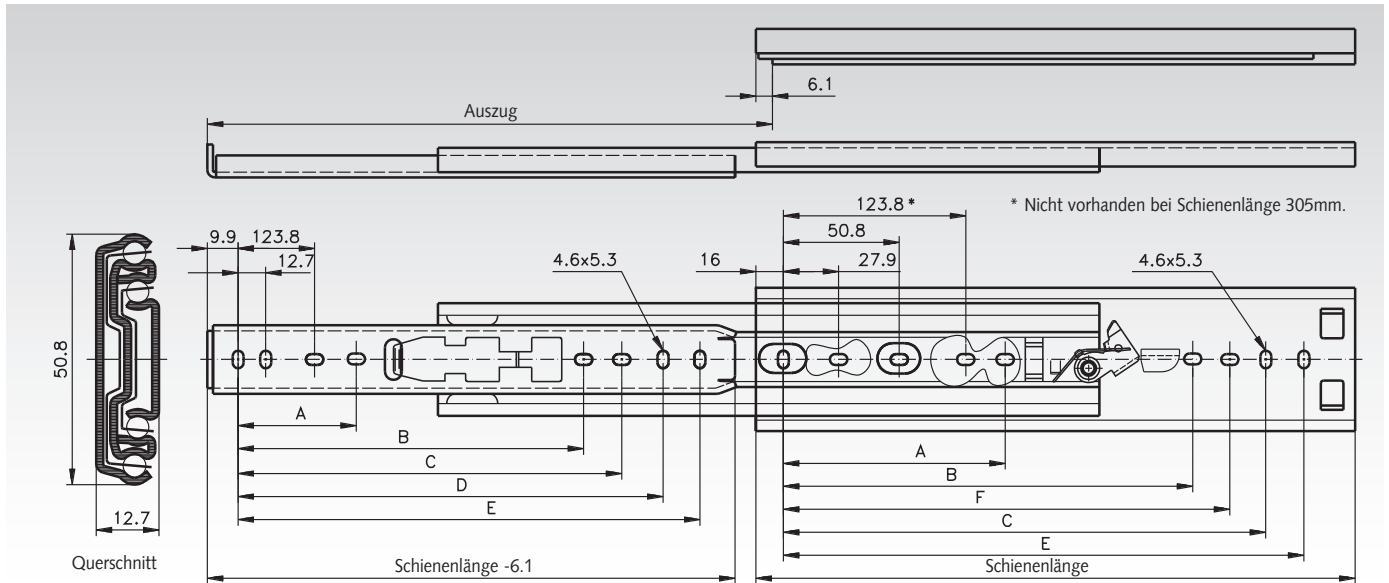

Artikel-Nr. pro Paar	Schienenlänge mm	Auszug +/-3,2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Lastwert Paar kg	Gewicht Paar kg
649 030 12	305	330	-	-	234,9	247,6	260,3	209,5	68	1,32
649 030 14	356	381	-	-	285,7	298,4	311,1	260,3	67	1,51
649 030 16	406	432	-	-	336,5	349,2	361,9	311,1	67	1,73
649 030 18	457	483	177,8	314,4	387,3	400,0	412,7	361,9	66	1,84
649 030 20	508	533	203,2	365,2	438,1	450,8	463,5	412,7	66	2,16
649 030 22	559	584	228,6	416,0	488,9	501,6	514,3	463,5	64	2,39
649 030 24	610	635	254,0	466,8	539,7	552,4	565,1	514,3	61	2,60
649 030 26	660	686	279,4	517,6	590,5	603,2	615,9	565,1	58	2,81
649 030 28	711	737	304,8	568,4	641,3	654,0	666,7	615,9	55	3,04

### Hinweis

Empfohlene Befestigung: Schraube M4.  
Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.

**Auswahltool**  
im Internet unter [www.maedler.de](http://www.maedler.de)  
im Bereich **MÄDLER®-Tools**