


Zahnriemen Meterware aus Neopren (Gummi)

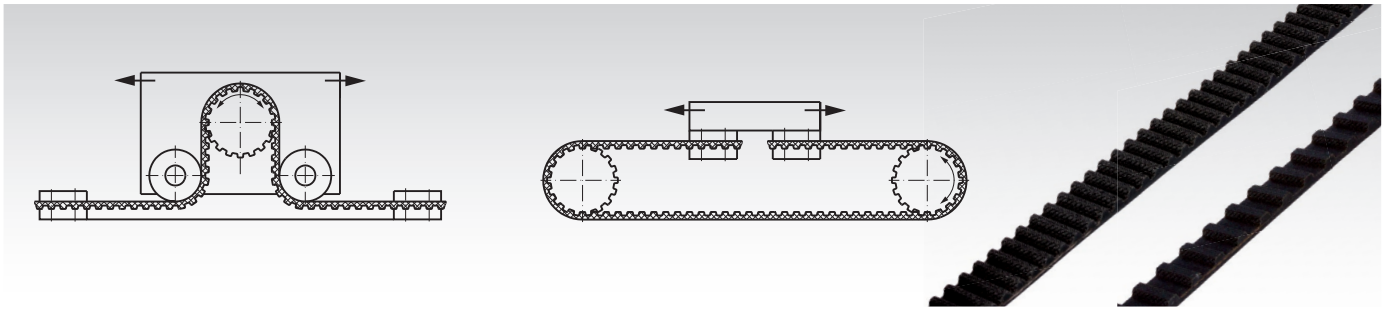

Werkstoff: Neopren mit Glasfaserzugstrang. Neopren-Riemen sind nicht verschweißbar. Temperaturbereich -20° bis +100°C.

Bestellangaben: z.B.: 171 100 00, Zahnriemen Meterware HTD 3M, Breite 9 mm.

HTD-Zahnriemen Meterware

Artikel-Nr.	Profil	Riemenbreite mm	Rollenlänge max. m	zul. Riemenzugkraft N	Gewicht g/m	passende Klemmplatte ¹⁾ Artikel-Nr.
171 100 00	3 M	9	30	90	27	171 199 00
171 300 00	3 M	15	30	150	44	171 399 00
173 100 00	5 M	10*	30	208	37	173 199 00
173 300 00	5 M	15	30	312	61	173 399 00
173 500 00	5 M	25	30	520	102	173 599 00
175 100 00	8 M	20	30	750	128	175 199 00
175 300 00	8 M	30	30	1125	192	175 399 00
175 500 00	8 M	50	30	1875	320	175 599 00
175 700 00	8 M	85	30	3187	544	175 799 00

¹⁾ Klemmplatten Seite 171.

²⁾ Passt auf Zahnriemenräder für Breite 9 mm.

Zoll-Zahnriemen Meterware

Artikel-Nr.	Profil	Teilung mm	Riemenbreite Zoll	Riemenbreite mm	Rollenlänge max. m	zul. Riemenzugkraft N	Gewicht g/m	passende Klemmplatte ¹⁾ Artikel-Nr.
180 800 00	XL	5,08	0,37	9,53	30	53	30	180 899 00
182 600 00	L	9,525	0,50	12,70	30	124	40	182 699 00
182 700 00	L	9,525	0,75	19,10	30	187	70	182 799 00
182 800 00	L	9,525	1,00	25,40	30	249	90	182 899 00
184 500 00	H	12,7	0,75	19,10	30	449	100	184 599 00
184 600 00	H	12,7	1,00	25,40	30	597	140	184 699 00
184 700 00	H	12,7	1,50	38,10	30	895	200	184 799 00
184 800 00	H	12,7	2,00	50,80	30	1194	270	184 899 00

¹⁾ Klemmplatten Seite 171.

Andere Ausführungen auf Anfrage.