

Auszugschienen DZ 3832, Breite 12,7 mm, bis 50 kg, Vollauszug

Werkstoff:

Schienenenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt.

Kugelkäfige: Kunststoff / verzinkter Stahl.

Kugeln: gehärteter Stahl.


Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik.

- Schnelltrennung.
- Einhalterung in geschlossener Position.
- Seitenneutrale Montage.
- Einstellnocken für Schublade (3,1 mm).
- Optionale Aufsteckwinkel (Seite 542).
- Nutzungsdauer 80.000 Zyklen.
- Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 649 012 15, Auszugschienen DZ 3832




Accuride

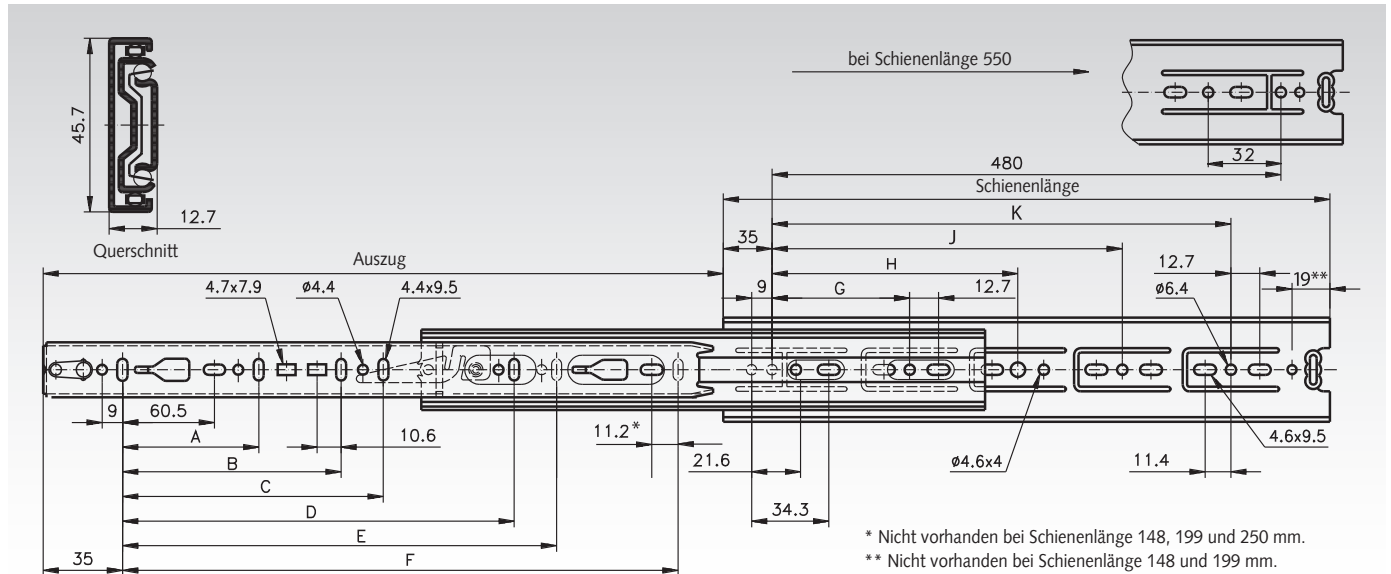

Artikel-Nr. pro Paar	Schienenlänge mm	Auszug +/-3,2 mm	Lastwert Paar kg	Gewicht Paar kg
649 012 15	148	138	45	0,44
649 012 20	199	203	46	0,60
649 012 25	250	254	47	0,76
649 012 30	300	305	48	0,90
649 012 35	350	356	49	1,06
649 012 40	400	406	50	1,22
649 012 45	450	457	50	1,36
649 012 50	500	508	50	1,52
649 012 55	550	559	50	1,68
649 012 60	600	610	50	1,85
649 012 65	650	660	49	2,00
649 012 70	700	711	48	2,15

Optionale Aufsteckwinkel siehe S. 542.

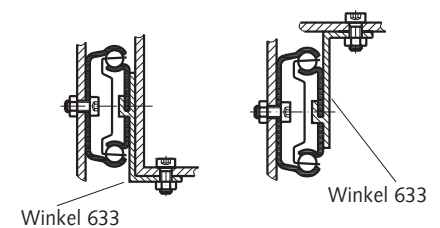

Schienenlänge mm	Auszug +/-3,2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm
148	140	-	-	-	-	-	-	77,2	-	-	-
199	203	128	-	-	-	-	141	128	-	-	-
250	243	96	-	-	-	-	192	128	-	-	-
300	305	96	-	-	-	-	242	128	224	-	-
350	356	128	-	-	-	-	292	128	224	-	-
400	406	128	-	-	-	-	342	128	224	320	-
450	457	128	-	-	320	-	392	128	224	352	-
500	508	128	-	-	320	-	442	128	224	416	-
550	559	128	-	-	320	416	492	128	224	352	448
600	610	128	224	-	416	-	542	128	224	352	480
650	660	128	224	-	416	544	592	128	224	352	544
700	711	128	224	288	416	544	642	128	224	352	544

Hinweis

Empfohlene Befestigung: Schraube M4.

Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird. Horizontalmontage nicht empfohlen.