

## Auszugschienen DZ / DS 0305, Breite 19,1 mm, bis 70 kg, Überauszug

**Werkstoff Typ DZ 0305:** Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugeln: gehärteter Stahl.

**Werkstoff Typ DS 0305:** Edelstahl 1.4301.




Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik.

- Verriegelung in ausgezogener Position.
- Schnelltrennung.
- Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage, nur verzinkt.
- Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
- Temperaturbereich: DZ 0305: -20°C bis +110°C.  
DS 0305: -20°C bis +70°C.



Accuride

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 649 024 12, Auszugschienen DZ 0305

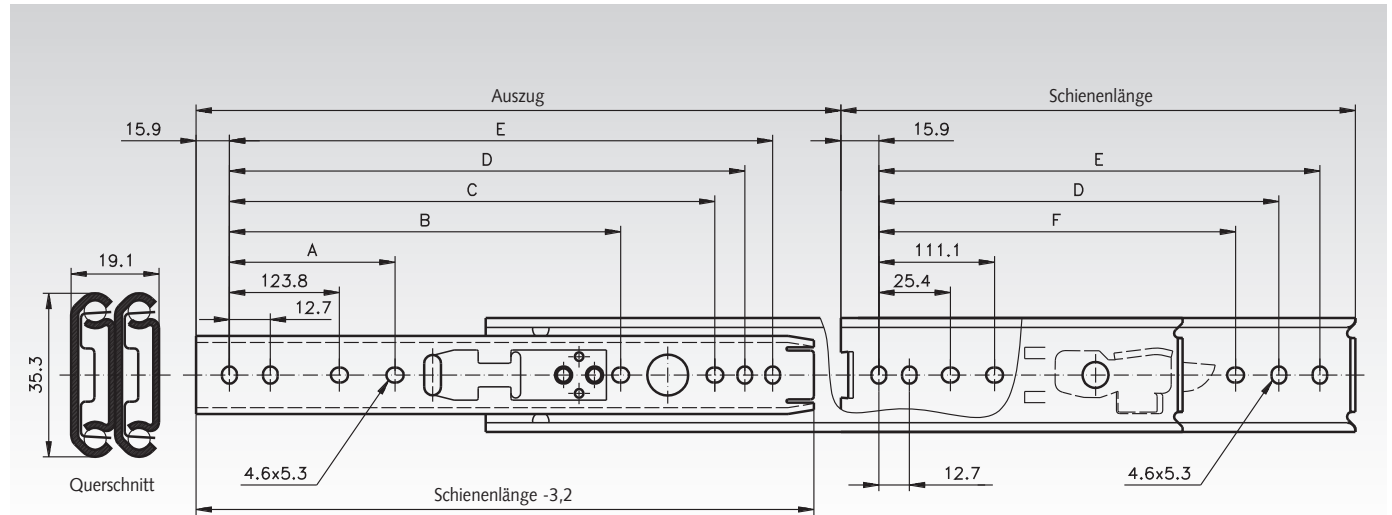

Artikel-Nr. pro Paar DZ 0305	Artikel-Nr. pro Paar DS 0305	Schienenlänge mm	Auszug -3,2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Lastwert Paar kg	Gewicht Paar kg
649 024 12	649 224 12	305	327	-	-	-	260,3	273,0	-	70	1,27
649 024 14	649 224 14	356	378	-	-	298,4	311,1	323,8	-	68	1,46
649 024 16	649 224 16	406	429	-	-	349,2	361,9	374,6	250,8	65	1,63
649 024 18	649 224 18	457	480	212,7	-	400,0	412,7	425,4	301,6	62	1,88
649 024 20	649 224 20	508	531	238,1	365,2	450,8	463,5	476,2	352,4	57	2,04
649 024 22	649 224 22	559	581	263,5	415,9	501,6	514,3	527,0	403,2	52	2,29
649 024 24	649 224 24	610	632	288,9	466,7	552,4	565,1	577,8	454,0	46	2,50
649 024 26	649 224 26	660	683	314,3	517,7	603,2	615,9	628,6	504,8	41	2,67
649 024 28	649 224 28	711	734	339,7	568,3	654,0	666,7	679,4	555,6	36	2,89

### Hinweis

Empfohlene Befestigung: Schraube M4.  
Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø9,6mm.  
Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.

Bei horizontaler Montage (Schiene flach liegend) beträgt die Belastbarkeit nur 25% des angegebenen Lastwertes.