


Bügelgriffe 525

Werkstoff: Kunststoff Duroplast PF31, schwarz glänzend, Pressgrat sauber poliert.

Der Pressgrat ist weder sichtbar noch fühlbar. Durch den großen Querschnitt und die Messing-Gewindebuchse wird eine hohe Stabilität erreicht.

Temperaturbeständig bis +110°C.

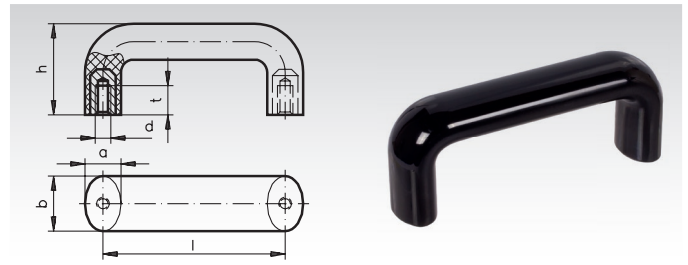

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 666 601 00, Bügelgriff 525, 86 mm

Artikel-Nr.	Länge l mm	a mm	b mm	d mm	h mm	t mm	Gewicht g
666 601 00	86 \pm 0,5	17	26	M6	43	12	85
666 602 00	117 \pm 0,5	20	30	M8	54	13	138
666 603 00	179 \pm 1	20	30	M8	62	13	185


Bügelgriffe 725 aus Polypropylen oder Polyamid HT

Werkstoff:

Ausführung Kunststoff PP: Thermoplast Polypropylen, schlagfest, schwarz matt. Gewindebuchse aus Zink-Druckguss, galvanisch behandelt. Temperaturbeständig bis +100°C.

Ausführung Kunststoff PA HT: Thermoplast Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz matt. Gewindebuchse aus Zink-Druckguss, galvanisiert. Temperaturbeständig bis +200°C.

Bügelgriffe in der Ausführung PP (Polypropylen) sind preiswert und genügen in vielen Fällen den Anforderungen.

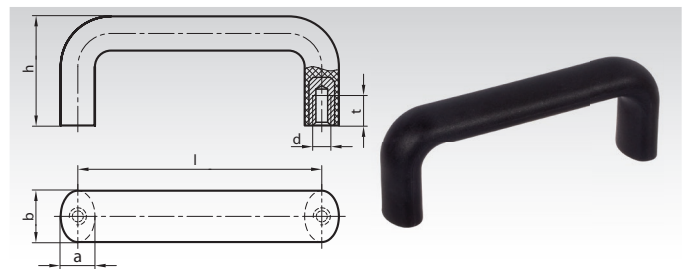

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 666 601 01, Bügelgriff 725 PP, 86 mm

Artikel-Nr. PP	Artikel-Nr. PA HT	Länge l mm	a mm	b mm	d mm	h mm	t mm	Gewicht g
666 601 01	666 602 01	86 \pm 0,5	14	23	M6	44	12	46
666 601 02	666 602 02	117 \pm 0,5	15	25	M6	49	12	69
666 601 03	666 602 03	117 \pm 0,5	15	25	M8	49	13	69
666 601 04	-	120 \pm 0,5	15	25	M8	49	13	74
666 601 05	-	132 \pm 0,5	16	26	M8	54	13	83
666 601 06	-	150 \pm 1	16	27	M8	56	13	95
666 601 07	666 602 07	179 \pm 1	16	27	M8	57	13	108
666 601 08	-	300 \pm 1	20	32	M10	64	17	205


Bügelgriffe 528 aus Polypropylen oder Polyamid

Werkstoff:

Ausführung Kunststoff PP: Thermoplast Polypropylen, glasfaserverstärkt, schwarz matt. Temperaturbeständig bis +100°C.

Ausführung Kunststoff PA: Thermoplast Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz matt. Temperaturbeständig bis +150°C.

Bügelgriffe 528 werden von der Bedienungsseite her mit Zylinderschrauben befestigt.

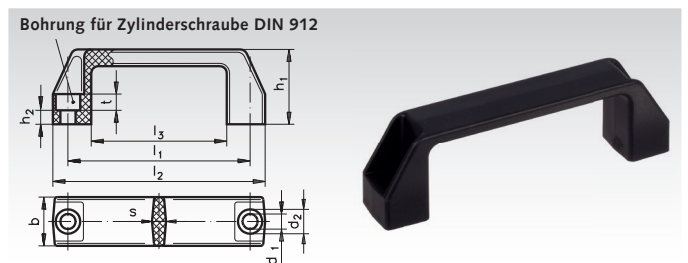

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 666 540 00, Bügelgriff 528 PP, 94 mm

Artikel-Nr. PP	Artikel-Nr. PA	Länge l ₁ mm	b mm	d ₁ mm	d ₂ mm	h ₁ mm	h ₂ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	s mm	t mm	Gewicht g
666 540 00	666 530 00	94 \pm 1	21	6,5	10,5	38	6	109	74	6	7,0	26
666 542 00	666 532 00	117 \pm 1	26	8,5	13,5	41	6,5	137	93	7	8,5	44
666 544 00	666 534 00	132 \pm 1	27	8,5	13,5	45	7,5	150	108	7	8,5	47
666 546 00	666 536 00	179 \pm 1	28	8,5	13,5	50	8,5	196	151	7,5	8,5	70
666 548 00	666 538 00	235 \pm 1	30	10,5	16,5	54	9,5	260	201	8,5	10,5	118