


## Flügelmutter aus Thermoplast

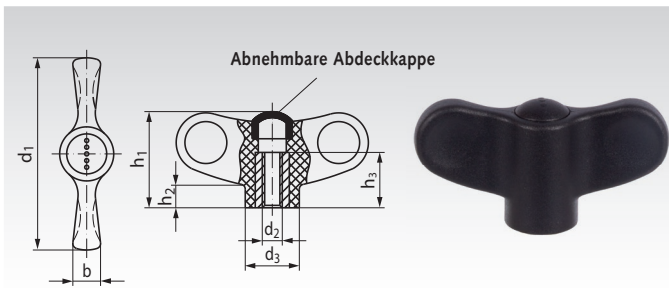


**Werkstoff:** Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA),  
glasfaserverstärkt, schwarz matt, Buchse Messing.  
Mit Einbuchtungen für große, griffige Kontaktflächen.  
Für relativ hohe Anzugsmomente.

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 661 748 01, Flügelmutter Thermoplast, 48mm, M5

Artikel-Nr.	d <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> mm	h <sub>1</sub> mm	h <sub>2</sub> mm	h <sub>3</sub> mm	b mm	d <sub>3</sub> mm	Gewicht g
661 748 01	48	M5	24	5,5	12	7	13,5	10
661 748 02	48	M6	24	5,5	12	7	13,5	9
661 755 01	55	M6	28	6,5	18	8	16	20
661 755 02	55	M8	28	6,5	18	8	16	19
661 770 01	70	M8	36	8	20	10	20	32
661 770 02	70	M10	36	8	20	10	20	34

## Flügelmutter aus Edelstahl

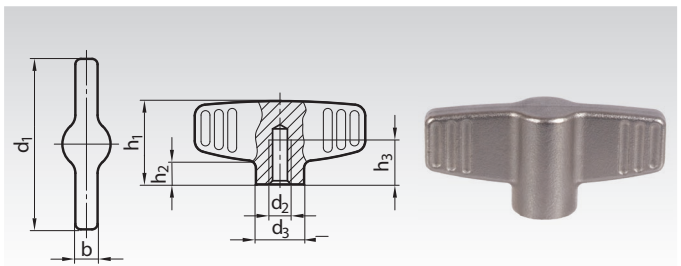


**Werkstoff:** Edelstahl 1.4308, Feinguss, matt gestrahlt.  
Mit Einbuchtungen für große, griffige Kontaktflächen.  
Für hohe Anzugsmomente. Leicht zu reinigen.



Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 661 997 41, Flügelmutter rostfrei, 46mm, M6

Artikel-Nr.	d <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> mm	h <sub>1</sub> mm	h <sub>2</sub> ca. mm	h <sub>3</sub> min. mm	b mm	d <sub>3</sub> mm	Gewicht g
661 997 41	46	M6	22,5	5,5	12	6	13	38
661 997 42	46	M8	22,5	5,5	15	6	13	36
661 997 51	58	M8	26,5	6,5	15	7	16	70
661 997 52	58	M10	26,5	6,5	18	7	16	65

## Flügelschrauben aus Thermoplast

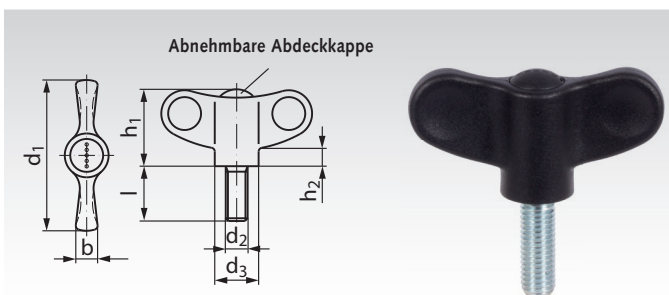


**Werkstoff:** Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA),  
glasfaserverstärkt, schwarz matt.  
Gewindestift Stahl verzinkt, blau chromatiert.  
Mit Einbuchtungen für große, griffige Kontaktflächen.  
Für relativ hohe Anzugsmomente.

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 661 748 03, Flügelschraube Thermoplast, 48mm, M5

Artikel-Nr.	d <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> mm	l mm	h <sub>1</sub> mm	h <sub>2</sub> mm	b mm	d <sub>3</sub> mm	Gewicht g
661 748 03	48	M5	16	24	5,5	7	13,5	10
661 748 04	48	M5	20	24	5,5	7	13,5	12
661 748 05	48	M6	20	24	5,5	7	13,5	15
661 748 06	48	M6	30	24	5,5	7	13,5	15
661 748 07	48	M6	40	24	5,5	7	13,5	17
661 755 03	55	M8	20	28	6,5	8	16	22
661 755 04	55	M8	30	28	6,5	8	16	25
661 755 05	55	M8	40	28	6,5	8	16	29
661 755 06	55	M10	20	28	6,5	8	16	30
661 755 07	55	M10	30	28	6,5	8	16	34
661 755 08	55	M10	40	28	6,5	8	16	38
661 770 03	70	M8	20	36	8	10	20	35
661 770 04	70	M8	30	36	8	10	20	38
661 770 05	70	M10	20	36	8	10	20	41
661 770 06	70	M10	30	36	8	10	20	45
661 770 07	70	M10	40	36	8	10	20	49

## Flügelschrauben aus Edelstahl

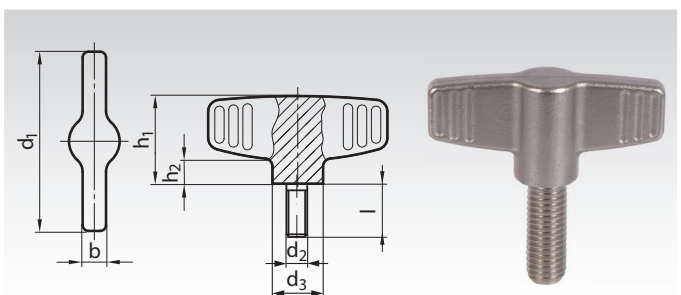

**Werkstoff:** Edelstahl 1.4308, Feinguss, matt gestrahlt.  
Mit Einbuchtungen für große, griffige Kontaktflächen.  
Für hohe Anzugsmomente. Leicht zu reinigen.



Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 661 997 61, Flügelschraube rostfrei, 46mm, M6 x 16

Artikel-Nr.	d <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> mm	l mm	h <sub>1</sub> mm	h <sub>2</sub> mm	b mm	d <sub>3</sub> mm	Gewicht g
661 997 61	46	M6	16	22,5	6	6	13	40
661 997 62	46	M6	20	22,5	6	6	13	41
661 997 63	46	M6	25	22,5	6	6	13	42
661 997 64	46	M8	16	22,5	6	6	13	60
661 997 65	46	M8	20	22,5	6	6	13	61
661 997 66	46	M8	25	22,5	6	6	13	62
661 997 67	58	M8	20	26,5	7	7	16	83
661 997 68	58	M8	25	26,5	7	7	16	84
661 997 69	58	M8	30	26,5	7	7	16	85
661 997 70	58	M10	20	26,5	7	7	16	80
661 997 71	58	M10	25	26,5	7	7	16	83
661 997 72	58	M10	30	26,5	7	7	16	85