


Unterlegscheiben DIN EN ISO 7089 (ex DIN 125 A)

Werkstoff: Stahl verzinkt.
Edelstahl V2A.
Edelstahl V4A.
Standard-Unterlegscheiben.

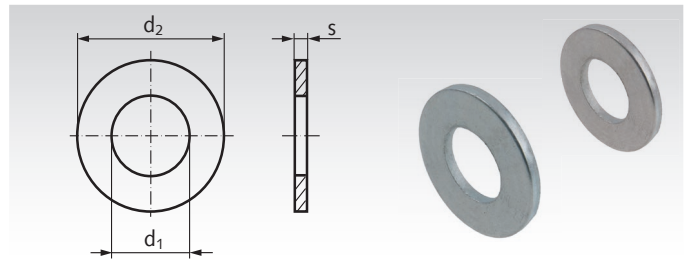

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 653 153 00, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7089 für M3, Stahl verzinkt

Artikel-Nr. verzinkt	Artikel-Nr. V2A	Artikel-Nr. V4A	für Gewinde mm	d ₁ mm	d ₂ mm	s mm	Gewicht g
653 153 00	-	-	M3	3,2	7,0	0,5	0,12
653 154 00	653 991 54	-	M4	4,3	9,0	0,7	0,27
653 155 00	653 991 55	-	M5	5,3	10,0	1,0	0,44
653 156 00	653 991 56	-	M6	6,4	12,0	1,6	1,00
653 158 00	653 991 58	653 992 58	M8	8,4	16,0	1,6	1,83
653 160 00	653 991 60	653 992 60	M10	10,5	20,0	2,0	3,57
653 162 00	653 991 62	653 992 62	M12	13,0	24,0	2,5	6,27
653 166 00	653 991 66	653 992 66	M16	17,0	30,0	3,0	11,3
653 170 00	653 991 70	653 992 70	M20	21,0	37,0	3,0	17,2
653 174 00	653 991 74	653 992 74	M24	25,0	44,0	4,0	32,3
653 180 00	653 991 80	653 992 80	M30	31,0	56,0	4,0	54
653 186 00	653 991 86	-	M36	37,0	66,0	5,0	92


Scheiben DIN 6340 (extra stark)

Werkstoff: Vergütungsstahl, gestanzte, plan gepresst oder maschinell gerichtet, gehärtet.

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 653 106 00, Scheibe DIN 6340 für M6

Artikel-Nr.	d ₁ mm	d ₂ mm	s mm	für Schrauben Größe	Gewicht g
653 106 00	6,4	17	3	M6	5
653 108 00	8,4	23	4	M8	11
653 110 00	10,5	28	4	M10	16
653 112 00	13	35	5	M12	30
653 114 00*	15*	40	5	M14	42
653 116 00	17	45	6	M16	60
653 120 00	21	50	6	M20	75
653 124 00	25	60	8	M24	135
653 130 00	31	68	10	M30	230

* Diese Abmessung ist nicht in der DIN enthalten.

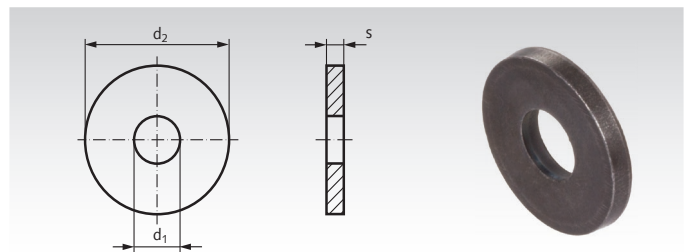

Loctite®
Schraubensicherungen
und Fügeprodukte
Seite 849.