


## Rozvodové remene rezané na potrebnú dĺžku, Neoprén

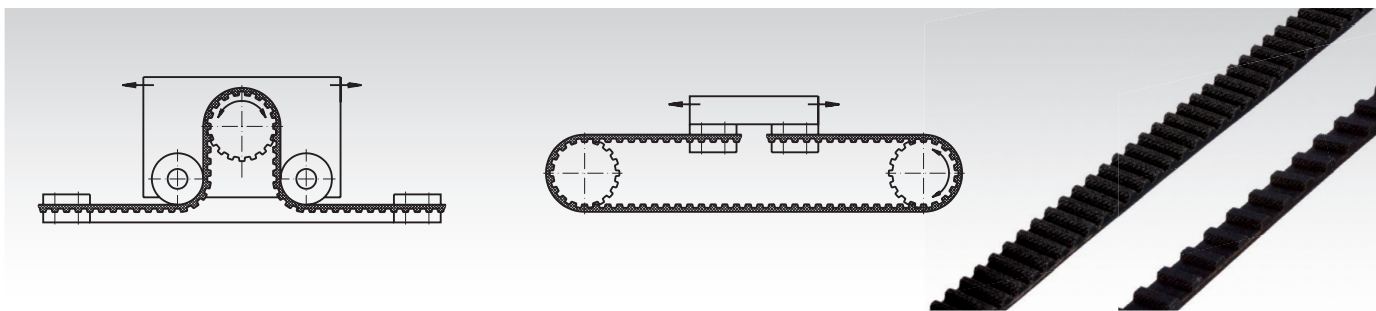

**Materiál:** Neoprén so spevňovacím prvkom zo sklenených vlákien. Neoprénové remene **nemožno zvärať**.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: 171 100 00, Remene s rozličnou dĺžkou HTD 3M, šírka 9 mm.

### HTD rozvodové remene s rozličnou dĺžkou

Produkt č.	Profil	Šírka remeňa mm	Dĺžka remeňa max. m	perm. ťahová sila na remeni N	Hmotnosť g/m	Príslušná fixačná doska <sup>1)</sup> Produkt č.
171 100 00	3 M	9	30	90	27	171 199 00
171 300 00	3 M	15	30	150	44	171 399 00
173 100 00	5 M	10*	30	208	37	173 199 00
173 300 00	5 M	15	30	312	61	173 399 00
173 500 00	5 M	25	30	520	102	173 599 00
175 100 00	8 M	20	30	750	128	175 199 00
175 300 00	8 M	30	30	1125	192	175 399 00
175 500 00	8 M	50	30	1875	320	175 599 00
175 700 00	8 M	85	30	3187	544	175 799 00

<sup>1)</sup> Fixačné dosky strana 171.

<sup>2)</sup> Pasujú na remenice vhodné pre šírku remeňa 9 mm.

### Rozvodové remene s rozličnou dĺžkou palcové

Produkt č.	Profil	Rozostup mm	Šírka remeňa palec	Šírka remeňa mm	Dĺžka remeňa max. m	perm. ťah. sila na remeni N	Hmot. g/m	Príslušná fix. doska <sup>1)</sup> Produkt č.
180 800 00	XL	5,08	0,37	9,53	30	53	30	180 899 00
182 600 00	L	9,525	0,50	12,70	30	124	40	182 699 00
182 700 00	L	9,525	0,75	19,10	30	187	70	182 799 00
182 800 00	L	9,525	1,00	25,40	30	249	90	182 899 00
184 500 00	H	12,7	0,75	19,10	30	449	100	184 599 00
184 600 00	H	12,7	1,00	25,40	30	597	140	184 699 00
184 700 00	H	12,7	1,50	38,10	30	895	200	184 799 00
184 800 00	H	12,7	2,00	50,80	30	1194	270	184 899 00

<sup>1)</sup> Fixačné dosky strana 171.

Iné typy a šírky remeňov na vyžiadanie.