

Duté šneky a šnekové hriadele, jednozávitové, pravé


Jednozátivé šneky môžu byť spárované s jednozávitovými šnekovými kolesami na strane 290. Ak sa modul (a počet závitov)

zhoduje, môžu byť realizované rôzne pomery v rôznych osových vzdialenostiach. (pozri tabuľku na strane 290).

Duté šneky vyrobené z ocele, frézované, jednozávitové, pravé

Materiál: 11SMnPb30+SH (1.0718).

Uhol profilu 20°.

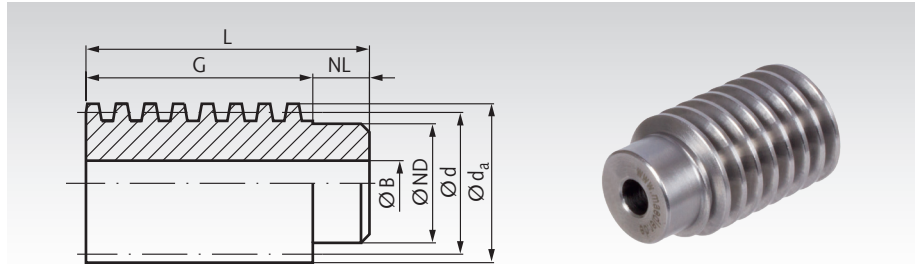


Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 300 000 00, šnek, ocele, Modul 0.5, jednozávitový, pravý

	Produkt č.	d mm	d _a mm	ND mm	NL mm	G mm	L mm	BH7 mm	Hmot. g
Modul 0.5	300 000 00	7	8	5,5	4	12	16	3	4
Modul 0.75	300 300 00	8,5	10	6	4	16	20	4	6
Modul 1.0	300 600 00	14	16	11	6	24	30	6	26
Modul 1.5	301 000 00	25	28	21	10	40	50	8	160
Modul 2.0	301 300 00	32	36	25	10	45	55	8	300

Šnekové hriadele, frézované, so strediacim otvorom, vyrobené z ocele, jednozávitové, pravé

Materiál: 11SMnPb30+SH (1.0718).

Uhol profilu 20°.

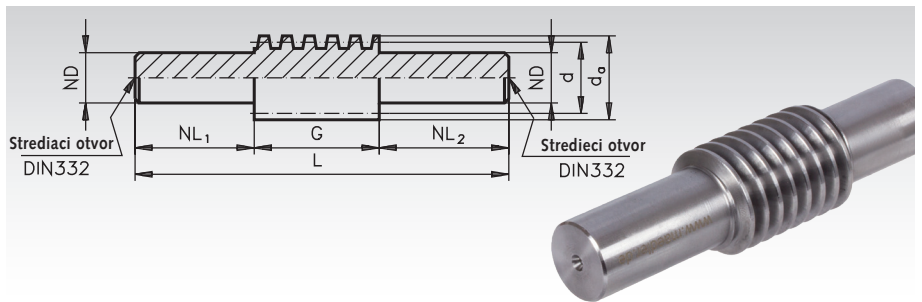

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 300 001 00, šnekový hriadeľ, ocele, Modul 0.5, jednozávitový, pravý

	Produkt č.	d mm	d _a mm	ND ^{+0,2 +0,4} mm	NL ₁ mm	G mm	NL ₂ mm	L mm	Hmot. g
Module 0.5	300 001 00	7	8	5,5	18	12	10	40	9
Module 0.75	300 301 00	8,5	10	6	20	16	15	51	15
Module 1.0	300 601 00	14	16	10	30	24	20	74	60
Module 1.5	301 001 00	25	28	20	40	40	30	110	300
Module 2.0	301 301 00	32	36	25	50	45	36	131	620



Úpravy možné do 24h.
Zákazkové diely na vyžiadanie.