


## Šnekové kolesá vyrobené z liatiny (GG25) s dutými (globoidnými) zubami, jednozávitové, pravé

Jednozátvitové šnekové kolesá môžu byť spárované s jednozávitovými šnekmi na strane 293. Ak sa modul (a počet závitov) zhoduje, môžu byť realizované rôzne pomery v rôznych osových vzdialenostiach.

Uhol profilu 20°.

Účinnosť: Modul 3: cca 0.46.  
 Modul 4: cca 0.48.  
 Modul 5: cca 0.49.  
 Modul 6: cca 0.46.

Bez samosvornosti.

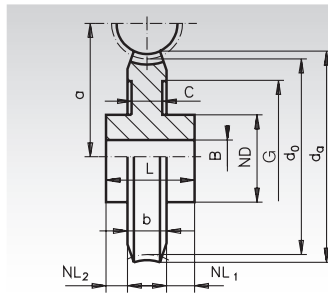


Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 310 005 00, šnekové koleso, GG25, Modul 3, 16 zubov, jednozávitové, pravé

	Produkt č.	Počet zubov	Prevod. pomer	d <sub>0</sub> mm	d <sub>a</sub> mm	ND mm	NL <sub>1</sub> /NL <sub>2</sub> mm	b mm	L mm	G mm	C* mm	a mm	BH7 mm	pren. MT** Nm	Hmot. kg
<b>Modul 3.0</b>	310 005 00	16	16 : 1	48	57	40	18/4	24	46	-	-	43	15	22	0,46
	310 006 00	18	18 : 1	54	63	40	18/4	24	46	-	-	46	15	27	0,55
	310 007 00	20	20 : 1	60	69	40	18/4	24	46	-	-	49	15	36	0,64
	310 011 00	26	26 : 1	78	87	45	18/4	24	46	60	12	58	18	73	1,20
	310 014 00	32	32 : 1	96	105	50	18/4	24	46	70	12	67	20	132	1,40
	310 018 00	40	40 : 1	120	129	65	18/4	24	46	90	12	79	25	189	2,20
	310 021 00	52	52 : 1	156	165	75	23/4	24	51	116	12	97	30	242	3,40
310 026 00	65	65 : 1	195	204	85	23/4	24	51	150	12	116,5	35	305	4,90	
<b>Modul 4.0</b>	310 305 00	16	16 : 1	64	76	50	21/5	34	60	-	-	57	20	30	1,00
	310 306 00	18	18 : 1	72	84	50	21/5	34	60	-	-	61	20	42	1,50
	310 307 00	20	20 : 1	80	92	50	21/5	34	60	-	-	65	20	50	1,60
	310 311 00	26	26 : 1	104	116	55	21/5	34	60	80	14	77	22	102	2,10
	310 314 00	32	32 : 1	128	140	65	21/5	34	60	90	14	89	25	185	3,40
	310 318 00	40	40 : 1	160	172	75	21/5	34	60	125	14	105	30	355	4,50
	310 321 00	52	52 : 1	208	220	85	26/5	34	65	175	14	129	35	585	6,70
310 326 00	65	65 : 1	260	272	100	26/5	34	65	225	14	155	40	735	9,50	
<b>Modul 5.0</b>	310 605 00	16	16 : 1	80	95	70	27/5	40	72	-	-	71	20	93	2,30
	310 611 00	26	26 : 1	130	145	70	27/5	40	72	99	16	96	28	343	4,20
	310 614 00	32	32 : 1	160	175	75	27/5	40	72	125	16	111	30	620	5,30
	310 618 00	40	40 : 1	200	215	85	27/5	40	72	160	16	131	35	874	7,40
	310 621 00	52	52 : 1	260	275	100	32/5	40	77	220	16	161	40	1135	11,80
310 626 00	65	65 : 1	325	340	115	32/5	40	77	280	16	193,5	45	1420	17,00	

\* V závislosti od medzier sú šnekové kolesá dodávané s alebo bez rozmeru C!

\*\* Základ výpočtov na strane 289.

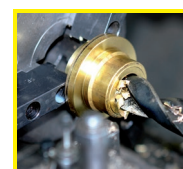

Úpravy možné do 24h.  
 Zákazkové diely na vyžiadanie.