

Kuželikové valivé ložiská SKF®, jednoradové, vnútorný priemer 15 - 50 mm


Materiál: Ložisková oceľ.

- Kuželikové valivé ložiská vo vysokej kvalite.
- Pre bežné axiálne a radiálne zaťaženie.
- Použiteľné pri nízkych a stredných rýchlostiach.
- Jednoduchá montáž (vonkajší krúžok je uvoľnený).

Teplotná škála: -30°C až +90°C (Pri krátkej dobe až do +110°C).

Iné verzie alebo veľkosti na žiadosť.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: produkt č., počet

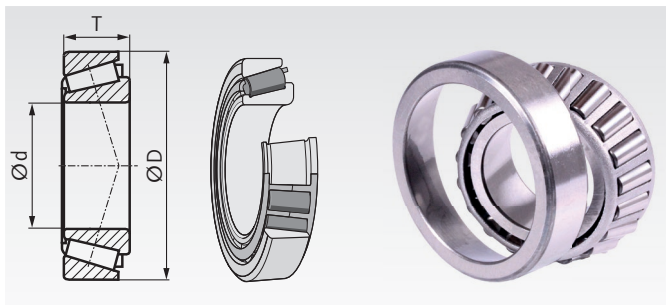

Produkt č.	SKF-kód	Hlavné rozmery			Verzia	Radiálne zaťaženie		P _u * kN	Otáčky refer. min ⁻¹	Otáčky limit. min ⁻¹	Hmot. g
		d mm	D mm	T mm		dyn.C kN	stat.C ₀ kN				
647 770 10	30302 J2	15	42	14,25	štandardná veľkosť	22,4	20,0	2,08	13.000	18.000	95
647 770 11	30203 J2	17	40	13,25	kompaktná veľkosť	19,0	18,6	1,83	13.000	18.000	75
647 770 12	30303 J2	17	47	15,25	stredná veľkosť	28,1	25,0	2,75	12.000	16.000	130
647 770 14	32004 X/Q	20	42	15	ISO-veľkosť	24,2	27,0	2,70	12.000	16.000	97
647 770 15	30204 J2/Q	20	47	15,25	stredná veľkosť	27,5	28,0	3,00	11.000	15.000	120
647 770 16	30304 J2/Q	20	52	16,25	veľká veľkosť	34,1	32,5	3,60	11.000	14.000	170
647 770 19	32005 X/Q	25	47	15	ISO-veľkosť	27,0	32,5	3,25	11.000	14.000	110
647 770 20	30205 J2/Q	25	52	16,25	stredná veľkosť	30,8	33,5	3,45	10.000	13.000	150
647 770 23	30305 J2/Q	25	62	18,25	veľká veľkosť	44,6	43,0	4,75	9.000	12.000	260
647 770 29	32006 X/Q	30	55	17	ISO-veľkosť	35,8	44,0	4,55	9.000	12.000	170
647 770 30	30206 J2/Q	30	62	17,25	stredná veľkosť	40,2	44,0	4,80	8.500	11.000	230
647 770 34	30306 J2/Q	30	72	20,75	veľká veľkosť	56,1	56,0	6,40	7.500	10.000	390
647 770 39	32007 X/Q	35	62	18	ISO-veľkosť	49,0	54,0	5,85	8.500	11.000	220
647 770 41	30207 J2/Q	35	72	18,25	stredná veľkosť	51,2	56,0	6,10	7.000	9.500	320
647 770 44	30307 J2/Q	35	80	22,75	veľká veľkosť	72,1	73,5	8,30	6.700	9.000	520
647 770 54	32008 X/Q	40	68	19	ISO-veľkosť	52,8	71,0	7,65	7.000	9.500	270
647 770 57	30208 J2/Q	40	80	19,75	stredná veľkosť	61,6	68,0	7,65	6.300	8.500	420
647 770 61	30308 J2/Q	40	90	25,25	veľká veľkosť	85,8	95,0	10,80	6.000	8.000	720
647 770 64	32009 X/Q	45	75	20	ISO-veľkosť	58,3	80,0	8,80	6.300	8.500	340
647 770 67	30209 J2/Q	45	85	20,75	stredná veľkosť	66,0	76,5	8,65	6.000	8.000	480
647 770 73	30309 J2/Q	45	100	27,25	stredná veľkosť	108,0	120,0	14,30	5.300	7.000	970
647 770 78	32010 X/Q	50	80	20	ISO-veľkosť	60,5	88,0	9,65	6.000	8.000	370
647 770 83	30210 J2/Q	50	90	21,75	stredná veľkosť	76,5	91,5	10,40	5.600	7.500	540
647 770 90	30310 J2/Q	50	110	29,25	veľká veľkosť	143,0	140,0	16,60	5.300	6.300	1250

Doplnkové popisy:

J2 = Ocelová klietka v špeciálnej verzii.

X = Hraničné rozmery zmenené a prispôbené ISO

Q = Optimalizovaná kontaktná symetria a povrch úprava.

* Hranica únavy pri zaťažení.

*Poistné matice,
poistné podložky
strana 566*



*C Kúe
strana 567*



Loctite produkty
(lepidlá pre ložiská)
strana 849.