

## Trojradové valčkové reťaze DIN ISO 606 (prv DIN 8187)


**Materiál:** Špeciálna reťazová ocel.

Vysokokvalitné trojradové valčkové reťaze, prednapäté podľa DIN. Informácie týkajúce sa výpočtu výkonu na strane 36.

S priamymi spojovacími článkami (veľkosť 06 s priamymi článkami). Reťaze s nepárnym počtom článkov sú dodané s vnútornými článkami na oboch koncoch. Spájacie články musia byť objednané zvlášť.

**Teplotný rozsah:** -20°C do +120°C.

Iné teploty sú možné iba s použitím špeciálneho maziva.

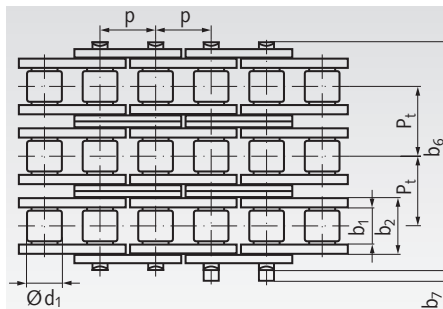

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 131 000 00, Trojradová valčková reťaz, 06 B-3

DIN ISO - č.	Produkt č.	Rozsteč x Vnútorná šírka p x b <sub>1min</sub>		Šírka vnútorného článku b <sub>2</sub> <sup>2)</sup>	Valček-Ø d <sub>1</sub> <sup>1)</sup>	Šírka b <sub>6</sub>	Priečna rozsteč P <sub>t</sub>	Presah b <sub>7</sub> <sup>2)</sup>	Veľkosť záťaže min. N	Hmotnosť kg/m	
		mm	inch								mm
06 B-3 <sup>1)</sup>	131 000 00 <sup>1)</sup>	9,525	x 5,72	3/8 x 7/32	8,53	6,35	34,4	10,24	3,3	24900	1,18
08 B-3	135 000 00	12,7	x 7,75	1/2 x 5/16	11,30	8,51	44,9	13,92	3,9	44500	2,0
10 B-3	136 000 00	15,875	x 9,65	5/8 x 3/8	13,28	10,16	52,8	16,59	4,1	66700	2,8
12 B-3	137 000 00	19,05	x 11,68	3/4 x 7/16	15,62	12,07	61,7	19,46	4,6	86700	3,8
16 B-3	138 000 00	25,4	x 17,02	1" x 17,02mm	25,45	15,88	99,9	31,88	5,4	160000	8,0

<sup>1)</sup> S priamym článkom.

<sup>2)</sup> Maximálne hodnoty pri spojovacom článku.

**Prosím pozor: Balenie je 5m.**

Ak potrebujete špeciálnu veľkosť, napíšte nám dĺžku a počet článkov (nepárne číslo!). Spájacie články musia byť objednané zvlášť.

## Spájacie články na trojradové valčkové reťaze DIN ISO 606 (prv DIN 8187)

**Materiál:**

Špeciálna reťazová ocel.



č. 11/E: Spájací článok s pružným klipom



č. 12/L: Zalomený článok s závlačkou



č. 4/B: Vnútorný článok (Potrebné 3 kusy)

Detaily: napr.:

Produkt č. 131 003 00, Spájací článok č. 11/E, 06 B-3

DIN ISO č.	Produkt č. Spájací článok č. 11/E		Produkt č. Zalom. článok č. 12/L <sup>1)</sup>		Produkt č. Vnútorný článok č. 4/B <sup>2)</sup>	
	Produkt č.	Hmotnosť g	Produkt č.	Hmotnosť g	Produkt č.	Hmotnosť g
06 B-3	131 003 00	9	131 004 00	11	101 001 00	4
08 B-3	135 003 00	26	135 004 00	27	105 001 00	9
10 B-3	136 003 00	36	136 004 00	45	106 001 00	16
12 B-3	137 003 00	60	137 004 00	71	107 001 00	25
16 B-3	138 003 00	183	138 004 00	210	108 001 00	79

<sup>1)</sup> So zalomenými článkami sa výkon a veľkosť záťaže redukuje o 20%.

<sup>2)</sup> Potrebné sú 3 kusy.