


## Uchytenia prírubové pre hriadele GWFL univerzálne použitie

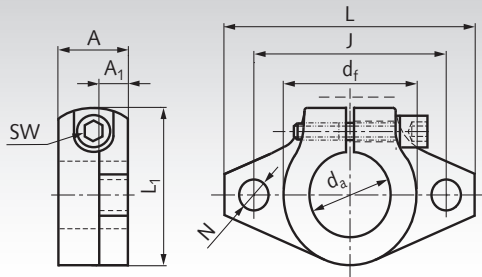


**Material:** Extrudovaný hliník.  
Pevnosť upínacej skrutky 8.8, pozinkovaná oceľ.

Univerzálne použitie hriadeľových uchytení.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 646 405 10, Uchytenie prírubové GWFL, pre hriadeľ Ø 10 mm

Produkt č.	d <sub>a</sub> mm	L mm	A mm	A <sub>1</sub> mm	d <sub>f</sub> mm	J mm	L <sub>1</sub> mm	N mm	Upínacia skrutka DIN 912	sw mm	Hmotnosť g
646 405 10	10	43	10	5	20	32	24	5,5	M4	3	13
646 405 12	12	47	13	7	25	36	28	5,5	M4	3	20
646 405 14	14	47	13	7	25	36	28	5,5	M4	3	18
646 405 16	16	50	16	8	28	40	31	5,5	M4	3	27
646 405 20	20	60	20	8	34	48	37	7	M5	4	40
646 405 25	25	70	25	10	40	56	42	7	M5	4	60
646 405 30	30	80	30	12	46	64	50	9	M6	5	110
646 405 40	40	105	40	16	56	80	67	12	M10	8	510
646 405 50	50	122	50	19	70	96	83	14	M12	10	890

## Uchytenia prírubové pre hriadele GWF univerzálne použitie

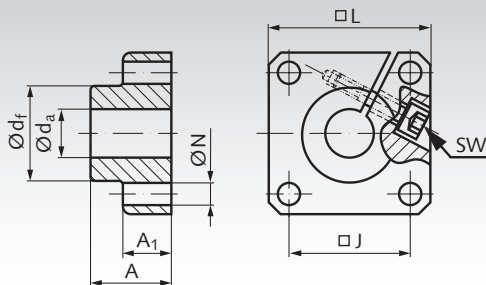

**Materiál:** Extrudovaný hliník.  
Pevnosť upínacej skrutky 8.8, pozinkovaná oceľ.

Univerzálne použitie hriadeľových uchytení.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 646 401 12, Uchytenie prírubové pre hriadeľ Ø 12 mm

Produkt č.	d <sub>a</sub> mm	L mm	A mm	A <sub>1</sub> mm	d <sub>f</sub> mm	J mm	NH <sup>13</sup> mm	Upínacia skrutka DIN 912	sw mm	Hmotnosť g
646 401 12	12	40	20	12	23,5	30±0,12	5,5	M4	3	60
646 401 16	16	50	20	12	27,5	35±0,12	5,5	M4	3	80
646 401 20	20	50	23	14	33,5	38±0,15	6,6	M5	4	100
646 401 25	25	60	25	16	42,0	42±0,15	6,6	M6	5	150
646 401 30	30	70	30	19	49,5	54±0,25	9,0	M8	6	300
646 401 40	40	100	40	26	65,0	68±0,25	11,0	M10	8	700
646 401 50	50	100	50	36	75,0	75±0,25	11,0	M10	8	1200