
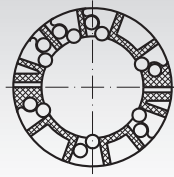


Lineárne ložiská KB-3 ISO Série 3, Easy-Line, Uzavretý dizajn

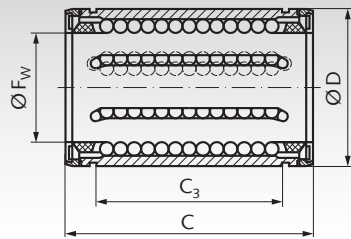

Lineárne ložiská spoľahlivej značky v dobrej kvalite.

Tieto lineárne ložiská sa hodia do vnútra krytu, alebo ako náhradné časti našich uzatvorených Easy-Line jednotiek.

So stieracími tesneniami.

Tieto ložiská sú samonastavitelné až do $\pm 0,5^\circ$.



Všetky ložiská musia byť pred použitím namazané. Odporúčaná tolerancia hriadeľa h6, tolerancia diery H6.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 646 112 02, Lineárne ložisko KB-3, Easy-Line, Vnútorný Ø 12 mm

Produkt č. Uzatvretý	F _w mm	D mm	C ^{-0,02} mm	C ₃ ^{-0,02} mm	Nosnosť dyn. C N	Nosnosť stat. C ₀ N	Hmotnosť g	Produkt č. Poistný krúžok DIN 471	
								strana 582	Hmotnosť g
646 112 02	12	22	32	20,3	1020	1290	16	617 422 00	1,7
646 116 02	16	26	36	22,3	1250	1550	21	617 426 00	2,1
646 120 02	20	32	45	28,3	2090	2630	43	617 432 00	3,6
646 125 02	25	40	58	40,4	3780	4720	85	617 440 00	6,3
646 130 02	30	47	68	48,4	5470	6810	130	617 447 00	7,8
646 140 02	40	62	80	56,3	6590	8230	260	617 462 00	14,4
646 150 02	50	75	100	72,3	10800	13500	460	617 475 00	21,0

Ocelový hriadeľ s podperou na strane 466. Uchytenia hriadeľa na strane 475. Presné domce na strane 481.

Lineárne ložiská KB-3-O ISO Série 3, Easy-Line, Otvorený dizajn

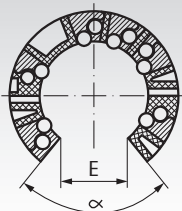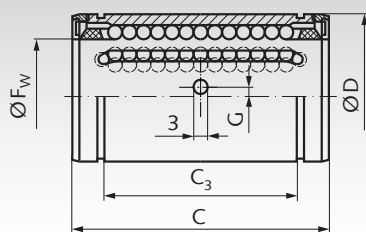

Lineárne ložiská spoľahlivej značky vo vysokej kvalite.

Tieto lineárne ložiská sa hodia do vnútra krytu, alebo ako náhradné časti našich uzatvorených Easy-Line jednotiek.

So stieracími tesneniami.

Tieto ložiská sú samonastavitelné až do $\pm 0,5^\circ$.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 646 112 03, Lineárne ložisko KB-3-O, Easy-Line, Otvorený dizajn, Vnútorný Ø 12 mm

Produkt č.	F _w mm	D mm	C mm	C ₃ mm	G mm	E mm	α °	Nosnosť		Hmotnosť g
								dyn. C N	stat. C ₀ N	
646 112 03	12	22	32	20,3	0	6,5	66	1020	1290	13
646 116 03	16	26	36	22,3	0	9,0	68	1250	1550	17
646 120 03	20	32	45	28,3	0	9,0	55	2090	2630	36
646 125 03	25	40	58	40,4	1,5 ¹⁾	11,5	57	3780	4720	71
646 130 03	30	47	68	48,4	2,0	14,0	57	5470	6810	114
646 140 03	40	62	80	56,3	1,5	19,5	56	6590	8230	230
646 150 03	50	75	100	72,3	2,5	22,5	54	10800	13500	390

¹⁾ Pri veľkosti 25 je montážny otvor umiestnený pod stredom.

Ocelový hriadeľ s podperou na strane 467. Presné domce na strane 481.