

Vedenia DZ 2431, šírka 16 mm, do 20 kg, úplný výsuv

Materiál:

Posuvné prvky: Oceľ valcovaná za studena, lesklá pozinkovaná.

Guličkové kliečky: Umelá hmota / oceľ pozinkovaná.

Guličky: Kalená oceľ.


Teleskopické presné vedenia s guľičkovým ložiskom, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.

- Nízky profil vedenia, 20mm.
- kompaktný profil.
- Veľmi vysoká životnosť, až do 80,000 cyklov.
- Teplotná škála: -20°C až +70°C.



Accuride

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 649 001 15, Vedenia DZ 2431

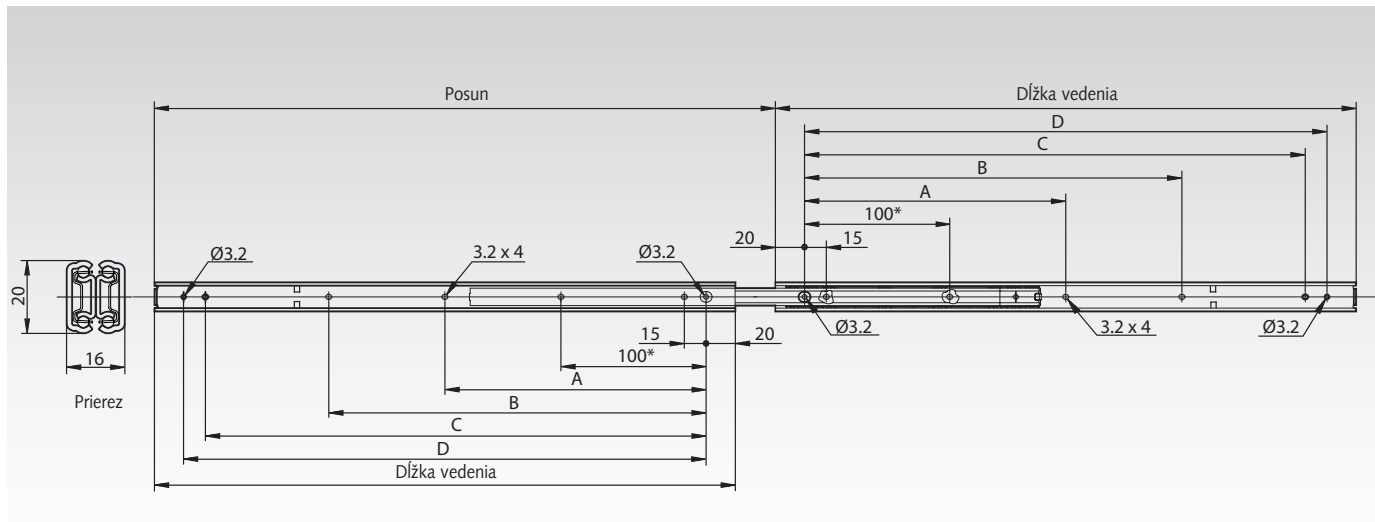

* Nie sú dostupné pre dĺžku vedenia 150mm.

Produkt č pre pár	Dĺžka vedenia mm	Posun mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Nosnosť pre pár kg	Hmotnosť pre pár kg
649 001 15	150	156	-	-	95	110	15	0,32
649 001 20	200	231	-	-	145	160	17	0,43
649 001 25	250	280	-	-	195	210	19	0,55
649 001 30	300	329	-	160	245	260	20	0,67
649 001 35	350	379	-	210	295	310	20	0,79
649 001 40	400	428	-	260	345	360	18	0,90
649 001 45	450	477	205	310	395	410	16	1,02
649 001 50	500	526	230	360	445	460	13	1,15

Poznámka

Odporúčané upevnenie: skrutka M4/Skrutka do dreva 3mm.

Ø hlavy skrutky max. 5,6 mm, dĺžka max. 1,8 mm.

Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť.

Nosnosť bola testovaná pri dĺžke posunu vedenia 450mm.

Neodporúčame horizontálnu pozíciu montáže.