

## Auszugschienen DZ 3832 EC-B, Breite 12,7 mm, bis 45 kg, Vollauszug

### Werkstoff:

Schienenenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt.  
Kugelkäfige: Kunststoff / verzinkter Stahl.  
Kugeln: gehärteter Stahl.


Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik.

- Selbsteinzug.
- Schnelltrennung.
- Einhalterung in geschlossener Position.
- Einstellnocken für Schublade (3,2 mm).
- Nutzungsdauer 80.000 Zyklen.
- Temperaturbereich: +10°C bis +40°C. Lagerung: -20°C bis +80°C.



Accuride

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 649 015 35, Auszugschienen DZ 3832 EC-B

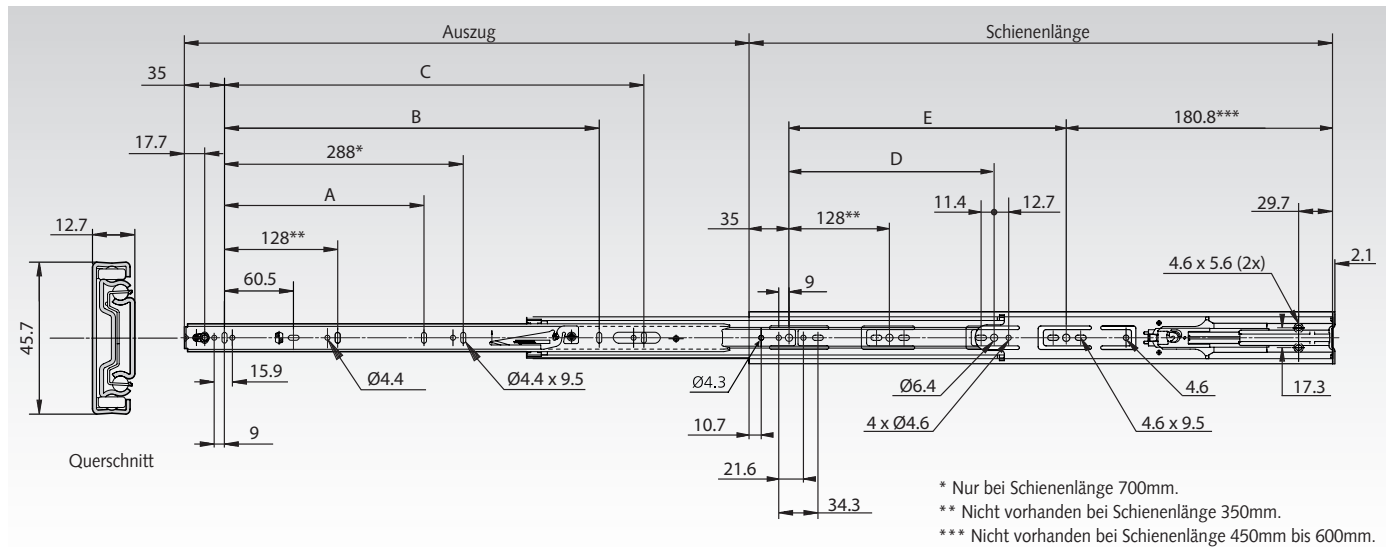

Artikel-Nr. pro Paar	Schienenlänge mm	Auszug mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Lastwert Paar kg	Gewicht Paar kg
649 015 35	350	310	-	206	-	-	-	43	0,97
649 015 40	400	406	-	257	-	-	-	44	1,12
649 015 45	450	457	-	305	-	224	-	45	1,27
649 015 50	500	508	-	352	-	224	-	45	1,44
649 015 55	550	559	-	407	352	224	-	45	1,60
649 015 60	600	610	224	-	416	224	352	45	1,77
649 015 65	650	660	224	-	416	224	352	44	1,92
649 015 70	700	711	224	-	544	224	352	43	2,09

### Hinweis

Empfohlene Befestigung: Schraube M4/Holzschraube 4mm/Euroschraube 6mm. Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø9,6mm.

Die Breite der Schublade sollte nicht größer als die Schienenlänge sein.

Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der max. Lastwert erzielt wird. Horizontalmontage nicht empfohlen.