

Auszugschienen DZ 3832 DO, Breite 12,7 mm, bis 50 kg, Vollauszug mit Ein- und Aushalterung


Werkstoff:

- Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt.
 Kugelkäfige: Kunststoff / verzinkter Stahl.
 Kugeln: gehärteter Stahl.
 Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik.
- Schnelltrennung.
 - Einhalterung und Aushalterung.
 - Seitenneutrale Montage.
 - Einstellnocken für Schublade (3,1 mm).
 - Optionale Aufsteckwinkel (Seite 542).
 - Nutzungsdauer 10.000 / 80.000 Zyklen.
 - Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.



Accuride

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 649 018 25, Auszugschienen DZ 3832 DO

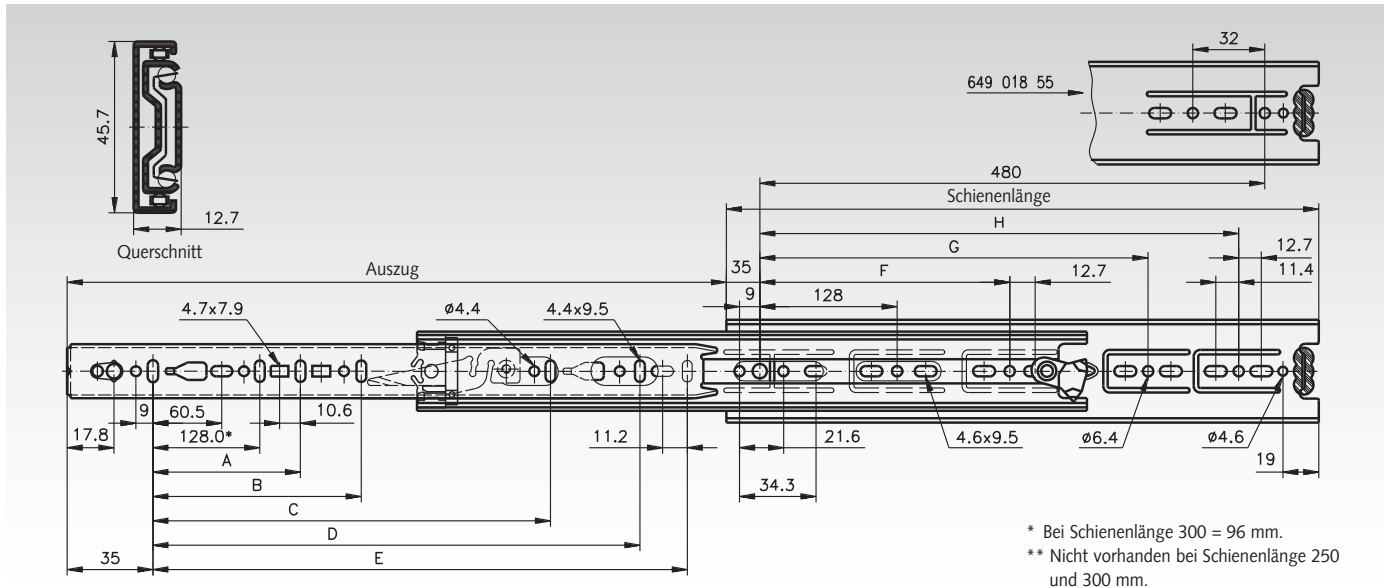

Artikel-Nr. pro Paar	Schienenlänge mm	Auszug +/-3,2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Lastwert ¹⁾ Paar kg	Gewicht Paar kg
649 018 25	250	243	-	-	-	-	192	-	-	-	47 / 41	0,77
649 018 30	300	305	-	-	-	-	242	224	-	-	47 / 41	0,91
649 018 35	350	356	-	-	-	-	292	224	-	-	48 / 42	1,07
649 018 40	400	406	-	-	-	-	342	224	320	-	49 / 43	1,21
649 018 45	450	457	-	-	320	-	392	-	352	-	50 / 44	1,37
649 018 50	500	508	-	-	320	-	442	-	416	-	50 / 45	1,53
649 018 55	550	559	-	-	320	416	492	-	352	-	50 / 45	1,68
649 018 60	600	610	224	-	416	-	542	224	352	480	50 / 45	1,86
649 018 65	650	660	224	-	416	544	592	224	352	554	49 / 44	1,97
649 018 70	700	711	224	288	416	544	642	224	352	554	48 / 43	2,17

¹⁾ Bei 10.000 / 80.000 Zyklen.

Hinweis

Empfohlene Befestigung: Schraube M4.
 Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.
 Horizontalmontage nicht empfohlen.

Optionale Aufsteckwinkel siehe Seite 542.

