

## Vedenia DA 5321, šírka 19.1 mm, až do 50 kg, výsuv nad rozmer

### Materiál:

Posuvné prvky: Hliník.

Guličkové kliečky a guľičky: Nerezová oceľ.


Teleskopické presné vedenia s guľičkovým ložiskom, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.

- Uzamknutie v uzatvorenej pozícii.
- Rožné upevnenie pre elektrické skrinky na žiadosť.
- Životnosť 10,000 cyklov.
- Teplotná škála: -20°C až +70°C.



Accuride

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 649 045 30, Vedenia DA 5321

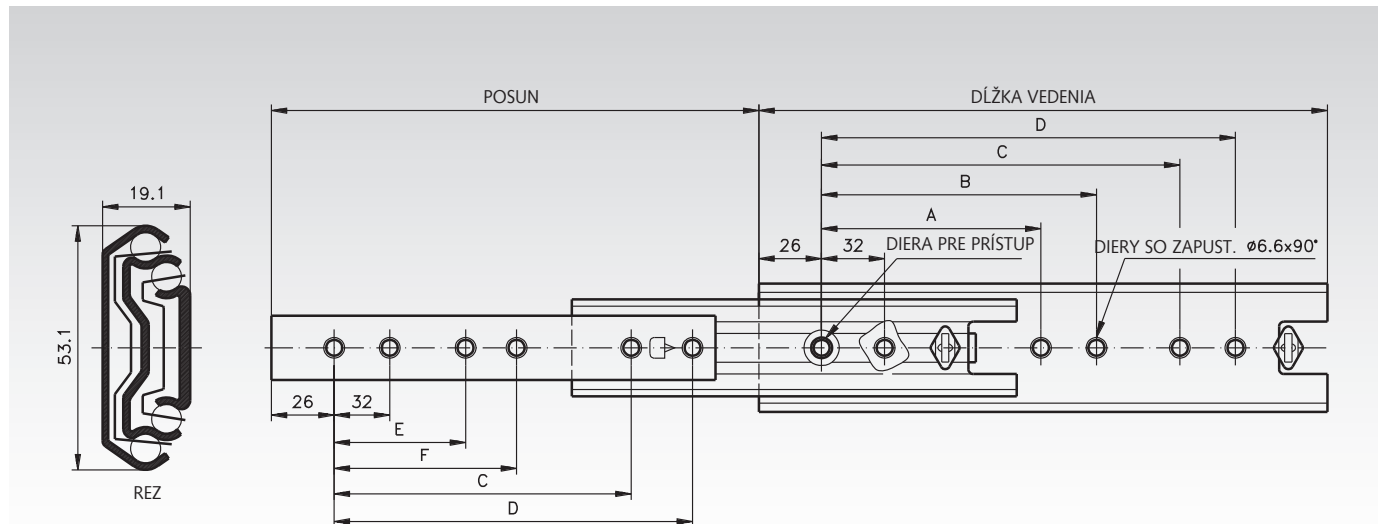

Produkt č. pre pár	Dĺžka vedenia mm	Posun +/-3.2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Nosnosť pre pár kg	Hmotnosť pre pár kg
649 045 30	300	324	-	-	192	224	-	-	40	0,72
649 045 35	350	374	-	-	224	256	-	-	43	0,86
649 045 40	400	424	160	192	288	320	128	160	45	0,98
649 045 45	450	474	160	192	320	352	128	160	48	1,11
649 045 50	500	524	192	224	384	416	160	192	50	1,24
649 045 55	550	574	192	224	416	448	160	192	50	1,37
649 045 60	600	624	256	288	480	512	192	256	50	1,50
649 045 65	650	674	256	288	544	576	192	256	50	1,62
649 045 70	700	724	288	320	576	608	256	288	50	1,76
649 045 80	790	804	352	384	672	704	320	352	40	2,00

### Poznámka

Odporúčané upevnenie: zápuštná M5/6mm zápuštná.

Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť.

Pozor: Iba vertikálna montáž.

Nosnosť bola testovaná pri dĺžke posunu vedenia 450mm.

**Nástroj na výber**  
na webovej stránke [www.maedler.sk](http://www.maedler.sk)  
v sekcii **MÄDLER®-Tools**