

Vedenia DS 3557, šírka 12.7 mm, do 90 kg, výsuv nad rozmer

Materiál: Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304).




Teleskopické presné vedenia s guľíkovým ložiskom, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.

- Zamknutie v otvorenej pozícii.
- Bezvretenový odpojovač pre jednoduché odstránenie zásuvky.
- Životnosť 10,000 cyklov.
- Teplotná škála: -20°C až +70°C.



Accuride

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 649 033 30, Vedenia DS 3557

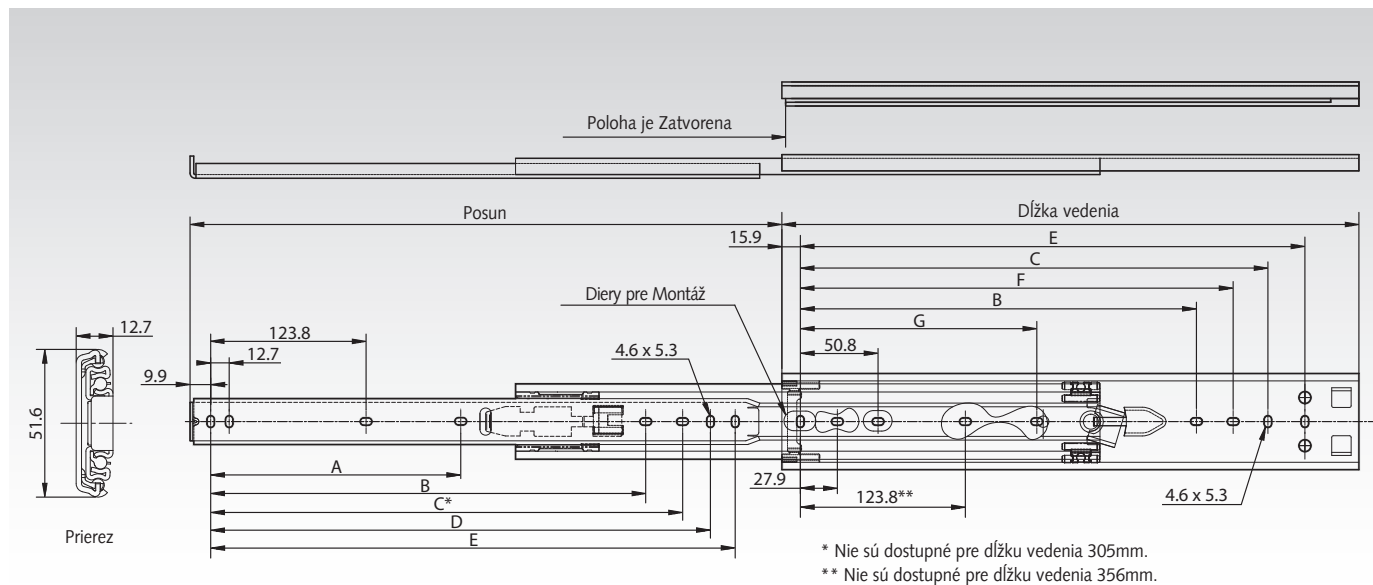

Produkt č. pre pár	Dĺžka vedenia mm	Posunl mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Nosnosť pre pár kg	Hmotnosť pre pár kg
649 033 30	305	330	-	-	235,0	247,7	260,4	209,6	-	56	1,4
649 033 35	356	381	-	-	285,8	298,5	311,2	260,4	-	68	1,6
649 033 40	406	432	-	-	336,6	349,3	362,0	311,2	-	80	1,8
649 033 45	457	483	177,8	314,4	387,4	400,1	412,8	362,0	-	85	2,0
649 033 50	508	533	203,2	365,3	438,2	450,9	463,6	412,8	-	90	2,2
649 033 55	559	584	228,6	416,1	489,0	501,7	514,4	463,6	228,6	90	2,5
649 033 60	610	635	254,0	466,9	539,8	552,5	565,2	514,4	254,0	90	2,7
649 033 65	660	686	279,4	517,7	590,6	603,3	616,0	565,2	279,4	87	2,9

Poznámka

Odporúčané upevnenie: M4 skrutka.

Ø hlavy skrutky max. 9,6 mm, dĺžka max. 2,5 mm.

Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť.

Pozor: Iba vertikálna montáž.