

Auszugschienen DZ 5321 EC, Breite 19,1 mm, bis 100 kg, Vollauszug

Werkstoff:

Schienteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt.
Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl.
Kugeln: gehärteter Stahl.

Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik.


- Selbsteinzug auf den letzten 45mm.
- Für Schubladenbreiten bis 1000mm bei hoher Belastung.
- Nutzungsdauer 80.000 Zyklen.
- Temperaturbereich: +10°C bis +40°C. Lagerung: -20°C bis +80°C.

Öffnungs-Kraft 26N +/-5N.

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 649 037 40, Auszugschienen DZ 5321 EC



Accuride

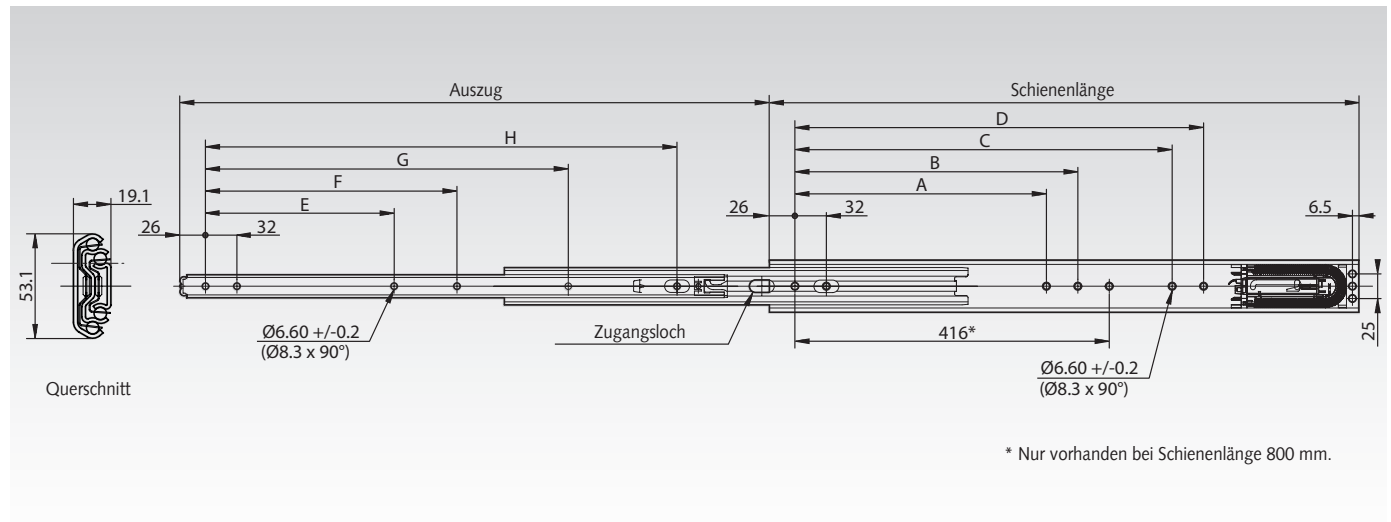

Artikel-Nr. pro Paar	Schienenlänge mm	Auszug mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Lastwert ¹⁾ Paar kg	Gewicht Paar kg
649 037 40	400	388	160	192	-	-	128	160	-	288	65 / 55	1,99
649 037 45	450	450	160	192	256	-	128	160	-	320	65 / 55	2,27
649 037 50	500	500	192	224	-	-	160	192	-	384	70 / 60	2,57
649 037 55	550	550	192	224	320	352	160	192	-	416	85 / 72	2,87
649 037 60	600	600	256	288	384	416	192	256	-	480	100 / 85	3,18
649 037 70	700	700	288	320	448	480	256	288	512	576	100 / 85	3,79
649 037 80	800	800	352	384	576	608	320	352	416	672	90 / 75	4,42
649 037 90	900	900	320	352	544	672	320	448	736	768	85 / 70	4,96
649 037 99	1000	1000	352	384	640	768	352	384	704	736	80 / 65	5,56
649 037 11	1100	1100	416	448	768	800	416	448	544	960	75 / 60	6,18

* Nur vorhanden bei Schienenlänge 800 mm.

¹⁾ Schubladenbreite 450mm / 1000mm.

Hinweis

Empfohlene Befestigung: M5 Senkkopfschraube / Euro-Senkkopfschraube 6mm.

Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.

Optionale Aufssteckwinkel für Boden- oder Plattformmontage auf Anfrage.

Achtung: Die Schiene darf nur vertikal (hochkant) montiert werden.