


Auszugschienen DZ 7957, Breite 19,1 mm, bis 160 kg, Vollauszug

Werkstoff:

Schienenenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt.
Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl.
Kugeln: gehärteter Stahl.


Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik.

- Für Schubladenbreiten bis 1.000mm bei hoher Belastung.
- Schnelltrennung.
- Optionale Aufsteckwinkel (Seite 542).
- Besonders hohe Nutzungsdauer, bis zu 80.000 Zyklen.
- Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

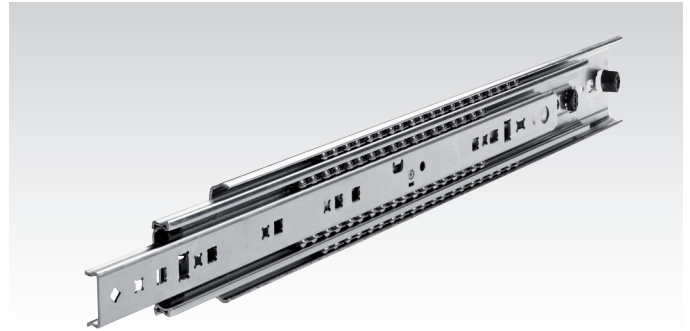

Accuride

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 649 039 12, Auszugschienen DZ 7957

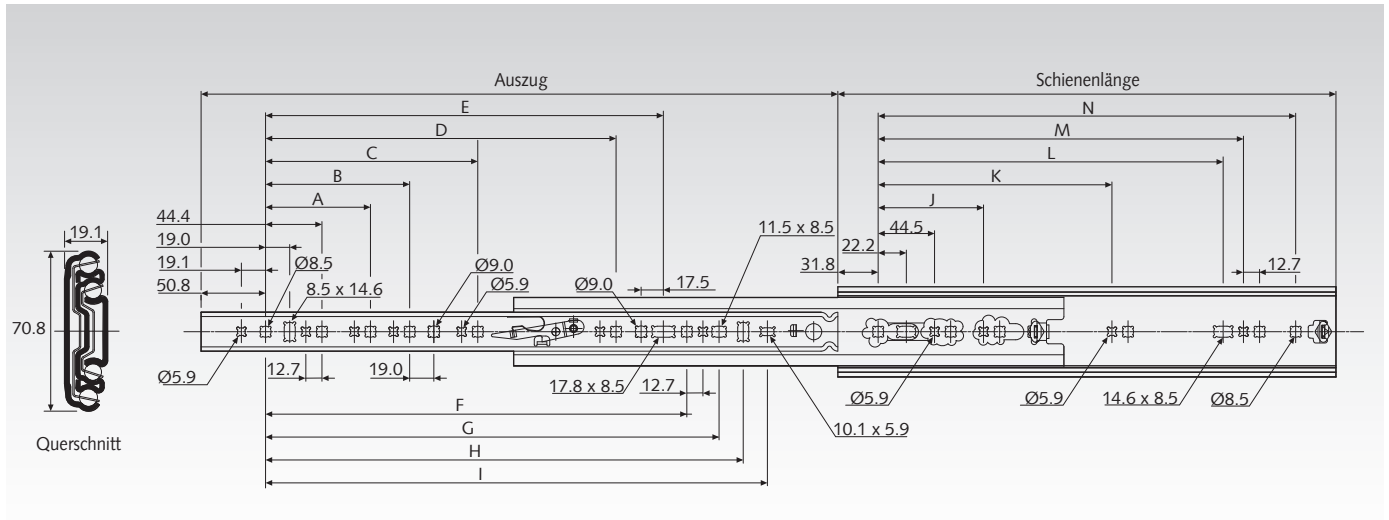

Artikel-Nr. pro Paar	Schienenlänge mm	Auszug +/-3,2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	Lastwert Paar kg	Gewicht Paar kg
649 039 12	305	305	-	-	-	-	-	-	-	179,4	198,5	-	-	184,2	200,2	241,3	140	2,38
649 039 14	356	356	-	-	-	-	-	-	-	230,2	249,3	-	-	235,0	251,0	292,1	140	2,80
649 039 16	406	406	108	-	-	-	-	236,6	262,0	281,0	300,1	-	-	285,8	301,8	342,9	150	3,19
649 039 18	457	457	108	-	-	-	-	287,4	312,8	331,8	350,9	-	-	336,6	352,6	393,7	150	3,62
649 039 20	508	508	108	171,5	-	-	-	338,2	363,6	382,6	401,7	-	-	387,4	403,4	444,5	160	4,03
649 039 22	559	559	108	171,5	-	-	328,7	389,0	414,4	433,4	452,5	-	-	438,2	454,2	495,3	160	4,42
649 039 24	610	610	108	171,5	-	-	379,5	439,8	465,2	484,2	503,3	-	-	489,0	505,0	546,1	160	4,84
649 039 26	660	660	108	171,5	-	-	430,3	490,6	516,0	535,0	554,1	-	-	539,8	555,8	596,9	160	5,27
649 039 28	711	711	108	171,5	-	-	481,1	541,4	566,8	585,8	604,9	-	-	590,6	606,6	647,7	160	5,88
649 039 30	762	762	108	171,5	-	-	531,9	592,2	617,6	636,6	655,7	203,2	469,9	641,4	657,4	698,5	160	6,06
649 039 32	813	813	108	171,5	-	-	582,7	643,0	688,4	687,4	706,5	203,2	520,7	692,2	708,2	749,3	160	6,48
649 039 34	864	864	108	171,5	349,3	-	633,5	693,8	719,2	738,2	757,3	203,2	571,5	743,0	759,0	800,1	160	6,88
649 039 36	914	914	108	171,5	349,3	501,7	684,3	744,6	770,0	789,0	808,1	203,2	622,3	793,8	809,8	850,9	160	7,29

Hinweis

Empfohlene Befestigung: Schraube M5/M6.
Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.

Seitenspezifische Montage: Die Hebel für die Front-Schnelltrennung sind in die selbe Richtung zu bewegen.

Winkelzubehörsatz siehe Seite 542. Die beigefügten Schrauben passen nicht zur Schiene 7957. Wir empfehlen Senkkopfschrauben M6.

Auswahltool
im Internet unter www.maedler.de
im Bereich **MÄDLER®-Tools**