

Auszugschienen DZ / DS 5321, Breite 19,1 mm, bis 170 kg, Überauszug

Werkstoff Typ DZ 5321:

Schienenenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt.
Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl.
Kugeln: gehärteter Stahl.

Werkstoff Typ DS 5321:

Edelstahl 1.4301 (V2A).




Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik.

- Einhalterung in geschlossener Position.
- Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.
- Nutzungsdauer 10.000 / 80.000 Zyklen.
- Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.



Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 649 040 30, Auszugschienen 5321

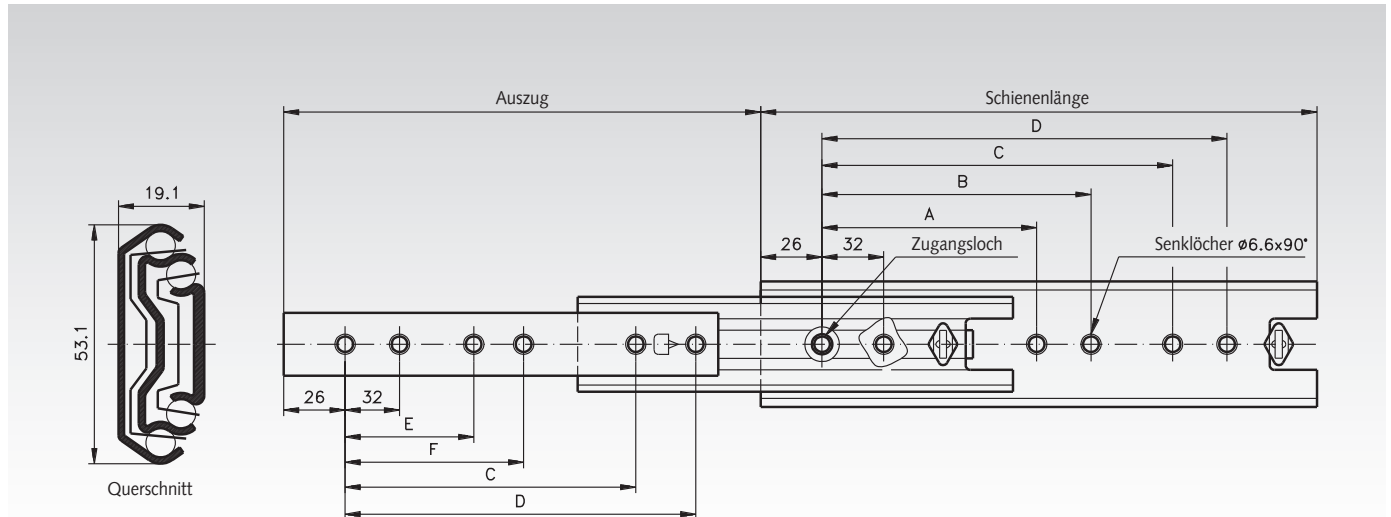

| Artikel-Nr. pro Paar DZ 5321 | Artikel-Nr. pro Paar DS 5321 | Schienenlänge mm | Auszug +/-3,2 mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Lastwert ¹⁾ Paar kg | Gewicht Paar kg |
|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------|-----------------|
| 649 040 30 | 649 440 30 | 300 | 323,5 | - | - | 192 | 224 | - | - | 130 / 120 | 1,73 |
| 649 040 35 | 649 440 35 | 350 | 373,5 | - | - | 224 | 256 | - | - | 140 / 120 | 2,04 |
| 649 040 40 | 649 440 40 | 400 | 423,5 | 160 | 192 | 288 | 320 | 128 | 160 | 150 / 130 | 2,34 |
| 649 040 45 | 649 440 45 | 450 | 473,5 | 160 | 192 | 320 | 352 | 128 | 160 | 160 / 140 | 2,64 |
| 649 040 50 | 649 440 50 | 500 | 523,5 | 192 | 224 | 384 | 416 | 160 | 192 | 170 / 150 | 2,94 |
| 649 040 55 | 649 440 55 | 550 | 573,5 | 192 | 224 | 416 | 448 | 160 | 192 | 160 / 140 | 3,25 |
| 649 040 60 | 649 440 60 | 600 | 623,5 | 256 | 288 | 480 | 512 | 192 | 256 | 150 / 120 | 3,55 |
| 649 040 70 | 649 440 70 | 700 | 723,5 | 288 | 320 | 576 | 608 | 256 | 288 | 130 / 110 | 4,16 |
| 649 040 80 | 649 440 80 | 790 | 803,5 | 352 | 384 | 672 | 704 | 320 | 352 | 100 / 100 | 4,72 |
| 649 040 90 | - | 900 | 923,5 | 448 | 480 | 768 | 800 | 384 | 416 | 90 / 80 | 5,33 |
| 649 040 99 | - | 1000 | 1023,5 | 480 | 512 | 864 | 896 | 448 | 480 | 80 / 70 | 5,87 |
| 649 040 11 | - | 1100 | 1123,5 | 544 | 576 | 992 | 1024 | 480 | 512 | 70 / 60 | 6,39 |

¹⁾ Bei 10.000 / 80.000 Zyklen.

Hinweis

Empfohlene Befestigung: M5 Senkkopfschraube / Euro-Senkkopfschraube 6mm.

Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.

Achtung: Die Schiene darf nur vertikal (hochkant) montiert werden.