

Vedenia DZ 9308, šírka 19.1 mm, do 227 kg, úplný výsuv

Materiál:

Posuvné prvky: Oceľ valcovaná za studena, lesklá pozinkovaná.
Guličkové klietky: Umelá hmota.
Guličky: Kalená oceľ.

Teleskopické presné vedenia s guľičkovým ložiskom, vhodné pre aplikácie v priemyselnom a elektrotechnickom sektore.

- Vedenia sú predávané po jednom (ľavé alebo pravé).
- Uzamknutie v otvorenej pozícii.
- Uzamknutie v uzatvorenej pozícii.
- Odistenie s prednou páčkou.
- Iba pre vertikálne upevnenie.
- Sady príslušenstva na montáž rohových líšt pre rôzne možnosti montáže (strana 542).
- Životnosť 10,000 cyklov (do 180 kg až do 75,000 cyklov).
- Teplotná škála: -20°C až +70°C.

Poznámka: Predávané po jednom.


Obrázok: Ľavé vedenie.



Accuride

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Prod. č. 649 052 12, Vedenie DZ 9308, ľavé
Prod. č. 649 054 12, Vedenie DZ 9308, pravé

Nákres: Ľavé vedenie

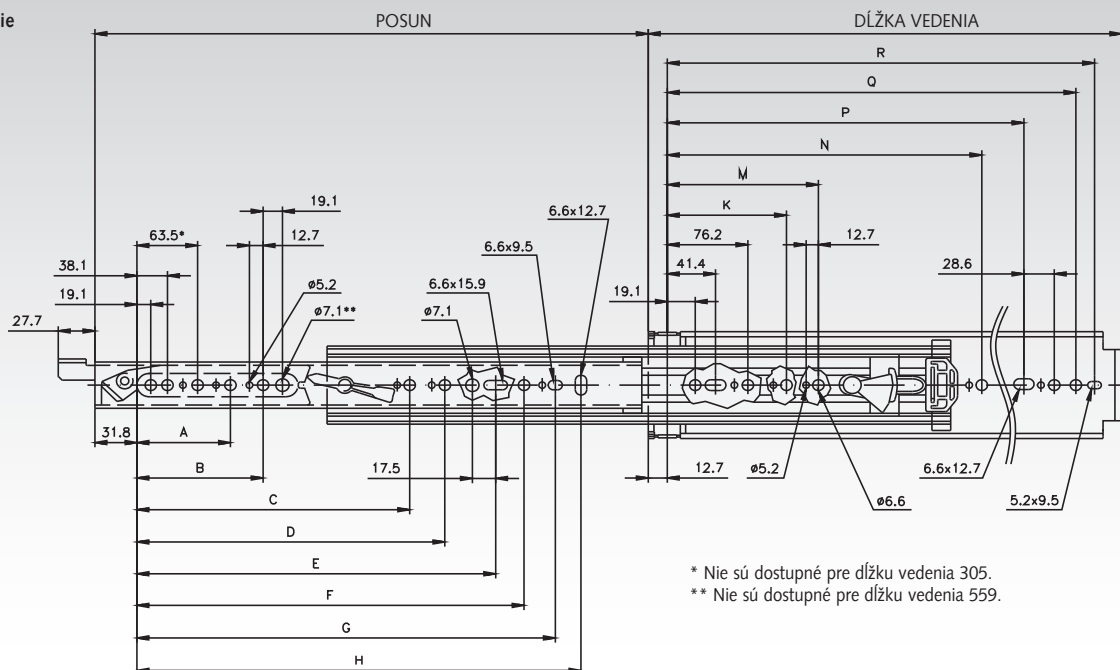

* Nie sú dostupné pre dĺžku vedenia 305.
** Nie sú dostupné pre dĺžku vedenia 559.

Produkt č. pre kus ľavý	Produkt č. pre kus pravý	Dĺžka vedenia mm	Posun +/-3.3 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	K mm	M mm	N mm	P mm	Q mm	R mm	Nosnosť pre pár kg	Hmot. kus kg
649 052 12	649 054 12	305	305	-	-	-	-	-	153,9	179,3	198,4	-	-	-	203,2	260,4	279,4	227	1,46
649 052 14	649 054 14	356	356	-	-	-	-	-	204,7	230,1	249,2	-	-	-	254,0	311,2	330,2	227	1,71
649 052 16	649 054 16	406	406	-	-	-	-	-	255,5	280,9	300,0	-	-	-	304,8	362,0	381,0	227	1,97
649 052 18	649 054 18	457	457	127	-	-	-	-	306,3	331,7	350,8	-	-	-	355,6	412,8	431,8	227	2,21
649 052 20	649 054 20	508	508	127	-	-	-	296,9	357,1	382,5	401,6	-	-	-	406,4	463,6	482,6	227	2,45
649 052 22	649 054 22	559	559	127	190,5	-	-	347,7	407,9	433,3	452,4	-	-	-	457,2	514,4	533,4	227	2,69
649 052 24	649 054 24	610	610	127	190,5	-	-	398,5	458,7	484,1	503,2	-	-	-	508,0	565,2	584,2	227	2,96
649 052 26	649 054 26	660	660	127	190,5	-	-	449,3	509,5	534,9	554,0	-	-	-	558,8	616,0	635,0	227	3,20
649 052 28	649 054 28	711	711	127	190,5	-	-	500,1	560,3	585,7	604,8	-	-	-	609,6	666,8	685,8	227	3,46
649 052 30	649 054 30	762	762	127	190,5	-	-	550,9	611,1	636,5	655,6	235	-	501,7	660,4	717,6	736,6	222	3,71
649 052 32	649 054 32	813	813	127	190,5	-	-	601,7	661,9	687,3	706,4	235	-	552,5	711,2	768,4	787,4	218	3,98
649 052 34	649 054 34	864	864	127	190,5	-	520,7	652,5	712,7	738,1	757,1	235	-	-	762,0	819,1	832,2	213	4,22
649 052 36	649 054 36	914	914	127	190,5	368,3	520,7	703,3	763,5	788,9	807,9	235	-	-	812,8	869,9	889,0	209	4,49
649 052 40	649 054 40	1016	1016	127	190,5	368,3	-	804,9	865,1	890,5	909,5	235	-	755,7	914,4	971,5	990,6	200	5,03
649 052 42	649 054 42	1067	1067	127	190,5	368,3	-	855,7	915,7	941,3	960,4	235	-	806,5	965,2	1022,4	1041,4	195	5,27
649 052 48	649 054 48	1219	1219	127	190,5	368,3	520,7	1008,1	1068,3	1093,7	1112,8	235	-	958,9	1117,6	1174,8	1193,8	182	6,00
649 052 60	649 054 60	1524	1524	127	190,5	368,3	520,7	1312,9	1373,1	1398,5	1417,8	235	596,9	958,9	1422,4	1479,5	1498,6	154	7,54

Poznámka

Tieto vedenia sú predávané po jednom. Na obojstranné uzamknutie potrebujete ľavostranné aj pravostranné vedenie. Pri jednostrannom uzamknutí, môže byť ľavostranné alebo pravostranné vedenie kombinované s vedením DZ 9301-E, ktoré zastáva funkciu neuzamknutelného párového vedenia, pozri stranu 537.

Pozor: Iba vertikálna montáž.

Odporúčané upevnenie: M5/M6 skrutka.

Max. výška hlavičky skrutky 4.8 mm a 12.7 mm Ø.

Použite všetky montážne pozície, aby ste dosiahli max. nosnosť..

Sada príslušenstva pre rôzne upevnenie DZ 634 z bočnej a spodnej strany, pozri stranu 542.