

T-matice DIN 508 pre T-drážky DIN 650

Materiál:


Popúšťaná ocel, pevnosť 10, čierna.
Popúšťaná ocel, pevnosť 10, bez povrch. pozinkovaná.
Nerezová ocel 1.4571 (AISI 316).



T-slot nuts, according to DIN 508.

Vyhovujúce pre T-drážky DIN 650 / ISO 299.

Ďalšie veľkosti na internete na www.maedler.sk.

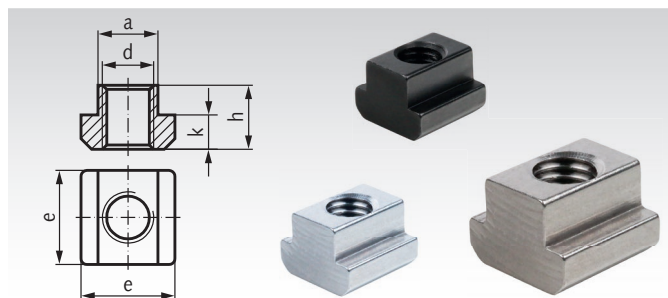

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 655 104 05,
T-Matica DIN 508, M4 x 5, čierna

Produkt č.	Produkt č.	Produkt č.	d	pre T- drážky	a	e	h	k	Hmotnosť
Oceľ, čierna	pozinkovaná	Nerezová oceľ	mm	mm	mm	mm	mm	mm	g
655 104 05	-	-	M4	5	4,6	9	6,5	3	2
655 105 06	655 105 06VZ	655 105 06A4	M5	6	5,6	10	8	4	3
655 105 08	655 105 08VZ	-	M5	8	7,6	13	10	6	8
655 106 08	655 106 08VZ	655 106 08A4	M6	8	7,6	13	10	6	8
655 106 10	655 106 10VZ	-	M6	10	9,6	15	12	6	14
655 106 12	655 106 12VZ	-	M6	12	11,6	18	14	7	22
655 108 10	655 108 10VZ	655 108 10A4	M8	10	9,6	15	12	6	14
655 108 12	655 108 12VZ	-	M8	12	11,6	18	14	7	22
655 108 14	655 108 14VZ	-	M8	14	13,6	22	16	8	34
655 110 12	655 110 12VZ	655 110 12A4	M10	12	11,6	18	14	7	22
655 110 14	655 110 14VZ	-	M10	14	13,6	22	16	8	34
655 112 14	655 112 14VZ	655 112 14A4	M12	14	13,6	22	16	8	34
655 112 16	655 112 16VZ	-	M12	16	15,6	25	18	9	50
655 112 18	655 112 18VZ	-	M12	18	17,6	28	20	10	68
655 114 16	655 114 16VZ	-	M14	16	15,6	25	18	9	50
655 116 18	655 116 18VZ	655 116 18A4	M16	18	17,6	28	20	10	68
655 116 20	655 116 20VZ	-	M16	20	19,6	32	24	12	117
655 120 22	655 120 22VZ	-	M20	22	21,6	35	28	14	155
655 124 28	655 124 28VZ	-	M24	28	27,6	44	36	18	315

Skrutky DIN 787 pre T-drážky DIN 650

Materiál: Popúšťaná ocel, kovaná,
frézované boky drážky, čiernená.


Pevnosť:

M6 - M12: pevnosť 10.9

M16 - M20: pevnosť 8.8

Vyhovujúce pre T-drážky DIN 650 / ISO 299.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 655 001 00,
Skrutka DIN 787, M6 x 25 mm

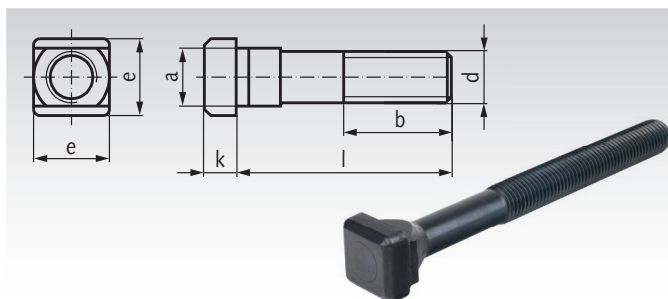

Produkt č.	d	pre T-drážky	l	a	b	e	k	Hmotnosť
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	g
655 001 00	M6	6	25	5,6	15	10	4	10
655 002 00	M6	6	40	5,6	28	10	4	15
655 004 00	M8	8	50	7,6	35	13	6	26
655 005 00	M8	8	80	7,6	50	13	6	37
655 006 00	M10	10	40	9,6	30	15	6	33
655 007 00	M10	10	63	9,6	45	15	6	50
655 009 00	M10	10	100	9,6	60	15	6	67
655 011 00	M12	12	50	11,6	35	18	7	58
655 012 00	M12	12	80	11,6	55	18	7	87
655 014 00	M12	12	125	11,6	75	18	7	120
655 015 00	M12	14	50	13,6	35	22	8	76
655 016 00	M12	14	80	13,6	55	22	8	100
655 018 00	M12	14	125	13,6	75	22	8	135
655 019 00	M16	16	63*	15,6	45	25	9	136
655 020 00	M16	16	100*	15,6	65	25	9	200
655 022 00	M16	16	160*	15,6	100	25	9	290
655 023 00	M16	18	63	17,6	45	28	10	162
655 024 00	M16	18	100	17,6	65	28	10	220
655 026 00	M16	18	160	17,6	100	28	10	300
655 028 00	M20	20	160*	19,6	100	32	12	444
655 029 00	M20	22	80	21,6	55	35	14	332
655 030 00	M20	22	125	21,6	85	35	14	390
655 032 00	M20	22	160*	21,6	100	35	14	497

* Tieto rozmery nie sú súčasťou DIN.

Závitové tyče na strane 556. Matice s prstencom na strane 558. Podložky na strane 559.