

## Klíbové oká vhodné na veľké zaťaženie BR-R s klíbovým ložiskom DIN ISO 12240-4 Série K, nerez, vnútorný závit

**Materiál klíbového oka:** Nerezová oceľ, kovaná, kalená. Dráha ložiska je leštená.




**Materiál vonkajšieho krúžka a valčekov:** Nerezová oceľ, kalená, leštená.

**Mazivo:** na báze hliníka a mydla, schválená podľa NSF H1, -45°C až +120°C. Ak požadujete, použite iné špeciálne mazivá.

V podstate bez trenia, dlhotrvajúce mazanie, zaliate s ochrannými vrstvami, poskytuje malé rozmery, veľký uhol otáčania a vysokú nosnosť.

IR = Vnútorný pravý závit. IL = Vnútorný ľavý závit.

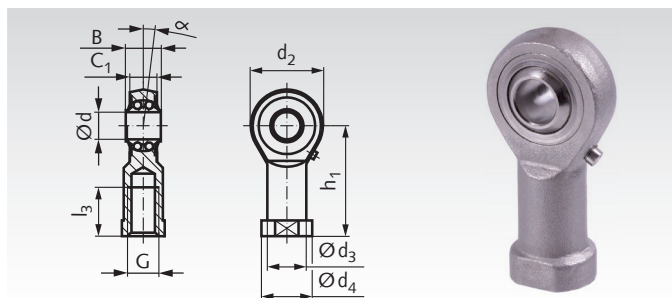

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 632 994 06, Klíbové oko BR-R, IR

Produkt č. IR pravý	Produkt č. IL ľavý	d <sup>H7</sup> mm	B <sup>-0,1</sup> mm	C <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> mm	d <sub>3</sub> mm	d <sub>4</sub> mm	h <sub>1</sub> mm	l <sub>3</sub> mm	G mm	α °	Nosnosť [kN]		Faktory výpočtu*		Rých. n <sub>max</sub> min <sup>-1</sup>	Hmot. g
												dynam. C	statická C <sub>0</sub>	Y	Y <sub>0</sub>		
632 994 06	632 994 56	6	9	6,75	20	10	13	30	12	M6	8	1,9	0,5	2,09	2,19	1350	24
632 994 08	632 994 58	8	12	9	24	12,5	16	36	16	M8	8,5	2,8	0,7	1,8	1,89	1300	44
632 994 10	632 994 60	10	14	10,5	28	15	19	43	20	M10	8	3,1	1,0	1,9	1,81	1225	72
632 994 12	632 994 62	12	16	12	32	17,5	22	50	22	M12	7,5	3,5	1,3	1,74	1,82	1125	107
632 994 16	632 994 66	16	21	15	42	22	27	64	28	M16	8	4,3	1,6	2,24	2,35	975	224
632 994 20	632 994 70	20	25	18	50	27,5	34	77	33	M20x1,5	7	5,4	2,3	2,46	2,58	825	367

\* Výpočet na strane 645.

## Klíbové oká vhodné na veľké zaťaženie BR s klíbovým ložiskom DIN ISO 12240-4 Série K, nerez, vonkajší závit

**Materiál klíbového oka:** Nerezová oceľ, kovaná, kalená. Dráha ložiska je leštená, závit je valcovaný.




**Materiál vonkajšieho krúžka a valčekov:** Nerezová oceľ, kalená, leštená.

**Mazivo:** na báze hliníka a mydla, schválená podľa NSF H1, -45°C až +120°C. Ak požadujete, použite iné špeciálne mazivá.

V podstate bez trenia, dlhotrvajúce mazanie, zaliate s ochrannými vrstvami, poskytuje malé rozmery, veľký uhol otáčania a vysokú nosnosť.

AR = Vonkajší pravý závit. AL = Vonkajší ľavý závit.

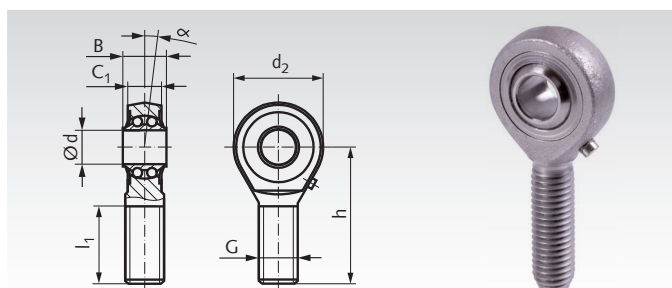

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 632 995 06, Klíbové oko BR-R, AR

Produkt č. AR pravý	Produkt č. AL ľavý	d <sup>H7</sup> mm	B <sup>-0,1</sup> mm	C <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> mm	h mm	l <sub>1</sub> mm	G mm	α °	Nosnosť [kN]		Faktory výpočtu*		Rých. n <sub>max</sub> min <sup>-1</sup>	Hmot. g
										dynam. C	statická C <sub>0</sub>	Y	Y <sub>0</sub>		
632 995 08	632 995 58	8	12	9	24	42	25	M8	8,5	2,8	0,7	1,8	1,89	1300	36
632 995 10	632 995 60	10	14	10,5	28	48	29	M10	8	3,1	1,0	1,9	1,81	1225	60
632 995 12	632 995 62	12	16	12	32	54	33	M12	7,5	3,5	1,3	1,74	1,82	1125	87
632 995 16	632 995 66	16	21	15	42	66	40	M16	8	4,3	1,6	2,24	2,35	975	190
632 995 20	632 995 70	20	25	18	50	78	47	M20x1,5	7	5,4	2,3	2,46	2,58	825	338

\* Výpočet na strane 645.

Závitové tyče s metrickým závitom a jemným závitom na strane 556.

Ločtite pre zaistovanie závitov a lepiace produkty na strane 849.