


### Vidlicové kĺby podľa DIN 71752, hliník, KL

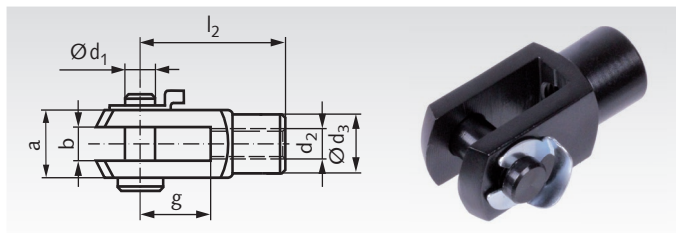


**Materiál:** Vidlica a čap sú z hliníka, anodizovaného čierneho. S KL-poistným krúžkom z ocele, so svetlým pozinkovaným.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 637 660 01, Vidlicový kĺb 4 x 8, hliník, KL

Produkt č. KL pravý	Produkt č. SL pravý	Rozmery mm	a mm	b mm	d <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> mm	d <sub>3</sub> mm	g mm	l <sub>2</sub> mm	Hmotnosť g
637 660 01	637 664 01	4 x 8	8	4	4	M4	8	8	16	2,2
637 660 02	637 664 02	4 x 16	8	4	4	M4	8	16	24	2,9
637 660 03	637 664 03	5 x 10	10	5	5	M5	9	10	20	4,2
637 660 05	637 664 05	6 x 12	12	6	6	M6	10	12	24	7,2
637 660 07	637 664 07	8 x 16	16	8	8	M8	14	16	32	16,8
637 660 09	637 664 09	10 x 20	20	10	10	M10	18	20	40	33,3
637 660 11	637 664 11	12 x 24	24	12	12	M12	20	24	48	54,4
637 660 13	637 664 13	14 x 28	27	14	14	M14	24	28	56	78,1
637 660 15	637 664 15	16 x 32	32	16	16	M16	26	32	64	121,2


### Vidlicové kĺby podľa DIN 71752, hliník, SL

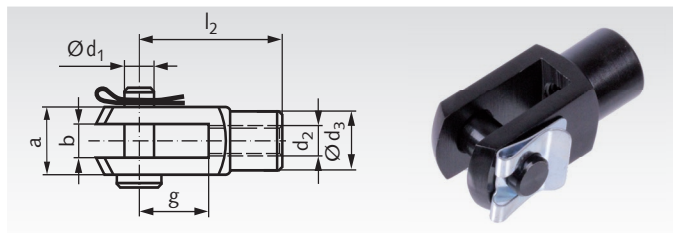

**Materiál:** Vidlica a čap sú z hliníka, anodizovaného čierneho. S SL-poistným krúžkom z ocele, so svetlým pozinkovaným.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 637 664 01, Vidlicový kĺb 4 x 8, hliník, SL


### Vidlice podľa DIN 71752, hliník

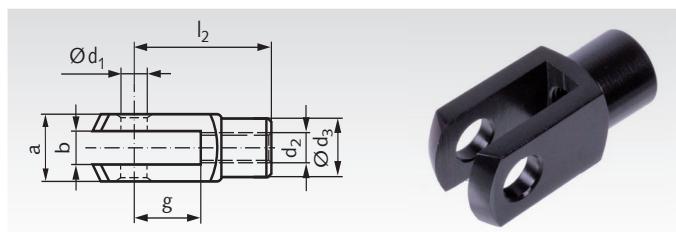

**Materiál:** Hliník, anodizovaný čierny. Pre použitie s ES čapom alebo čapom zákazníka.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 637 662 01, Vidlica 4 x 8, hliník

### Úchytňé čapy typ ES

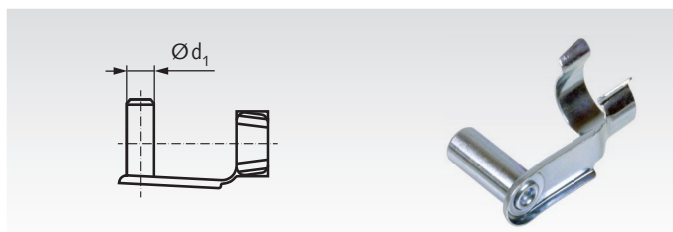

**Materiál:** Oceľ, svetlá pozinkovaná.

ES čap a vidlica môžu byť použité ako vidlicový kĺb.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 637 401 00, ES Čap pre vidlicu 4 x 8

Produkt č. Vidlica	Produkt č. ES Čapy	Rozmery mm	a mm	b mm	d <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> mm	d <sub>3</sub> mm	g mm	l <sub>2</sub> mm	Hmot. Vidlica g	Hmot. Čapy g
637 662 01	637 401 00	4 x 8	8	4	4	M4	8	8	16	1,7	1,5
637 662 02	637 402 00	4 x 16	8	4	4	M4	8	16	24	2,4	2,6
637 662 03	637 403 00	5 x 10	10	5	5	M5	9	10	20	3,1	2,7
637 662 05	637 405 00	6 x 12	12	6	6	M6	10	12	24	5,2	4,6
637 662 07	637 407 00	8 x 16	16	8	8	M8	14	16	32	12,7	10,4
637 662 09	637 409 00	10 x 20	20	10	10	M10	18	20	40	25,4	19,0
637 662 11	637 411 00	12 x 24	24	12	12	M12	20	24	48	41,6	33,5
637 662 13	637 413 00	14 x 28	27	14	14	M14	24	28	56	61,2	45
637 662 15	637 415 00	16 x 32	32	16	16	M16	26	32	64	96,9	70