

## Skriňové madlá 525


**Materiál:** Plast Duroplast PF31, čierny, lesklý.

Otrep po lisovaní nie je na tejto rukoväti viditeľný. Veľký priemer a mosadzné závitové púzdro, vedú k nesmiernej pevnosti.

Teplotná odolnosť až do 110°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 666 601 00, Skriňová rukoväť 525, 86 mm

Produkt č.	Dĺžka l mm	a mm	b mm	d mm	h mm	t mm	Hmotnosť g
666 601 00	86 <sup>±0,5</sup>	17	26	M6	43	12	85
666 602 00	117 <sup>±0,5</sup>	20	30	M8	54	13	138
666 603 00	179 <sup>±1</sup>	20	30	M8	62	13	185

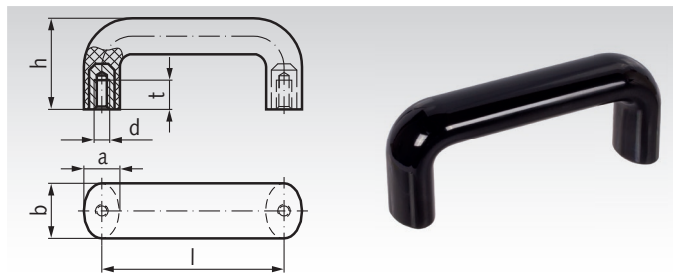

## Skriňové madlá 725 vyrobené z polypropylénu alebo polyamidu


**Materiál:**

**Verzia Plast PP:** Termoplast Polypropylén, spevnené skleneným vláknom, čierny, matný. Lacný. Teplotná odolnosť až do 100°C.

**Verzia Plast PA HT:** Termoplast Polyamid, spevnené skleneným vláknom, čierny, matný. Teplotná odolnosť až do 200° C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 666 601 01, Skriňová rukoväť 725 PP, 86 mm

Produkt č. PP	Produkt č. PA HT	Dĺžka l mm	a mm	b mm	d mm	h mm	t mm	Hmotnosť g
666 601 01	666 602 01	86 <sup>±0,5</sup>	14	23	M6	44	12	46
666 601 02	666 602 02	117 <sup>±0,5</sup>	15	25	M6	49	12	69
666 601 03	666 602 03	117 <sup>±0,5</sup>	15	25	M8	49	13	69
666 601 04	-	120 <sup>±0,5</sup>	15	25	M8	49	13	74
666 601 05	-	132 <sup>±0,5</sup>	16	26	M8	54	13	83
666 601 06	-	150 <sup>±1</sup>	16	27	M8	56	13	95
666 601 07	666 602 07	179 <sup>±1</sup>	16	27	M8	57	13	108
666 601 08	-	300 <sup>±1</sup>	20	32	M10	64	17	205

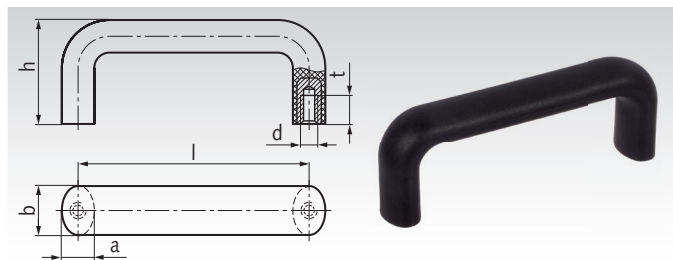

## Skriňové madlá 528 vyrobené z polypropylénu alebo polyamidu

**Materiál:**

**Verzia Plast PP:** Termoplast Polypropylén, spevnené skleneným vláknom, čierny, matný. Lacný. Teplotná odolnosť až do 100°C

**Verzia Plast PA:** Termoplast Polyamid, spevnené skleneným vláknom, čierny, matný. Teplotná odolnosť až do 150° C.

Skriňové úchytky 528 sa montujú z tej strany, z ktorej sa používajú, pomocou skrutiek s hlavou s vnútorným šesťhranom.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 666 540 00, Skriňová rukoväť 528 PP, 94 mm

Produkt č. PP	Produkt č. PA	Dĺžka l <sub>1</sub> mm	b mm	d <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> mm	h <sub>1</sub> mm	h <sub>2</sub> mm	l <sub>2</sub> mm	l <sub>3</sub> mm	s mm	t mm	Hmot. g
666 540 00	666 530 00	94 <sup>-1</sup>	21	6,5	10,5	38	6	109	74	6	7,0	26
666 542 00	666 532 00	117 <sup>±1</sup>	26	8,5	13,5	41	6,5	137	93	7	8,5	44
666 544 00	666 534 00	132 <sup>±1</sup>	27	8,5	13,5	45	7,5	150	108	7	8,5	47
666 546 00	666 536 00	179 <sup>±1</sup>	28	8,5	13,5	50	8,5	196	151	7,5	8,5	70
666 548 00	666 538 00	235 <sup>±1</sup>	30	10,5	16,5	54	9,5	260	201	8,5	10,5	118

