

Hviezdicové rukou doťahovateľné matice 5334 nerezová oceľ

Materiál: Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304). Kryt potiahnutý nerezovou oceľou. Náboj zváraný natupo, matný povrch.




Verzia C = so slepou dierou d_3^{H7} .

Verzia E = so slepou dierou so závitom d_2 .

Jemné a úsporné techniky výroby, vedúce k tejto nízko nákladovej nerezovej verzii.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 661 993 01, rukovät z nerezovej ocele, potiahnutá, 40 mm

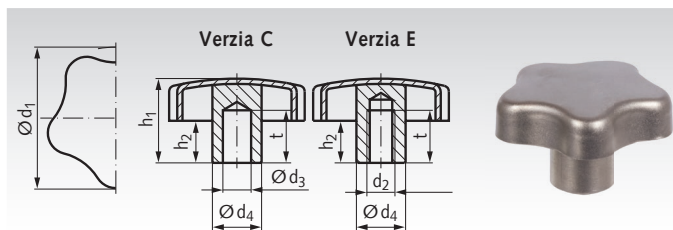


Produkt č. Verzia C	Produkt č. Verzia E	d_1 mm	Závit d_2 mm	Diera d_3^{H7} mm	d_4 mm	h_1 mm	h_2 mm	t min. mm	Hmotnosť g
661 993 01	661 993 11	40	M8	8	14	24	12	15	37
661 993 03	661 993 13	50	M10	10	18	31	17,5	18	65
661 993 05	661 993 15	60	M12	12	20	39	21	22	107

Hviezdicové skrutky 5334 nerezová oceľ

Materiál: Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304). Kryt potiahnutý nerezovou oceľou.


Náboj zváraný natupo, matný povrch.

Jemná a úsporná technológia výroby, vedie k tejto nízko nákladovej nerezovej verzii.

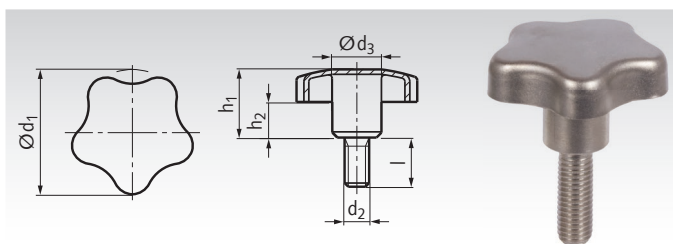

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 661 993 01, Hviezdicová skrutka z nerez, 40 mm

Produkt č.	d_1 mm	d_2 mm	l mm	d_3 mm	h_1 mm	h_2 mm	Hmotnosť g
661 993 41	40	M8	20	14	24	12	50
661 993 42	40	M8	30	14	24	12	55
661 993 43	40	M8	40	14	24	12	57
661 993 44	50	M10	20	18	30	16,5	91
661 993 45	50	M10	30	18	30	16,5	97
661 993 46	50	M10	40	18	30	16,5	101
661 993 47	60	M12	30	20	37,5	20	155
661 993 48	60	M12	40	20	37,5	20	162
661 993 49	60	M12	50	20	37,5	20	170

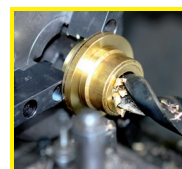

Úpravy možné do
24h.
Zákazkové diely na
vyžiadanie.