


Nastavovateľné upínacie páky 120 Verzia N s vnútorným závitom, uvoľnenie ťahom

Materiál: Rukoväť: Zinok liaty pod tlakom. Závitové púzdro a poistná skrutka: Leštená oceľ. Rukoväť: potiahnutá plastom, čierna RAL 9005.

Verzia N = Šikmá rukoväť, s metrickým závitovým púzdrom.

Keďže sú nastavovateľné, majú veľmi všestranné použitie. Závitová vložka je s pákou spojená prostredníctvom zúbkovania a môže byť uvoľnená ťahom.

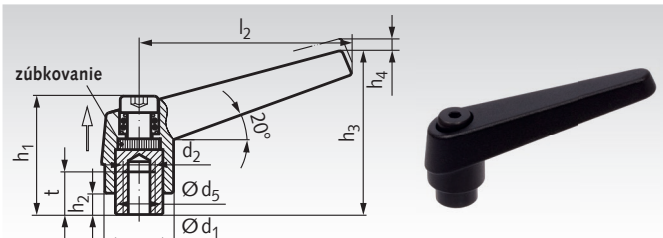

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 665 705 00, Nastavovateľná upínacia páka, Závit M5


| Produkt č. Verzia N | d ₁ mm | d ₂ mm | d ₅ mm | h ₁ mm | h ₂ mm | Zdvih h ₄ mm | h ₃ mm | l ₂ mm | t mm | Hmotnosť g |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------|
| 665 705 00 | 14 | M5 | 10 | 25 | 4,5 | 3,5 | 35 | 45 | 9 | 33 |
| 665 706 00 | 14 | M6 | 10 | 25 | 4,5 | 3,5 | 35 | 45 | 9 | 33 |
| 665 707 00 | 18 | M6 | 13,5 | 31 | 6,5 | 4 | 45 | 62 | 12 | 70 |
| 665 708 00 | 18 | M8 | 13,5 | 31 | 6,5 | 4 | 45 | 62 | 12 | 70 |
| 665 709 00 | 22 | M8 | 16 | 36 | 8 | 4 | 52 | 74 | 15 | 116 |
| 665 710 00 | 22 | M10 | 16 | 36 | 8 | 4 | 52 | 74 | 15 | 116 |
| 665 711 00 | 25 | M10 | 19 | 43 | 11 | 4 | 63 | 89 | 18 | 173 |
| 665 712 00 | 25 | M12 | 19 | 43 | 11 | 4 | 63 | 89 | 18 | 173 |
| 665 713 00 | 30 | M12 | 23 | 50,5 | 12 | 5 | 76 | 108 | 24 | 285 |
| 665 716 00 | 30 | M16 | 23 | 50,5 | 12 | 5 | 76 | 108 | 24 | 285 |

Nastavovateľné upínacie páky 120 Verzia G s vonkajším závitom, uvoľnenie ťahom

Materiál: Rukoväť: Zinok liaty pod tlakom. Závitová skrutka a poistná skrutka: Leštená oceľ. Rukoväť: potiahnutá plastom, čierna RAL 9005.

Verzia G = Šikmá rukoväť, s metrickým závitom.

Keďže sú nastavovateľné, majú veľmi všestranné použitie. Závitová vložka je s pákou spojená prostredníctvom zúbkovania a môže byť uvoľnená ťahom.

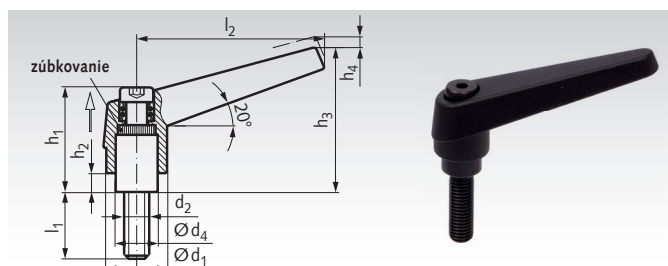

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 665 755 12, Nastavovateľná upínacia páka, Závit M5x12

| Produkt č. Verzia G | d ₁ mm | d ₂ mm | l ₁ mm | d ₄ mm | h ₁ mm | h ₂ mm | h ₃ mm | Zdvih h ₄ mm | l ₂ mm | Hmotnosť g |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------|
| 665 755 12 | 14 | M5 | 12 | 10 | 25 | 4,5 | 35 | 3,5 | 45 | 37 |
| 665 755 16 | 14 | M5 | 16 | 10 | 25 | 4,5 | 35 | 3,5 | 45 | 38 |
| 665 755 20 | 14 | M5 | 20 | 10 | 25 | 4,5 | 35 | 3,5 | 45 | 39 |
| 665 755 25 | 14 | M5 | 25 | 10 | 25 | 4,5 | 35 | 3,5 | 45 | 39 |
| 665 755 32 | 14 | M5 | 32 | 10 | 25 | 4,5 | 35 | 3,5 | 45 | 40 |
| 665 756 16 | 18 | M6 | 16 | 13,5 | 31 | 6,5 | 45 | 4 | 62 | 76 |
| 665 756 20 | 18 | M6 | 20 | 13,5 | 31 | 6,5 | 45 | 4 | 62 | 77 |
| 665 756 25 | 18 | M6 | 25 | 13,5 | 31 | 6,5 | 45 | 4 | 62 | 80 |
| 665 756 32 | 18 | M6 | 32 | 13,5 | 31 | 6,5 | 45 | 4 | 62 | 81 |
| 665 756 40 | 18 | M6 | 40 | 13,5 | 31 | 6,5 | 45 | 4 | 62 | 82 |
| 665 758 16 | 18 | M8 | 16 | 13,5 | 31 | 6,5 | 45 | 4 | 62 | 78 |
| 665 758 20 | 18 | M8 | 20 | 13,5 | 31 | 6,5 | 45 | 4 | 62 | 80 |
| 665 758 25 | 18 | M8 | 25 | 13,5 | 31 | 6,5 | 45 | 4 | 62 | 81 |
| 665 758 32 | 18 | M8 | 32 | 13,5 | 31 | 6,5 | 45 | 4 | 62 | 87 |
| 665 758 40 | 18 | M8 | 40 | 13,5 | 31 | 6,5 | 45 | 4 | 62 | 89 |
| 665 760 20 | 22 | M10 | 20 | 16 | 36 | 8 | 52 | 4 | 74 | 132 |
| 665 760 25 | 22 | M10 | 25 | 16 | 36 | 8 | 52 | 4 | 74 | 136 |
| 665 760 32 | 22 | M10 | 32 | 16 | 36 | 8 | 52 | 4 | 74 | 137 |
| 665 760 40 | 22 | M10 | 40 | 16 | 36 | 8 | 52 | 4 | 74 | 143 |
| 665 760 50 | 22 | M10 | 50 | 16 | 36 | 8 | 52 | 4 | 74 | 148 |
| 665 762 25 | 25 | M12 | 25 | 19 | 43 | 11 | 63 | 4 | 89 | 203 |
| 665 762 32 | 25 | M12 | 32 | 19 | 43 | 11 | 63 | 4 | 89 | 206 |
| 665 762 40 | 25 | M12 | 40 | 19 | 43 | 11 | 63 | 4 | 89 | 214 |
| 665 762 50 | 25 | M12 | 50 | 19 | 43 | 11 | 63 | 4 | 89 | 219 |
| 665 766 32 | 30 | M16 | 32 | 23 | 50,5 | 12 | 76 | 5 | 108 | 362 |
| 665 766 40 | 30 | M16 | 40 | 23 | 50,5 | 12 | 76 | 5 | 108 | 373 |
| 665 766 50 | 30 | M16 | 50 | 23 | 50,5 | 12 | 76 | 5 | 108 | 386 |

Poznámka

Táto upínacia páka sa osvedčila všade, kde je obmedzený rozsah sklápania, alebo kde je špeciálna pozícia páky najvhodnejšia pre operátora. Páka má moderný dizajn. Ťahaním páky sa zúbkovanie uvoľní. Teraz môže byť rukoväť otočená do akéhokolvek

smeru a závitová vložka môže byť, otáčaním poistnej skrutky, zaskrutkovaná alebo odskrutkovaná. Keď je páka uvoľnená, zúbkovanie sa automaticky zasunie, čo je spôsobené napínaním pružiny.