


## Valcové upínacie matice

**Materiál:** Pozinkovaná oceľ (lesklý) alebo nerezová oceľ 1.4305 (AISI 303), matná.

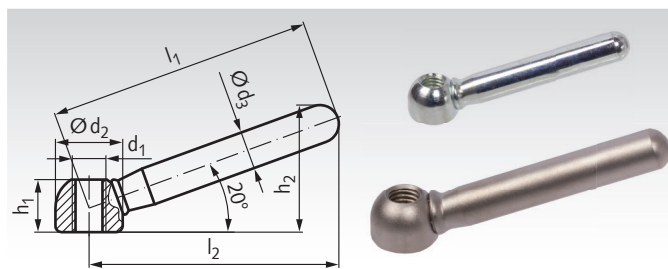

Hriadeľ zvarovaný na tupo.  
Tieto upínacie matice sú modifikovaná verzia obvyklých guľatých rukovätí DIN 99. Dizajn šetriaci materiál. Lacný upínací prvok.



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 665 408 00, Valcové upínacie matice, Oceľ. M8


Produkt č. Oceľ	Produkt č. Nerez	Dĺžka $l_1$ mm	$d_1$ mm	$d_2$ mm	$d_3$ mm	$h_1$ mm	$h_2$ mm	$l_2$ mm	Hmot. g
665 408 00	665 994 08	63	M8	16	9	12,5	30,5	60	39
665 410 00	665 994 10	80	M10	20	11	15	37	76	75
665 412 00	665 994 12	100	M12	25	14	19	46	95	147
665 416 00	665 994 16	125	M16	32	18	25	58,5	119	309
665 420 00	665 994 20	160	M20	40	20	31	73	152	526

## Upínacie matice s dvojramennou pákou

**Materiál:** Pozinkovaná oceľ (lesklý) alebo nerezová oceľ 1.4305 (AISI 303), matná.



Hriadeľ zvarovaný na tupo.  
Dizajn šetriaci materiál. Lacný upínací prvok.

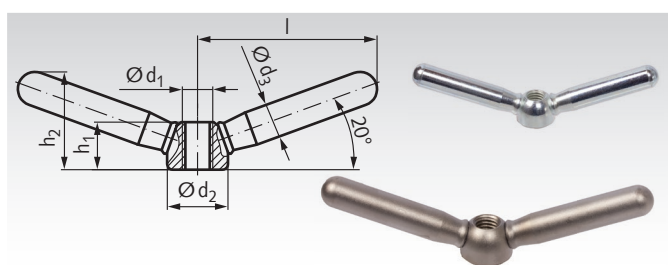

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 665 458 00, Upínacia matica s dvojžitou pákou, Oceľ. M8

Produkt č. Oceľ	Produkt č. Nerez	$l$ mm	$d_1$ mm	$d_2$ mm	$d_3$ mm	$h_1$ mm	$h_2$ mm	Hmot. g
665 458 00	665 994 58	47,5	M8	16	9	12,5	26	50
665 460 00	665 994 60	59,5	M10	20	11	15,0	32	100
665 462 00	665 994 62	75,5	M12	25	14	19,0	40	212
665 466 00	665 994 66	94,5	M16	32	18	25,0	52	435
665 470 00	665 994 70	118,0	M20	40	20	31,0	62	710