


Schalterknebel 223 St

Werkstoff: Stahl feingedreht und brüniert.
Kugelknopf aus Kunststoff.

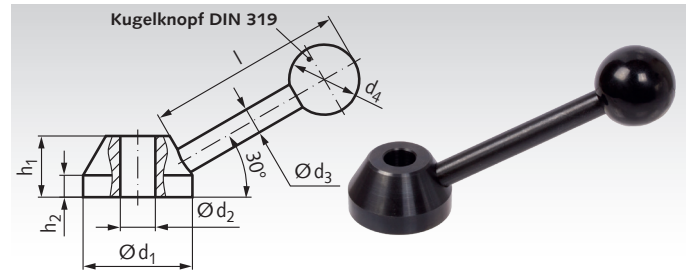


Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 666 132 00, Schalterknebel 223 St

Artikel-Nr.	d ₁ mm	d ₂ ^{H7} mm	d ₃ mm	d ₄ mm	h ₁ mm	h ₂ mm	l ca. mm	Gewicht g
666 132 00	32	10	8	20	18	6,5	62	103
666 140 00	40	12	10	30	22	8,5	95	214
666 152 00	52	16	14	40	28	11	136	503

Schalthebel mit langer Nabe 2120 St


Werkstoff: Stahl feingedreht und brüniert.
Kugelknopf aus Kunststoff.

Form E = Hebel schräg mit Gewinde.

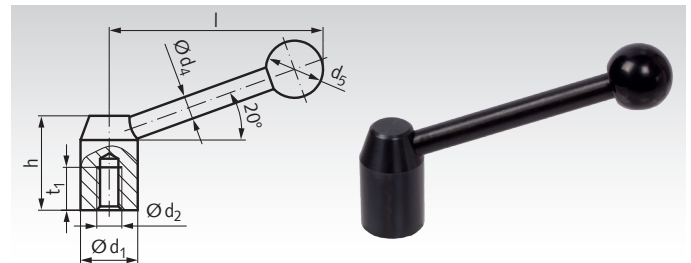

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 666 420 00, Schalthebel 2120 St, Form E, 20 mm

Artikel-Nr. Form E	d ₁ mm	d ₂ mm	d ₄ mm	d ₅ mm	h mm	l ca. mm	t ₁ mm	Gewicht g
666 420 00	20	M8	8	20	33	70	15	94
666 422 00	22	M10	8	20	37	82	15	118
666 425 00	25	M12	10	25	42	96	18	182
666 428 00	28	M12	12	30	47	110	18	274
666 432 00	32	M16	12	32	52	124	23	352
666 436 00	36	M16	14	35	58	138	24	525
666 440 00	40	M20	16	40	64	152	27	709

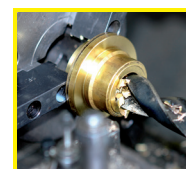

Fertigbearbeitung im
24-Stunden-Service möglich.
Sonderanfertigungen und
Zeichnungsteile auf Anfrage.