


Lúčové ručné kolesá DIN 950 s hladkým vencom a šikmými ramenami, so štvorcovým otvorom

Materiál: Šedá liatina GG25. Lesklý veniec.
Opracované povrchy náboja, štvorcový otvor.

Počet ramien:
3 ramená veľkostí: až do Ø 200.
5 ramená veľkostí: od Ø 225.

Verzia V/A: Bez závitov bez rukoväťe.
Verzia V/G: So závitovým výstupkom pre rukoväť.
Rukoväť musí byť objednaná samostatne.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: 673 408 00, Lúčové ručné koleso DIN 950, V/G, 80 mm (Vhodná rukoväť DIN 39, Produkt č. 662 116 00 alebo DIN 98, Produkt č. 663 116 00)

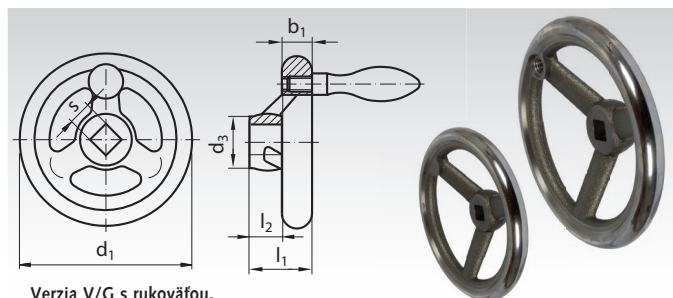

Verzia V/G s rukoväťou.
Rukoväť musí byť objednaná samostatne.

Produkt č. Verzia V/A	Produkt č. Verzia V/G	d ₁ mm	s ^{H11} mm	d ₃ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	Hmotnosť kg	Produkt č. vhodná ocelová rukoväť*	
								Pevná DIN 39	Otočná DIN 98
673 208 00	673 408 00	80	9	24	29	16	0,45	662 116 00	663 116 00
673 210 09	673 410 09	100	9	26	33	17	0,56	662 116 00	663 116 00
673 210 00	673 410 00	100	10	26	33	17	0,56	662 116 00	663 116 00
673 212 00	673 412 00	125	11	28	36	18	0,85	662 120 00	663 120 00
673 214 00	673 414 00	140	12	30	39	19	1,10	662 120 00	663 120 00
673 216 12	673 416 12	160	12	32	40	20	1,35	662 125 00	663 125 00
673 216 00	673 416 00	160	14	32	40	20	1,35	662 125 00	663 125 00
673 218 00	673 418 00	180	14	35	43	22	1,80	662 125 00	663 125 00
673 220 14	673 420 14	200	14	38	45	24	2,30	662 125 00	663 125 00
673 220 00	673 420 00	200	17	38	45	24	2,30	662 125 00	663 125 00
673 222 00	673 422 00	225	19	42	48	26	3,30	662 125 00	663 125 00
673 225 17	673 425 17	250	17	45	50	28	4,20	662 132 00	663 132 00
673 225 00	673 425 00	250	22	45	50	28	4,20	662 132 00	663 132 00
673 231 19	673 431 19	315	19	53	56	33	6,50	662 132 00	663 132 00
673 231 00	673 431 00	315	27	53	56	33	6,50	662 132 00	663 132 00
673 240 24	673 440 24	400	24	65	63	38	11,20	662 132 00	663 132 00
673 240 00	673 440 00	400	32	65	63	38	11,20	662 132 00	663 132 00

* Rukoväťe strana 680.


Plné ručné kolesá, podľa DIN 950 AL

Materiál: Hliník, veniec kolesa je brúsený, lesklý.

Dĺžka náboja podľa DIN 950.

Verzia B/A: Otvory bez drážky.


Káblková televízia za poplatok.

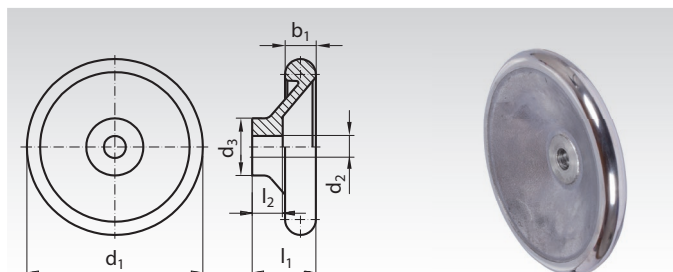

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 670 308 00, Plné ručné koleso podobne ako DIN 950 AL, 80 mm

Produkt č. Verzia B/A	d ₁ mm	d ₂ ^{H7} mm	d ₃ [*] mm	l ₁ mm	l ₂ mm	Hmotnosť kg
670 308 00	80	10	26	29	16	0,15
670 310 00	100	12	28	33	17	0,26
670 312 00	125	13	30	36	18	0,35
670 314 00	140	14	32	39	19	0,46
670 316 00	160	15	34,5	40	20	0,72
670 318 00	180	16	38,5	43	22	0,95
670 320 00	200	18	42,5	45	24	1,20
670 322 00	225	20	43	48	26	1,60
670 325 00	250	22	48,5	50	28	2,00
670 328 00	280	24	53	53	30	2,40
670 332 00	315	26	56	56	33	3,50

* nezodpovedá norme DIN.

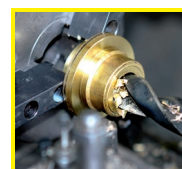

Úpravy možné do
24h.
Zákazkové diely na
vyžiadanie.