

Lúčové ručné kolesá 320 a plné ručné kolesá 326

Materiál: Hliník, liaty.

Otočná valcová rukoväť je vyrobená z plastu, so závitovým ocelovým čapom a imbus. skrutkou. Náboj je opracovaný, veniec kolesa je sústružený a lesklý.


Dĺžka náboja a priemer podľa DIN 950.

Verzia B/A: Bez drážky, bez rukoväte

Verzia N/A: S drážkou DIN 6885-1, bez rukoväte

Verzia B/G: Bez drážky, s rukoväťou.

Verzia N/G: S drážkou DIN 6885-1, s rukoväťou.

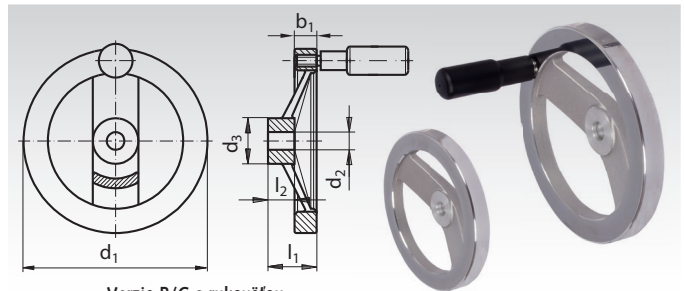

Verzia B/G s rukoväťou

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 670 703 00, Lúčové ručné koleso 320 verzia B/A, 125 mm

| Produkt č. | Produkt č. | Produkt č. | Produkt č. | d ₁ mm | d ₂ ^{H7} mm | d ₃ mm | b ₁ mm | l ₁ mm | l ₂ mm | Valc. rúčka Ø mm | rúčka dĺžka mm | Hmot. bez ruk. g | s ruk. g |
|------------|------------|------------|------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 670 703 00 | 670 703 01 | 670 712 00 | 670 712 01 | 125 | 12 | 31 | 15 | 33 | 18 | 22 | 61,5 | 311 | 383 |
| 670 704 00 | 670 704 01 | 670 714 00 | 670 714 01 | 140 | 14 | 34 | 16,5 | 36 | 19 | 24 | 76,5 | 411 | 486 |
| 670 705 00 | 670 705 01 | 670 716 00 | 670 716 01 | 160 | 14 | 36 | 18 | 39 | 20 | 24 | 76,5 | 539 | 643 |
| 670 706 00 | 670 706 01 | 670 720 00 | 670 720 01 | 200 | 18 | 42 | 20,5 | 45 | 24 | 25 | 86,5 | 892 | 996 |
| 670 707 00 | 670 707 01 | 670 725 00 | 670 725 01 | 250 | 22 | 48 | 23 | 51 | 28 | 25 | 86,5 | 1478 | 1598 |

Plné ručné kolesá 326

Materiál: Hliník, liaty.

Otočná valcová rukoväť je vyrobená z plastu, so závitovým ocelovým čapom a imbus. skrutkou. Náboj je opracovaný, veniec kolesa je sústružený a lesklý.


Dĺžka náboja a priemer podľa DIN 950.

Verzia B/A: Bez drážky, bez rukoväte

Verzia N/A: S drážkou DIN 6885-1, bez rukoväte

Verzia B/G: Bez drážky, s rukoväťou.

Verzia N/G: S drážkou DIN 6885-1, s rukoväťou.

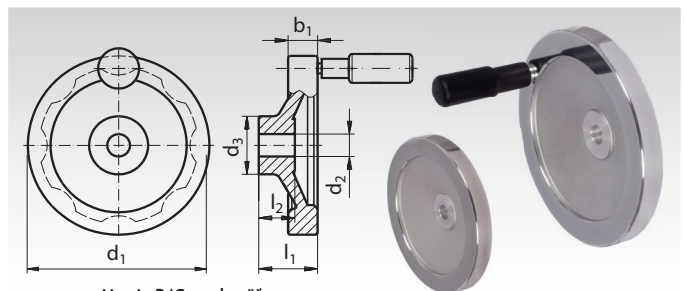

Verzia B/G s rukoväťou

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 670 801 00, plné ručné koleso 326 verzia B/A, 80 mm

| Produkt č. | Produkt č. | Produkt č. | Produkt č. | d ₁ mm | d ₂ ^{H7} mm | d ₃ mm | b ₁ mm | l ₁ mm | l ₂ mm | Valc. rúčka Ø mm | rúčka dĺžka mm | Hmot. bez ruk. g | s ruk. g |
|------------|------------|------------|------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 670 801 00 | 670 801 01 | - | - | 80 | 10 | 26 | 13 | 26 | 16 | - | - | 134 | - |
| 670 802 00 | 670 802 01 | 670 810 00 | 670 810 01 | 100 | 10 | 31 | 14 | 30 | 17 | 18 | 58,5 | 215 | 255 |
| 670 803 00 | 670 803 01 | 670 812 00 | 670 812 01 | 125 | 12 | 31 | 15 | 33 | 18 | 22 | 61,5 | 318 | 394 |
| 670 804 00 | 670 804 01 | 670 814 00 | 670 814 01 | 140 | 14 | 34 | 16,5 | 36 | 19 | 24 | 76,5 | 431 | 507 |
| 670 805 00 | 670 805 01 | 670 816 00 | 670 816 01 | 160 | 14 | 36 | 18 | 39 | 20 | 24 | 76,5 | 570 | 675 |
| 670 806 00 | 670 806 01 | 670 820 00 | 670 820 01 | 200 | 18 | 42 | 20,5 | 45 | 24 | 25 | 86,5 | 885 | 990 |
| 670 807 00 | 670 807 01 | 670 825 00 | 670 825 01 | 250 | 22 | 48 | 23 | 51 | 28 | 25 | 86,5 | 1552 | 1626 |

Ručné kolesá so sklápacou rukoväťou 3223


Materiál: Liaty hliník, opracovaný náboj, točený a lesklý veniec.

Časti sklápacieho mechanizmu: Kalená a leštená oceľ.

Tieto ručné kolesá sa používajú v aplikáciách, pri ktorých nesmie vytŕčať rukoväť. Rukoväť a sklápací mechanizmus sú plne zasadené vo venci. Rukoväť je zablokovaná v prevádzkovej polohe. Aby ste ju zatiahli, vytiahnite rukoväť z kuželového sedla a následne ju sklopte. Tlačná pružina zablokuje rukoväť v oboch koncových pozíciách.

Verzia B/G: Otvory bez drážky.

Verzia N/G: S drážkou DIN 6885-1.

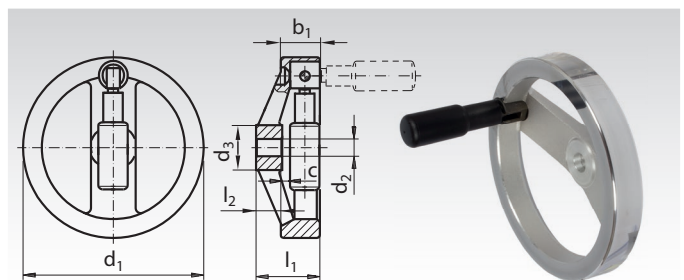

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 670 512 00, Ručné koleso so sklápacou rukoväťou 3223, Verzia B/G, 125 mm

| Produkt č. | Produkt č. | d ₁ mm | d ₂ ^{H7} mm | d ₃ mm | b ₁ mm | c mm | l ₁ mm | l ₂ mm | Valc. rúčka Ø mm | rúčka dĺžka mm | Hmot. g |
|------------|------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------|
| 670 512 00 | 670 512 01 | 125 | 12 | 31 | 24,5 | 6,5 | 44 | 18 | 22 | 61,5 | 469 |
| 670 516 00 | 670 516 01 | 160 | 14 | 36 | 25 | 6,5 | 47 | 20 | 24 | 76,5 | 697 |
| 670 520 00 | 670 520 01 | 200 | 18 | 42 | 25 | 7,5 | 52,5 | 24 | 24 | 86,5 | 978 |