


Zadné príruby, Predné príruby

Materiály:

Príruba: Anodizovaný hliník.

Skrutky: Oceľ, pozinkovaná.

Montážny prvok na ložisku alebo koncovom kryte.

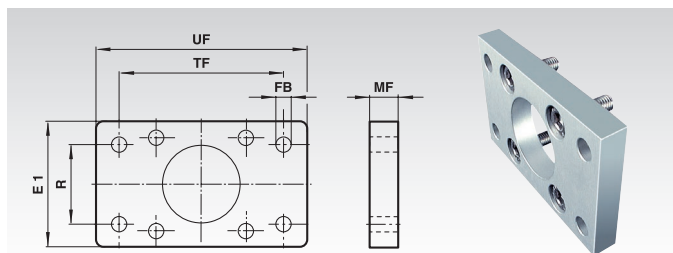

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 810 001 20, Zadná a predná príruha pre pneumatický valec Ø 20 mm

Produkt č.	Valec Ø mm	E1 mm	Ø FB mm	MF mm	R mm	TF mm	UF mm	Hmotnosť g
810 001 20	20	36	6,6	8	0*	55	70	160
810 001 32	32	50	7	10	32	64	80	250
810 001 40	40	55	9	10	36	72	90	350
810 001 50	50	65	9	12	45	90	110	700
810 001 63	63	75	9	12	50	100	125	800
810 001 80	80	100	12	16	63	126	154	1350

* 2 diery na stredovej čiare vo vzdialenosť TF.


Pätkové upevnenia

Materiály:

Upevnenie: Oceľ, pozinkovaná.

Skrutky: Oceľ, pozinkovaná.

Montážny prvok na ložisku alebo koncovom kryte.

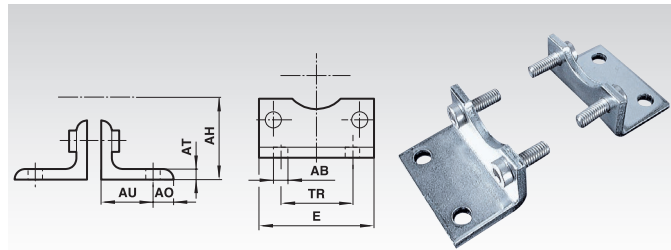

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 810 002 20, Pätkové upevnenie pre pneumatický valec Ø 20 mm

Produkt č.	Valec Ø mm	Ø AB mm	AH mm	AO mm	AT mm	AU mm	E mm	TR mm	Hmotnosť g
810 002 20	20	7	27	6	4	16	36	22	30
810 002 25	25	7	29	7	4	16	40	26	40
810 002 32	32	7	32	8	4	24	48	32	150
810 002 40	40	9	36	9	4	28	53	36	180
810 002 50	50	9	45	10	5	32	64	45	300
810 002 63	63	9	50	12	5	32	74	50	390
810 002 80	80	12	63	19	5	41	98	63	800


Zadné očkové upevnenia

Materiály:

Upevnenie: Hliník, liaty pod tlakom.

Skrutky: Oceľ, pozinkovaná.

Montážny prvok na koncovom kryte.

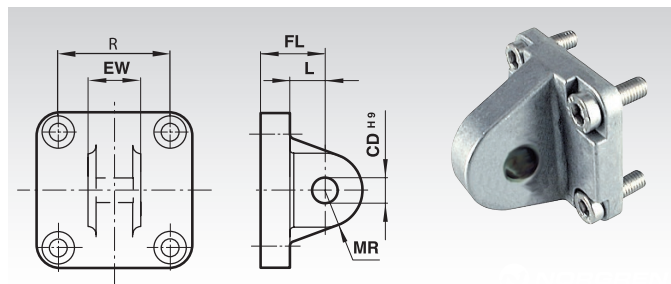

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 810 004 20, Zadné očkové upevnenie pre pneumatický valec Ø 20 mm

Produkt č.	Valec Ø mm	Ø CD ^{H9} mm	EW mm	FL mm	L mm	MR mm	R mm	Hmotnosť g
810 004 20	20	8	15,8	20	14	8	22	20
810 004 25	25	8	15,8	20	14	8	26	30
810 004 32	32	10	25,8	22	13	9	32,5	90
810 004 40	40	12	27,8	25	16	12	38	110
810 004 50	50	12	31,7	27	17	12	46,5	170
810 004 63	63	16	39,7	32	22	15	56,5	240
810 004 80	80	16	49,7	36	22	15	72	370