

Spätné ventily

Materiál: Teleso: Anodizovaný hliník.


Tesnenia: Nitrilová guma.

Médium: Stlačený vzduch, filtrovaný, mazaný alebo nemazaný.

Spôsob účinku: sedlový ventil.

Prevádzkový tlak: -0.9 až 16 bar.

Prevádzková teplota: 80°C.

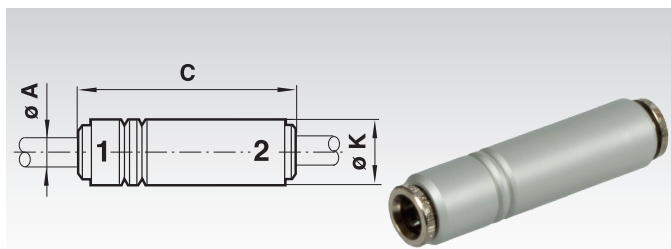


Informácie potrebné na objednanie napr.: Produkt č. 865 800 04, Spätné ventily, Vonkajší Ø trubky 4 mm

Symbol	Produkt č.	Ø A mm	C mm	Ø K mm	prietok Prevádzkový tlak 6 bar	Hmotnosť g
	865 800 04	4	49	11	0,11 (159,6 l/min)	10
	865 800 06	6	56,5	13	0,44 (659,4 l/min)	16
	865 800 08	8	61	15	0,89 (1344 l/min)	22
	865 800 10	10	77,5	20	1,26 (1890 l/min)	48
	865 800 12	12	88,5	22	1,87 (2814 l/min)	64

Zátka s tesniacim krúžkom

Materiál: Mosadz, poniklovaná.

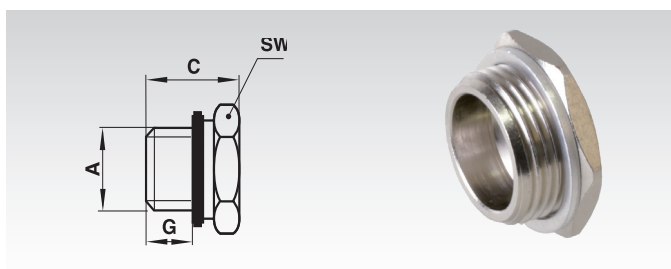

Informácie potrebné na objednanie napr.: Produkt č. 865 900 05, Zátka s tesniacim krúžkom, Závit M5

Produkt č.	A	C mm	G mm	SW mm	Hmot. g
865 900 05	M5	8	4,5	8	2
865 900 28	G1/4 A	13	9	17	13
865 900 38	G 3/8 A	13,5	9,5	19	20
865 900 48	G1/2 A	14,5	10	24	27
865 900 68	G3/4 A	16	11	30	49
865 900 88	G 1 A	17	12	40	190

Rezač trubiek



Informácie potrebné na objednanie napr.: Produkt č. 869 999 00, Rezač trubiek

Produkt č.	Hmotnosť g
869 999 99	25

Náradie na rozpojenie



Informácie potrebné na objednanie napr.: Produkt č. 869 999 90, Náradie na rozpojenie

Produkt č.	Hmotnosť g
869 999 90	45