


Polyamidové hadice PA (usilovne)

Rozmery a tolerancie podľa DIN 73378.

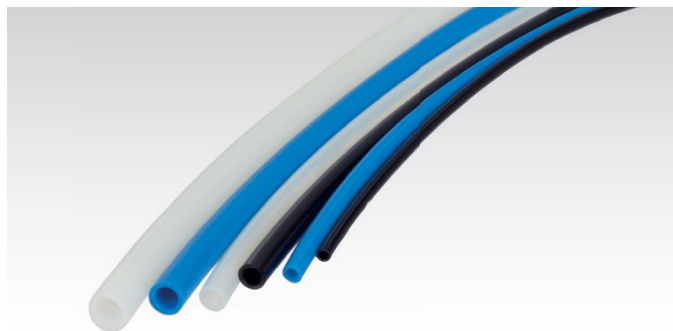

Informácie potrebné na objednanie napr.: Produkt č. 869 804 01 Polyamidové hadica, vonkajší Ø 4 mm, vnútorný Ø 2.5 mm, Dĺžka (Max. dĺžka 100 m)

Produkt č.	Produkt č.	Produkt č.	Ø Vonkajší mm	Ø Vnútorný mm	Hmotnosť na m g
Natural	modrá	čierna			
869 804 01	869 804 02	869 804 03	4	2,5	10
869 806 01	869 806 02	869 806 03	6	4	20
869 808 01	869 808 02	869 808 03	8	6	30
869 810 01	869 810 02	869 810 03	10	7,5	50
869 812 01	869 812 02	869 812 03	12	9	70

Polyuretánové hadice PU

Rozmery a tolerancie podľa DIN 73378.



Informácie potrebné na objednanie napr.: Produkt č. 869 904 01, Polyuretánová hadica, Vonkajší Ø 4 mm, Vnútorný Ø 2.5 mm, Dĺžka (Max. Dĺžka 100 m)

Produkt č.	Produkt č.	Produkt č.	Ø Vonkajší mm	Ø Vnútorný mm	Hmotnosť na m g
Natural	modrá	čierna			
869 904 01	869 904 02	869 904 03	4	2,5	13
869 906 01	869 906 02	869 906 03	6	4	25
869 908 01	869 908 02	869 908 03	8	5,5	40
869 910 01	869 910 02	869 910 03	10	7	50
869 912 01	869 912 02	869 912 03	12	8	100

Poznámka

Max. Prevádzkový tlak

Vonkajší Ø	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm
Max. tlak*	28 bar	25 bar	19 bar	24 bar	18 bar	15 bar
pri -40 °C až +20 °C	10 bar	9 bar	9 bar	9 bar	9 bar	-
Min. polomer ohybu	25 mm	30 mm	50 mm	60 mm	75 mm	80 mm
Min. polomer ohybu	6 mm	9 mm	16 mm	17 mm	25 mm	-

* Prípustný prevádzkový tlak = Max. prevádzkový tlak x Faktor.

Prevod: Teplota / Prevádzkový tlak

Prevádzkový tlak	Faktor
+ 30 °C	0.83
+ 40 °C	0.72
+ 50 °C	0.64
+ 60 °C	0.57
+ 70 °C	0.47

Maximálna permanentná prevádzková teplota:
PA +80°C. PU +60°C.