


## Staufferove maznice DIN 3411 verzia A

**Materiál:** Oceľ, čiernená. Vrchná a spodná časť je ťahaná, s valcovaným závitovým čapom.

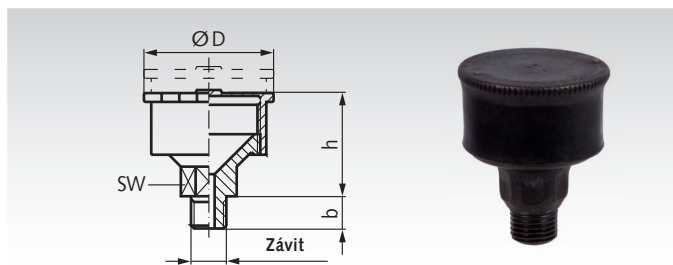

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 680 001 00, Staufferove maznice-DIN 3411, veľkosť 1

| Produkt č. | Veľkosť | Závit palec | SW mm | D mm | b <sub>max.</sub> mm | h <sub>max.</sub> mm | Hmotnosť mm |
|------------|---------|-------------|-------|------|----------------------|----------------------|-------------|
| 680 001 00 | 1       | R 1/8"      | 12    | 17,5 | 9                    | 35                   | 15          |
| 680 002 00 | 2       | R 1/4"      | 17    | 24   | 11                   | 38                   | 30          |
| 680 003 00 | 3       | R 1/4"      | 17    | 32,5 | 11                   | 42                   | 45          |
| 680 004 00 | 4       | R 1/4"      | 17    | 38   | 11                   | 45                   | 55          |
| 680 005 00 | 5       | R 1/4"      | 17    | 49,5 | 11                   | 52                   | 85          |
| 680 006 00 | 6       | R 1/4"      | 17    | 58   | 11                   | 56                   | 115         |


## Predĺženie G 1/4 R 1/4"

**Materiál:** Mosadz.  
Oceľ, pozinkovaná.

Použitie, napríklad:

- prírubové ložiská DIN 502 A, DIN 502 B a DIN 503.
- stojanové ložiská DIN 504 A, DIN 504 B a DIN 505.
- maznice perma®.
- maznice Staufferove s závit R1/4".
- kvapkacie maznice Unikum a UNI s závit R1/4".

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 680 543 00, Predĺženie, 30mm

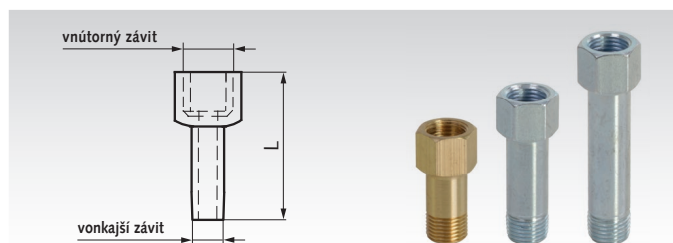

| Produkt č. | Predĺženie mm | L mm | vnútorný závit | vonkajší závit | Materiál          | Hmotnosť g |
|------------|---------------|------|----------------|----------------|-------------------|------------|
| 680 543 00 | 30            | 40   | G 1/4"         | G 1/4"         | mosadz            | 25         |
| 680 543 50 | 40            | 50   | G 1/4"         | R 1/4"         | oceľ, pozinkovaná | 42         |
| 680 543 65 | 55            | 65   | G 1/4"         | R 1/4"         | oceľ, pozinkovaná | 54         |

## Olejoznaky SR


**Materiál:** Kryt: Hliník so skleneným oknom z prírody.

Tesnenia: Perbunan®.

Odolný proti motorovej nafty.

Teplotná odolnosť až do 120°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 681 130 00, Olejoznaky SR 60, 39 x 18 mm

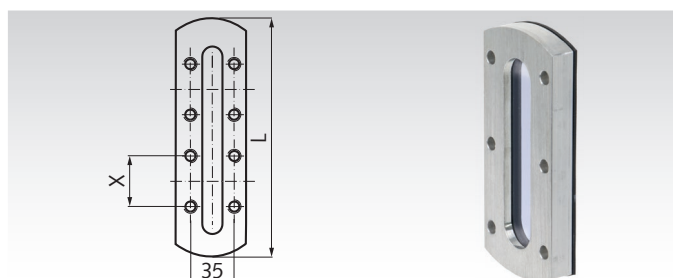

| Produkt č. | Typ    | Okno mm  | L x šírka mm | montážne otvory číslo x mm | X mm | Hmotnosť g |
|------------|--------|----------|--------------|----------------------------|------|------------|
| 681 130 00 | SR 60  | 39 x 18  | 60 x 45      | 4 x Ø 5,5                  | 28   | 55         |
| 681 131 00 | SR 80  | 59 x 18  | 80 x 45      | 4 x Ø 5,5                  | 45   | 84         |
| 681 132 00 | SR 100 | 79 x 18  | 100 x 45     | 6 x Ø 5,5                  | 35   | 108        |
| 681 133 00 | SR 125 | 104 x 18 | 125 x 45     | 6 x Ø 5,5                  | 45   | 135        |
| 681 134 00 | SR 160 | 139 x 18 | 160 x 45     | 8 x Ø 5,5                  | 40   | 170        |
| 681 135 00 | SR 200 | 179 x 18 | 200 x 45     | 10 x Ø 5,5                 | 40   | 210        |
| 681 136 00 | SR 250 | 229 x 18 | 250 x 45     | 12 x Ø 5,5                 | 40   | 270        |