


## Rückschlagventile

**Werkstoff:** Gehäuse Aluminium eloxiert.  
Dichtungen Nitrilkautschuk.

Betriebsmedium: Gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft.  
Wirkungsweise: Sitzventil.  
Betriebsdruck: -0,9 bis 16 bar.  
Gerätetemperatur: max. +80°C.

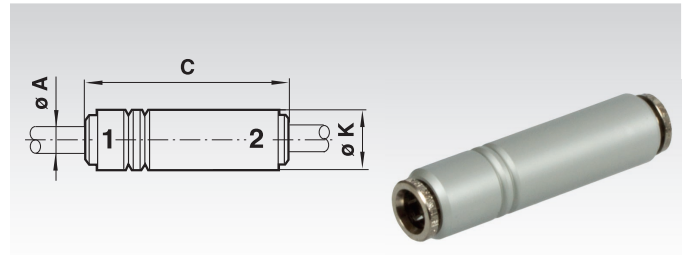


Bestellangaben z.B.: Artikel-Nr. 865 800 04, Rückschlagventile, Rohr-Außen-Ø 4 mm

Symbol	Artikel-Nr.	Ø A mm	C mm	Ø K mm	Durchfluss bei Betriebsdruck 6 bar	Gewicht g
	865 800 04	4	49	11	0,11 (159,6 l/min)	10
	865 800 06	6	56,5	13	0,44 (659,4 l/min)	16
	865 800 08	8	61	15	0,89 (1344 l/min)	22
	865 800 10	10	77,5	20	1,26 (1890 l/min)	48
	865 800 12	12	88,5	22	1,87 (2814 l/min)	64

## Stopfen mit Dichtring

**Werkstoff:** Messing vernickelt.  
Mit Dichtring aus Aluminium.

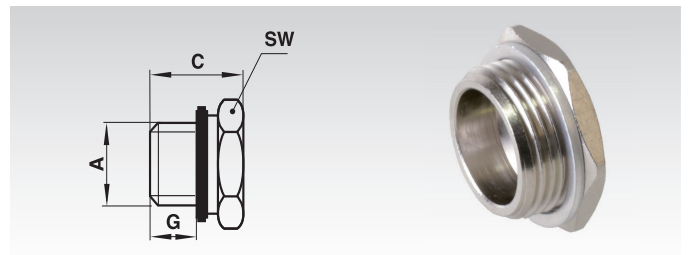

Bestellangaben z.B.: Artikel-Nr. 865 900 05, Stopfen mit Dichtring, Gewinde M5

Artikel-Nr.	A	C mm	G mm	SW mm	Gewicht g
865 900 05	M5	8	4,5	8	2
865 900 28	G1/4 A	13	9	17	13
865 900 38	G 3/8 A	13,5	9,5	19	20
865 900 48	G1/2 A	14,5	10	24	27
865 900 68	G3/4 A	16	11	30	49
865 900 88	G 1 A	17	12	40	190

## Rohrknipser



Bestellangaben z.B.: Artikel-Nr. 869 999 00, Rohrknipser

Artikel-Nr.	Gewicht g
869 999 99	25

## Lösewerkzeug



Bestellangaben z.B.: Artikel-Nr. 869 999 90, Lösewerkzeug

Artikel-Nr.	Gewicht g
869 999 90	45