

Zahnstangen aus POM, weiß, gerade verzahnt, Verzahnung gefräst, schmale Ausführung

Werkstoff: POM, weiß (natur).

Bezugsprofil BP II DIN 867 / DIN 3972. Eingriffswinkel 20°.


Ab Modul 2, ausgenommen Nennlänge 500 mm, für fortlaufende Montage abgelängt, nicht anstoßverzahnt.

Werkstoffbedingt sind Kunststoffzahnstangen nicht gerichtet.
Werkstoff-Richtwerte Seite 1057.

Fertigungsbedingte Minus-Toleranzen bei Maß h_a und h_0 :

bis Modul 2: -0,2 mm

ab Modul 2,5: -0,3 mm.

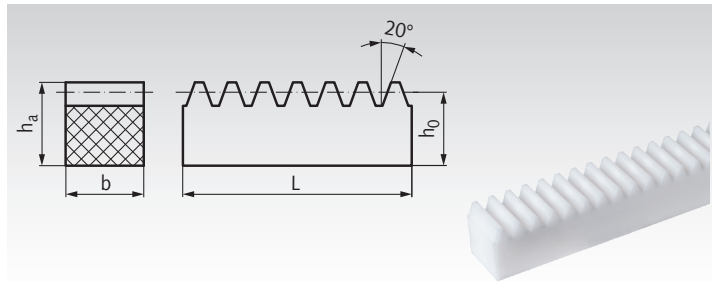

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 291 601 00, Zahnstange POM, Modul 0,5, 4x6x250 mm

Artikel-Nr.	Modul	b mm	h_a mm	h_0 mm	Nennlänge L mm	Gewicht g
291 601 00	0,5*	4*	6	5,5	250	8
292 601 00	0,7	5	7	6,3	250	11
293 601 00	1	10	10	9,0	250	32
293 603 00	1	10	10	9,0	500	63
294 601 00	1,25	10	10	8,75	250	31
294 603 00	1,25	10	10	8,75	500	61
295 601 00	1,5	15	15	13,5	250	72
295 603 00	1,5	15	15	13,5	500	140
295 605 00	1,5	15	15	13,5	1000	285
296 603 00	2	16	16	14,0	500	157
296 605 00	2	16	16	14,0	1000	312
296 607 00	2	16	16	14,0	1500	466
297 603 00	2,5	20	20	17,5	500	243
297 605 00	2,5	20	20	17,5	1000	489
297 607 00	2,5	20	20	17,5	1500	735
298 603 00	3	25	25	22,0	500	385
298 605 00	3	25	25	22,0	1000	772
298 607 00	3	25	25	22,0	1500	1146

* b = 4mm +/-0,2mm.

Passende
Stirnzahnräder
Seite 244



Zahnstangen aus POM, wahlweise weiß oder schwarz, gerade verzahnt, Verzahnung gefräst, breite Ausführung

Werkstoff: POM, wahlweise weiß (natur) oder schwarz.

Bezugsprofil BP II DIN 867 / DIN 3972. Eingriffswinkel 20°.


Modul 2 Nennlänge 1000mm und ab Modul 3 alle Längen für fortlaufende Montage abgelängt, nicht anstoßverzahnt.

Werkstoffbedingt sind Kunststoffzahnstangen nicht gerichtet.
Werkstoff-Richtwerte Seite 1057.

Fertigungsbedingte Minus-Toleranzen bei Maß h_a und h_0 :

bis Modul 2: -0,2 mm

ab Modul 2,5: -0,3 mm.

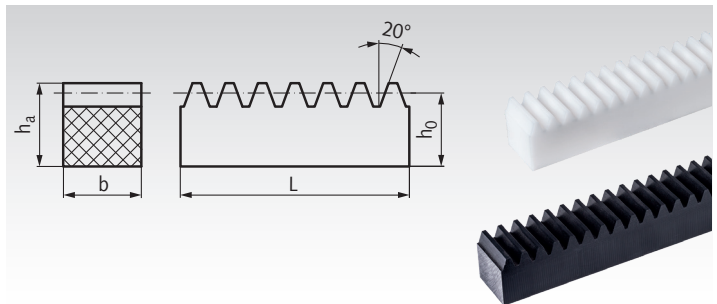

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 293 116 01, Zahnstange POM, weiß, Modul 1, 15x15x250 mm

Artikel-Nr. weiß	Artikel-Nr. schwarz	Modul	b mm	h_a mm	h_0 mm	Nennlänge L mm	Gewicht g
293 116 01	293 117 01	1	15	15	14,0	250	75
293 116 03	293 117 03	1	15	15	14,0	500	149
293 116 05	293 117 05	1	15	15	14,0	1000	300
295 116 01	295 117 01	1,5	17	17	15,5	250	92
295 116 03	295 117 03	1,5	17	17	15,5	500	186
295 116 05	295 117 05	1,5	17	17	15,5	1000	400
296 116 01	296 117 01	2	20	20	18,0	250	127
296 116 03	296 117 03	2	20	20	18,0	500	254
296 116 05	296 117 05	2	20	20	18,0	1000	500
297 116 01	297 117 01	2,5	25	25	22,5	250	198
297 116 03	297 117 03	2,5	25	25	22,5	500	397
297 116 05	297 117 05	2,5	25	25	22,5	1000	800
298 116 01	298 117 01	3	30	30	27,0	250	400
298 116 03	298 117 03	3	30	30	27,0	500	800
298 116 05	298 117 05	3	30	30	27,0	1000	1600

Passende
Stirnzahnräder
Seite 246

