


Kompaktrollen mit Rückenloch, TPU-Rad

Lenkrolle

Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
 Lauffläche: TPU, thermoplastisches Polyurethan 90 +/-3° Shore A.
 Radkörper: Stahl, verschraubt.
 Radlagerung: Kugellager.
 Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.
 Für den Innenbereich. Für hohe Belastungen geeignet. Spurlos und abriebfest. Gute Beständigkeit gegen Öl, Fett, Benzin sowie Chemikalien.

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 777 740 35,
 Lenkrolle kompakt, D 35 mm

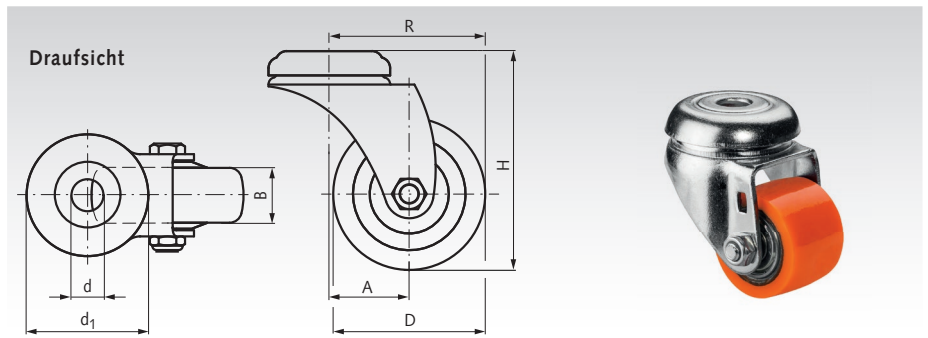


Artikel-Nr.	D mm	B mm	H mm	A mm	R mm	d mm	d ₁ mm	Tragkraft kg	Gewicht kg
777 740 35	35	25	58	20	37,5	11	44,7	100	0,20

Lenkrolle mit Feststeller

Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
 Lauffläche: TPU, thermoplastisches Polyurethan 90 +/-3° Shore A.
 Radkörper: Stahl, verschraubt.
 Radlagerung: Kugellager.
 Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.
 Für den Innenbereich. Für hohe Belastungen geeignet. Spurlos und abriebfest. Gute Beständigkeit gegen Öl, Fett, Benzin sowie Chemikalien.

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 777 750 35,
 Lenkrolle mit Feststeller kompakt, D 35 mm

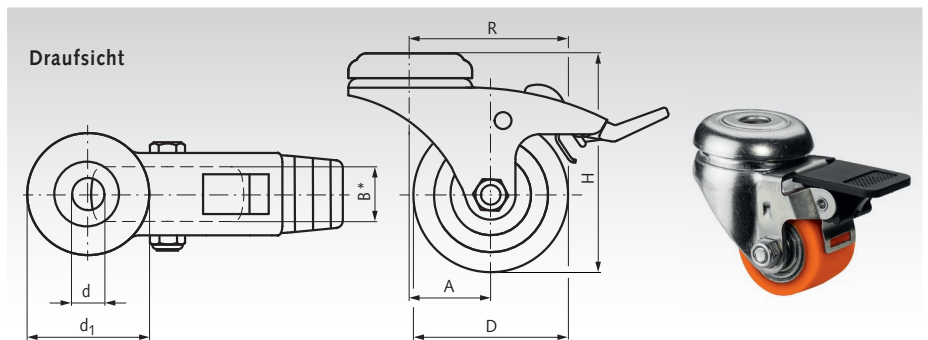

Artikel-Nr.	D mm	B mm	H mm	A mm	R mm	d mm	d ₁ mm	Tragkraft kg	Gewicht kg
777 750 35	35	25	58	20	37,5	11	44,7	100	0,21

* Radbreite