


Nutmuttern DIN 70852

Werkstoff: Stahl, blank, Härteklasse 17H
 Stahl, verzinkt Härteklasse 17H
 Edelstahl 1.4301 (V2A).



Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 70952 verwendet (dazu ist eine Nut auf dem Bolzengewinde erforderlich).

Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.

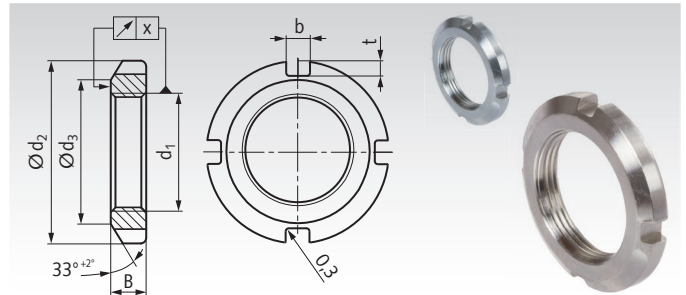

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 65350100, Nutmutter DIN 70852, blank, M10x1

Artikel-Nr. Stahl blank	Artikel-Nr. verzinkt	Artikel-Nr. rostfrei	d ₁ mm	d ₂ ^{h12} mm	d ₃ mm	B ^{h11} mm	b mm	t _{min.} mm	x mm	Anzahl der Nuten	Gewicht g
653 501 00	653 885 01	653 995 01	M10 x 1	20	16	5	4,5	1,8	0,04	4	7
653 502 00	653 885 02	653 995 02	M12 x 1,5	22	18	6	4,5	1,8	0,04	4	10
653 503 00	653 885 03	653 995 03	M14 x 1,5	24	20	6	4,5	1,8	0,04	4	11
653 504 00	653 885 04	653 995 04	M16 x 1,5	28	23	6	5,5	2,3	0,04	4	16
653 505 00	653 885 05	653 995 05	M18 x 1,5	30	25	6	5,5	2,3	0,04	4	17
653 506 00	653 885 06	653 995 06	M20 x 1,5	32	27	6	5,5	2,3	0,04	4	19
653 507 00	653 885 07	653 995 07	M22 x 1,5	36	30	7	6,5	2,8	0,04	4	28
653 508 00	653 885 08	653 995 08	M24 x 1,5	38	32	7	6,5	2,8	0,04	4	30
653 509 00	653 885 09	653 995 09	M26 x 1,5	40	34	7	6,5	2,8	0,04	4	32
653 510 00	653 885 10	653 995 10	M28 x 1,5	42	36	7	6,5	2,8	0,04	4	35
653 511 00	653 885 11	653 995 11	M30 x 1,5	44	38	7	6,5	2,8	0,04	4	37
653 512 00	653 885 12	653 995 12	M32 x 1,5	48	41	8	7	3,3	0,04	4	52
653 513 00	653 885 13	653 995 13	M35 x 1,5	50	43	8	7	3,3	0,04	4	51
653 514 00	653 885 14	653 995 14	M38 x 1,5	54	47	8	7	3,3	0,04	4	60
653 515 00	653 885 15	653 995 15	M40 x 1,5	56	49	8	7	3,3	0,04	4	63
653 516 00	653 885 16	653 995 16	M42 x 1,5	60	52	8	8	3,8	0,04	4	75
653 517 00	653 885 17	653 995 17	M45 x 1,5	62	54	8	8	3,8	0,04	6	70
653 518 00	653 885 18	653 995 18	M48 x 1,5	65	57	8	8	3,8	0,04	6	75
653 519 00	653 885 19	653 995 19	M50 x 1,5	68	60	8	8	3,8	0,04	6	84
653 520 00	653 885 20	653 995 20	M52 x 1,5	70	62	8	8	3,8	0,05	6	88
653 521 00	653 885 21	653 995 21	M55 x 1,5	75	67	8	8	3,8	0,05	6	106
653 522 00	653 885 22	653 995 22	M60 x 1,5	80	71	9	11	4,3	0,05	6	123
653 523 00	653 885 23	653 995 23	M65 x 1,5	85	76	9	11	4,3	0,05	6	132
653 524 00	653 885 24	653 995 24	M70 x 1,5	90	81	9	11	4,3	0,05	6	142
653 525 00	653 885 25	653 995 25	M75 x 1,5	95	86	10	11	4,3	0,05	6	169
653 526 00	653 885 26	653 995 26	M80 x 1,5	100	91	10	11	4,3	0,05	6	180
653 527 00	653 885 27	653 995 27	M85 x 1,5	108	99	10	11	4,3	0,05	6	230
653 528 00	653 885 28	653 995 28	M90 x 1,5	112	103	10	11	4,3	0,05	6	229
653 529 00	653 885 29	653 995 29	M95 x 1,5	118	109	10	11	4,3	0,05	6	256
653 500 00	653 885 00	653 995 00	M100 x 1,5	125	116	10	11	4,3	0,05	6	299

Hakenschlüssel DIN 1810 Form A für Nutmuttern

Werkstoff: Spezialstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen.

Für Wälzlagermuttern DIN 981, Nutmuttern DIN 1804 und andere Produkte.

Wichtig: Zur Montage der höhenverstellbaren Elemente werden zwei Hakenschlüssel benötigt.

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 65340012, Hakenschlüssel 12-14 mm



Artikel-Nr.	D _m Bereich mm	Länge mm	Dicke mm	Gewicht g
653 400 12	12 - 14	110	3	25
653 400 16	16 - 20	110	3	25
653 400 25	25 - 28	136	4	45
653 400 30	30 - 32	136	4	50
653 400 34	34 - 36	170	5	90
653 400 38	38 - 45	170	5	95
653 400 40	40 - 42	170	5	90
653 400 45	45 - 50	206	6	155
653 400 52	52 - 55	206	6	160
653 400 58	58 - 62	240	7	260
653 400 68	68 - 75	240	7	255
653 400 80	80 - 90	280	8	410
653 400 95	95 - 100	280	8	405
653 401 10	110 - 115	335	10	745
653 401 20	120 - 130	335	10	720
653 401 35	135 - 145	385	10	1000