


Spannschlossmuttern DIN 1478, verzinkt

Werkstoff: Stahl S235, galvanisch verzinkt.

Die Spannschlossmuttern aus nahtlosem Stahlrohr werden mit Querbohrungen gemäß DIN 1478 zur Kontrolle der Mindest-Einschraublänge geliefert.

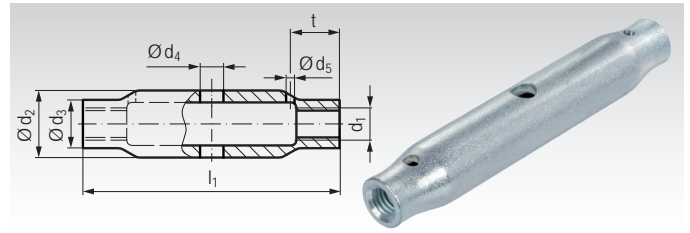

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 653 906 00, Spannschlossmutter DIN 1478, verzinkt M6

Artikel-Nr.	d ₁ * mm	d ₂ mm	d ₃ mm	d ₄ mm	d ₅ mm	l ₁ mm	t mm	Nachstellbarkeit mm	Gewicht g
653 906 00	M6	17,2	9	6	4	110	9,5	90	120
653 908 00	M8	17,2	12	8	4	110	12	85	140
653 910 00	M10	21,3	15	8	4	125	14	95	190
653 912 00	M12	25,0	18	10	4	125	17	90	250
653 916 00	M16	30,0	22,5	10	4	170	22	120	430
653 920 00	M20	33,7	27	12	4	200	26	140	650
653 924 00	M24	42,4	32	12	4	255	31	180	1100
653 930 00	M30	51,0	38	16	4	255	38	160	1300


* Eine Seite Rechtsgewinde, andere Seite Linksgewinde.

Spannschlossmuttern DIN 1479, roh oder verzinkt

Werkstoff: Stahl C45, wahlweise roh oder galvanisch verzinkt.

M6 bis M16 mit überschnittenem Gewinde, ab M20 mittig freigebohrt.

Die Spannschlossmuttern werden mit Querbohrungen gemäß DIN 1479 zur Kontrolle der Mindest-Einschraublänge geliefert.

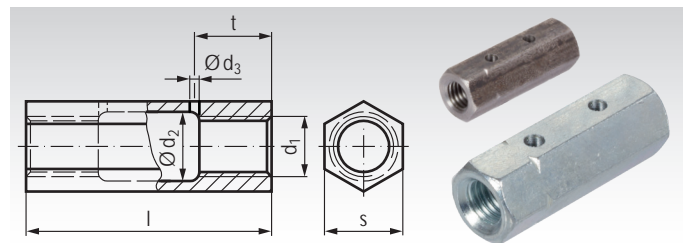

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 653 808 00, Spannschlossmutter DIN 1479, M8

Artikel-Nr. roh	Artikel-Nr. verzinkt	d ₁ * mm	d ₂ mm	d ₃ mm	l mm	s mm	t mm	Nachstellbarkeit mm	Gewicht g
-	653 856 00	M6	-	4	30	10	9,5	15	14
653 808 00	653 858 00	M8	-	4	35	13	12	15	26
653 810 00	653 860 00	M10	-	4	45	16	14	21	62
653 812 00	653 862 00	M12	-	4	55	18	17	25	90
653 816 00	653 866 00	M16	-	4	75	24	22	35	180
653 820 00	653 870 00	M20	21	4	95	30	26	47	320
653 824 00	653 874 00	M24	26	4	115	36	31	57	530
653 830 00	653 880 00	M30	32	4	125	46	38	53	1080


* Eine Seite Rechtsgewinde, andere Seite Linksgewinde.

Spannschlösser DIN 1480, verzinkt, mit Haken und Öse

Werkstoff: Stahl S235, galvanisch verzinkt.

Spannschlossmutter DIN 1480, mit einem Haken und einer Öse. Eine Seite Rechtsgewinde, andere Seite Linksgewinde.

Die Maße der Mutter sind genormt. Die Maße der Befestigungselemente sind annähernd. Änderungen vorbehalten.

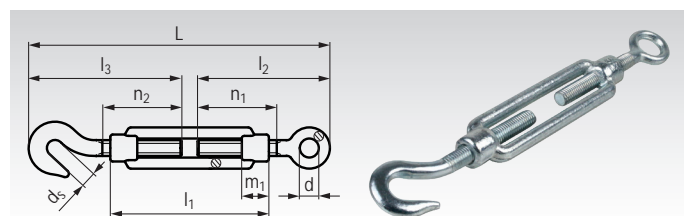

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 653 881 06 Spannschloss DIN 1480, H-O, M6

Artikel-Nr.	Gewinde	L _{min.} ≈ mm	L _{max.} ≈ mm	d mm	d ₅ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	l ₃ mm	m ₁ mm	n ₁ mm	n ₂ mm	Gewicht g
653 881 06	M6	169	250	9,5	9	110	80	87	12	55	55	85
653 881 08	M8	189	260	11,0	10	110	88	98	15	55	55	145
653 881 10	M10	213	295	14,5	13	125	100	110	18	64	64	265
653 881 12	M12	240	315	16,5	15	125	108	128	21	66	72	400
653 881 16	M16	314	420	21,5	19	170	150	160	27	88	88	900
653 881 20	M20	370	485	23,5	21	200	170	195	34	108	108	1720

