


## Sicherungsbleche DIN 462 für Nutmuttern DIN 1804, Stahl

Werkstoff: Stahl, blank,

Sicherungsblech mit Innennase zur Sicherung von Nutmuttern DIN 1804.

Auf dem Bolzengewinde ist eine Keilnut erforderlich. Nach dem Einstellen bzw. Festziehen der Mutter muss der Blechrand in eine Nut der Mutter eingebördelt werden.

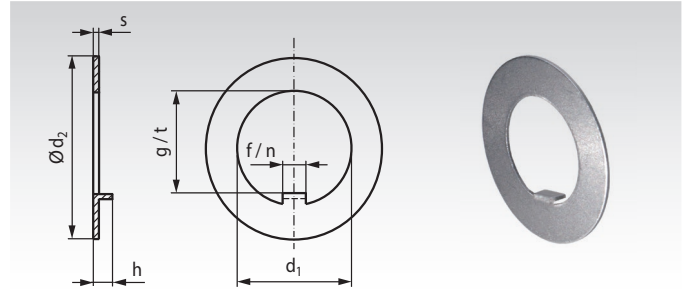

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 652 608 01, Sicherungsblech 8 DIN 462

Artikel-Nr.	passend zu DIN 1804	d <sub>1</sub> <sup>H11</sup> mm	d <sub>2</sub> <sup>h11</sup> mm	s mm	f <sup>c11</sup> mm	g <sup>H11</sup> mm	h mm	Wellen-Nut		Gewicht g
								n <sup>H11</sup> mm	t max. mm	
652 608 01	M8x1	8	20	0,8	3	5,9	2,5	3	5,8	2
652 610 01	M10x1	10	25	0,8	4	7,4	3	4	7,3	3
652 614 01	M14x1,5	14	30	0,8	5	11,4	3	5	11,3	3
652 616 01	M16x1,5	16	32	1,0	5	13,5	3	5	13,4	4
652 618 01	M18x1,5	18	34	1,0	6	15,4	4	6	15,3	4
652 620 01	M20x1,5	20	36	1,0	6	17,5	4	6	17,4	4
652 622 01	M22x1,5	22	40	1,0	6	19,5	4	6	19,4	5
652 624 01	M24x1,5	24	42	1,0	6	21,6	4	6	21,5	7
652 628 01	M28x1,5	28	50	1,0	7	25,5	5	7	25,4	8
652 630 01	M30x1,5	30	50	1,2	7	27,5	5	7	27,4	8
652 632 01	M32x1,5	32	52	1,2	7	29,6	5	7	29,5	9
652 635 01	M35x1,5	35	55	1,2	7	32,6	5	7	32,5	9
652 638 01	M38x1,5	38	58	1,2	8	35,3	5	8	35,2	12
652 640 01	M40x1,5	40	62	1,2	8	37,3	5	8	37,2	14
652 642 01	M42x1,5	42	62	1,2	8	39,3	5	8	39,2	13
652 645 01	M45x1,5	45	68	1,2	8	42,4	5	8	42,2	17
652 648 01	M48x1,5	48	75	1,2	8	45,4	5	8	45,2	21
652 650 01	M50x1,5	50	75	1,2	8	47,4	5	8	47,2	20
652 652 01	M52x1,5	52	80	1,2	10	49,3	6	10	49,1	23
652 655 01	M55x1,5	55	80	1,2	10	52,3	6	10	52,1	22
652 658 01	M58x1,5	58	90	1,5	10	55,3	6	10	55,1	30
652 660 01	M60x1,5	60	90	1,5	10	57,3	6	10	57,1	29
652 662 01	M62x1,5	62	95	1,5	10	59,3	6	10	59,1	33
652 665 01	M65x1,5	65	95	1,5	10	62,4	6	10	62,2	30
652 670 01	M70x1,5	70	100	1,5	10	67,4	6	10	67,2	35
652 672 01	M72x1,5	72	110	1,5	10	68,9	7	10	68,7	65
652 675 01	M75x1,5	75	110	1,5	10	71,9	7	10	71,7	61
652 680 01	M80x2	80	115	1,5	10	76,9	7	10	76,7	64
652 685 01	M85x2	85	120	1,5	10	81,9	7	10	81,7	67
652 695 01	M95x2	95	135	1,5	12	91,8	8	12	91,6	87
652 699 01	M100x2	100	145	1,5	12	96,9	8	12	96,7	103